
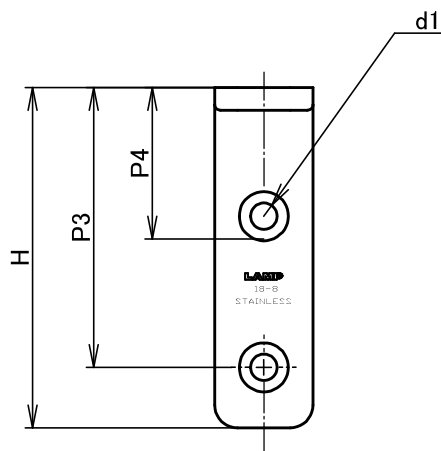
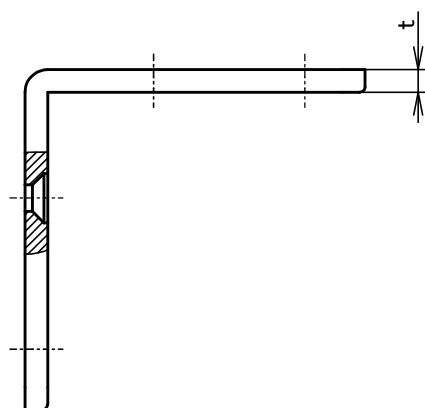


材料	表面処理	重量	備考
ステンレス鋼(SUS304)	-	-	-

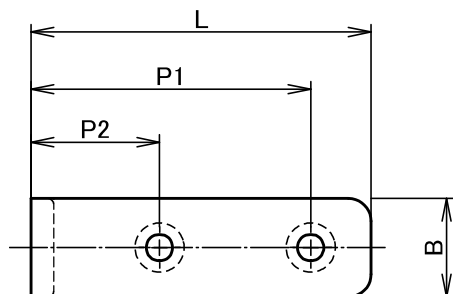

本図はSU-45型を示す。

注文コード	品番	仕上	L	B	H	P1	P2	P3	P4	t	d1	d2	△耐荷重N(kgf)/1ヶ	付属ねじ
120-030-070	SU-30S	サテン仕上	30	12	30	24	11	24	11	2.5	3.5	6.5	59(6)	3.1x20
120-030-065	SU-30M	鏡面研磨												
120-030-071	SU-45S	サテン仕上	45	13	45	37	17	37	17	3	4	7.5	49(5)	3.5x20
120-030-066	SU-45M	鏡面研磨												
120-030-072	SU-60S	サテン仕上	60	15	60	50	20	50	20	3	4	7.5	39(4)	3.5x20
120-030-067	SU-60M	鏡面研磨												

〈記事〉

△₀・付属ねじ: 十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)

0	2016/08/24	藤見	付属ねじの誤記訂正、耐荷重の追記
記号	日付	担当	改訂理由

△₀ LE300007-1より作図

承認用図		注文コード	図中	出図印
作図 2016/08/24		環境対応レベル	-	
尺度 1:1 (:)		品番 SU型		
	承認 安齋	品名 アングル		
	検図 長沼	-		
	設計 -	図面番号		
	作図 藤見	SD120-09635-0		D
				4