

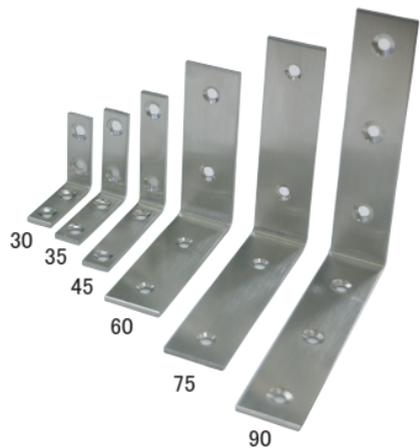


■ステンレス両面アングル 【材 質】ステンレスSUS304 【仕 上】ヘアライン

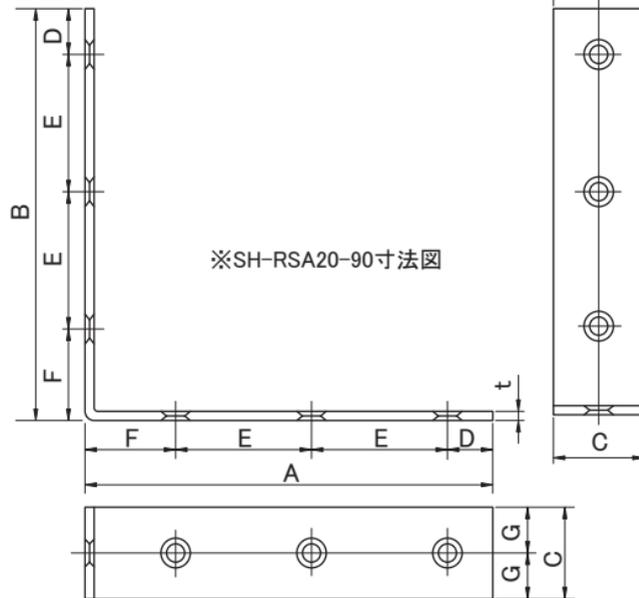

【寸法図】

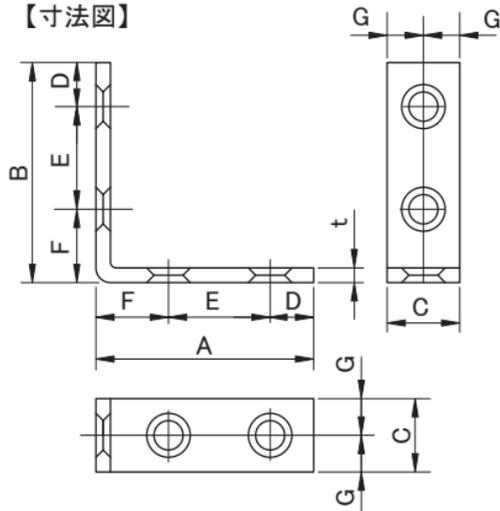

商品コード	商品名	寸法 (mm)								穴径 / 穴数	
		A(長さ)	B(長さ)	C(幅)	D	E	F	H	t(厚み)		
99041199	SH-RSA20-30 ステンレス両面アングル	30	30	10	6	14	10	5	2	両皿φ4_φ6 / 4ヶ所	EA951EF-630
99041200	SH-RSA20-35 ステンレス両面アングル	35	35	10	6	19	10	5	2	両皿φ4_φ6.5 / 4ヶ所	EA951EF-635
99041201	SH-RSA20-45 ステンレス両面アングル	45	45	10	6	29	10	5	2	両皿φ4_φ6.5 / 4ヶ所	EA951EF-645
99041202	SH-RSA20-60 ステンレス両面アングル	60	60	20	10	30	20	10	2	両皿φ4_φ6.5 / 4ヶ所	EA951EF-660
99041204	SH-RSA20-75 ステンレス両面アングル	75	75	20	10	45	20	10	2	両皿φ4_φ6.5 / 4ヶ所	EA951EF-675
99041206	SH-RSA20-90 ステンレス両面アングル	90	90	20	10	30	20	10	2	両皿φ4_φ6.5 / 4ヶ所	EA951EF-690