

ジャンボ 45/60

取り付け方法



1. 本製品を天板にネジで固定します。
2. 付属フィルムを壁に仮止めし下穴を開けます。
3. フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。
4. 壁にあげた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。

もっと DIY TANNER

株式会社田辺金属工業所
大阪府淀川区三津屋南2丁目13-28
TEL: 06-6302-3681
<http://www.tanner-wago.co.jp>

材質 (同梱内容)	
金具	2本 鉄製焼付塗装 (耐荷重 100kg)
棚板取付用	ユニクロタッピングナベ 6×18 6本
取付面用	ユニクロタッピングナベ 6×40 12本
取付面タルマ穴用	ユニクロタッピングナベ 4×30 2本
取付面上側用	ユニクロ頭塗装タッピングナベ 4.5×40 4本
取付支援用	透明フィルム 2枚

もっと DIY TANNER

耐荷重 100kg の折りたたみ式棚受け金具

Black




※写真は [ジャンボ45]

White



※写真は [ジャンボ45]

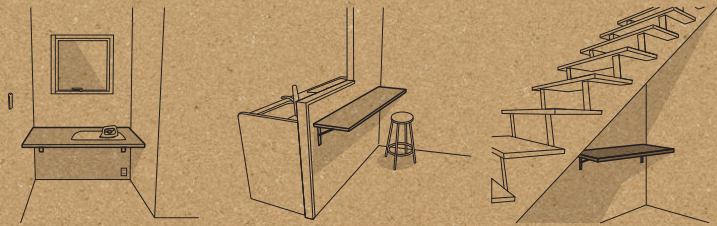

奥行き45cm、60cmの2サイズ。
お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、
作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。

使用時

持ちあげる (開く) 際は、
棚板を軽く上方向に上げて下さい。



収納時

折りたたむ際は棚板を少し上方向に上げて、
両方の金具の先端のレバーを
押しながらゆっくりたんでください。

