

OMSORG

オムソリ

いたわり

縦・横兼用

エコですり エンドブラケット

介護保険住宅改修対象商品

ディンプル加工




握るとシツカリ!




見た目はシツカリ!

■横取付け

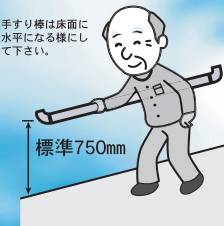

■縦取付け

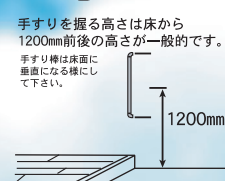

■ブラケット取付け




カットして長さを調節できます。



木質部に再・未利用木材を100%使用
接着剤・塗装のホルムアルデヒド放散速度
5µg/(㎡・h)以下
木材保存剤不使用

認定番号 第06115005号

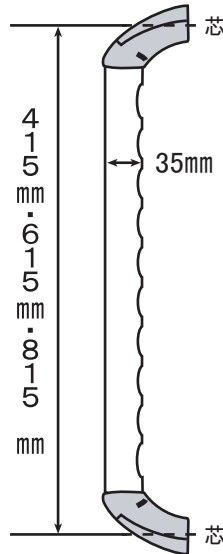



箱仕様



■製品画像

- 材質…天然木(ゴム集成材)
- 色…ナチュラル

耐荷重
80kg

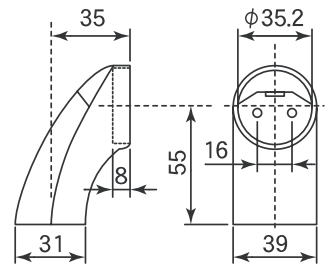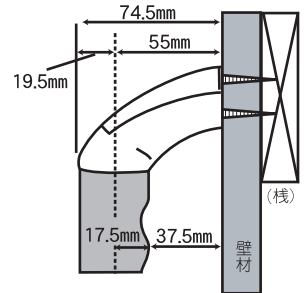

パック仕様



内容	丸棒	直径35mmゴム集成材 ウレタン塗装仕上げ	1本
内容	エンドブラケット	亜鉛ダイカスト	2コ
内容	カバー	ポリプロピレン樹脂	2コ
付属品	受け座固定ネジ	鉄 φ4.0×40mm	6本

商品コード	商品名	サイズ	入数	JANコード	
10522809	いたわりエコ手すり ディンプル直棒エンドブラケット 400(パック)	35×400	10	4905637228093	
10522810	いたわりエコ手すり ディンプル直棒エンドブラケット 600(パック)	35×600	10	4905637228109	
10522811	いたわりエコ手すり ディンプル直棒エンドブラケット 800(パック)	35×800	10	4905637228116	
10522829	いたわりエコ手すり ディンプル直棒エンドブラケット 400(箱)	35×400	10	4905637228291	EA951EL-4
10522830	いたわりエコ手すり ディンプル直棒エンドブラケット 600(箱)	35×600	10	4905637228307	EA951EL-5
10522831	いたわりエコ手すり ディンプル直棒エンドブラケット 800(箱)	35×800	10	4905637228314	EA951EL-6



清水株式會社