




T0-166S-K19

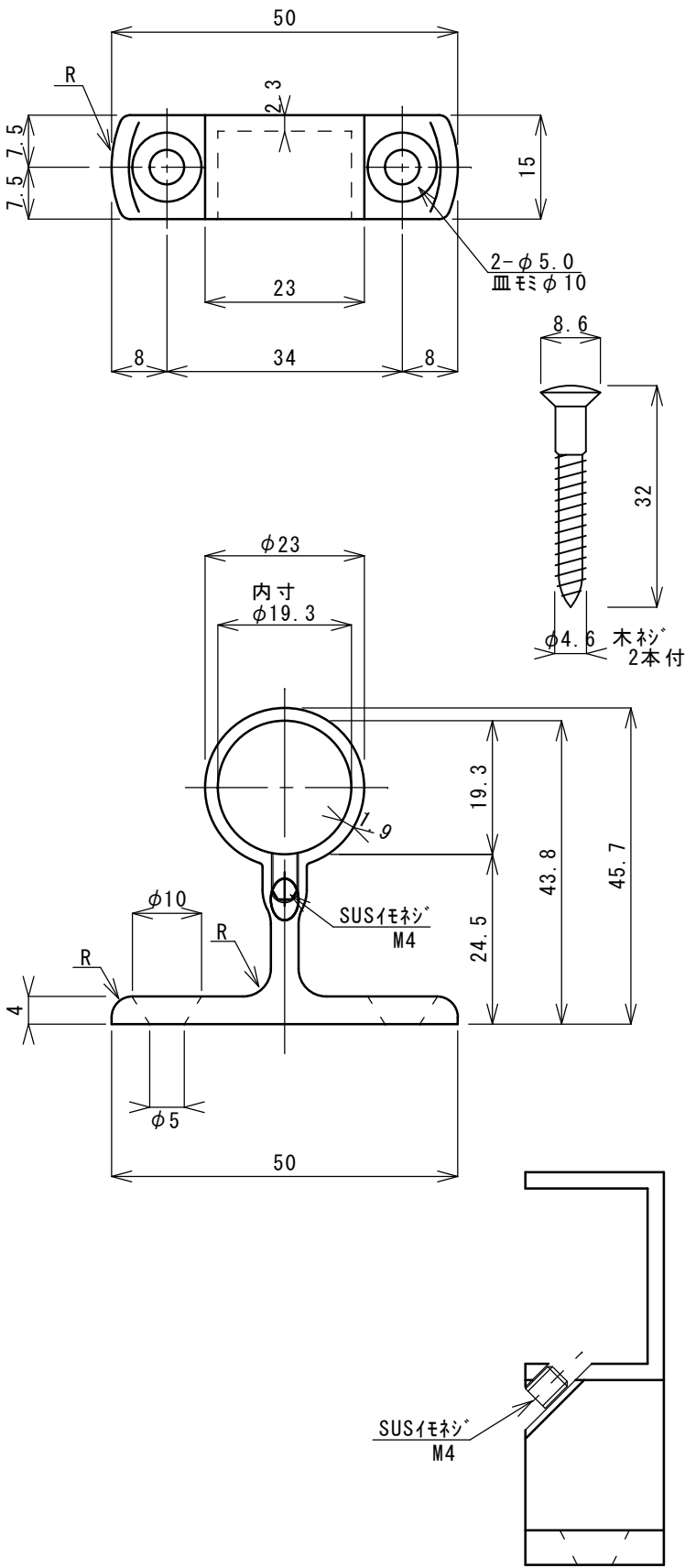

EA951EW-116
T0-166S-K25

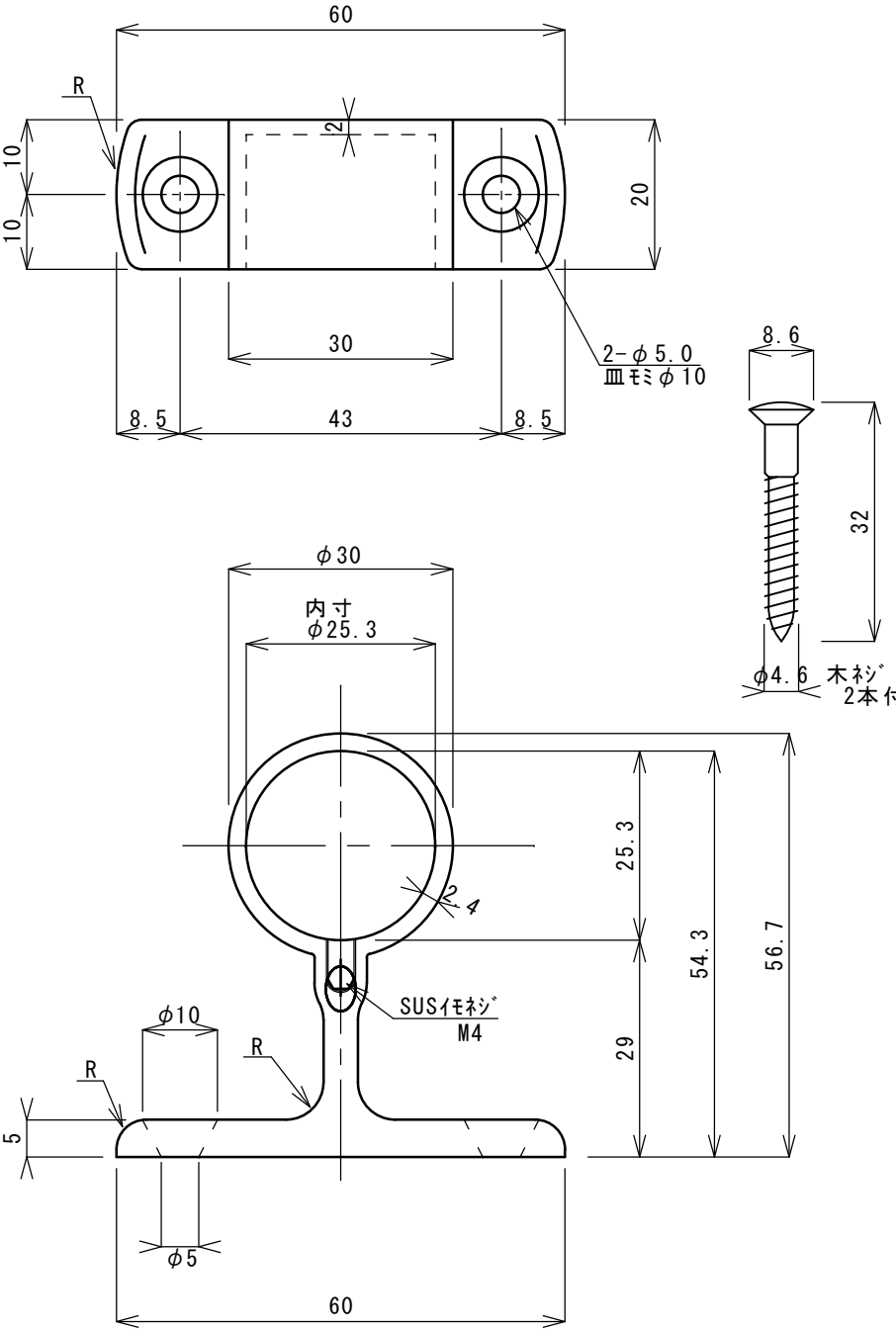

EA951EW-117
T0-166S-K32

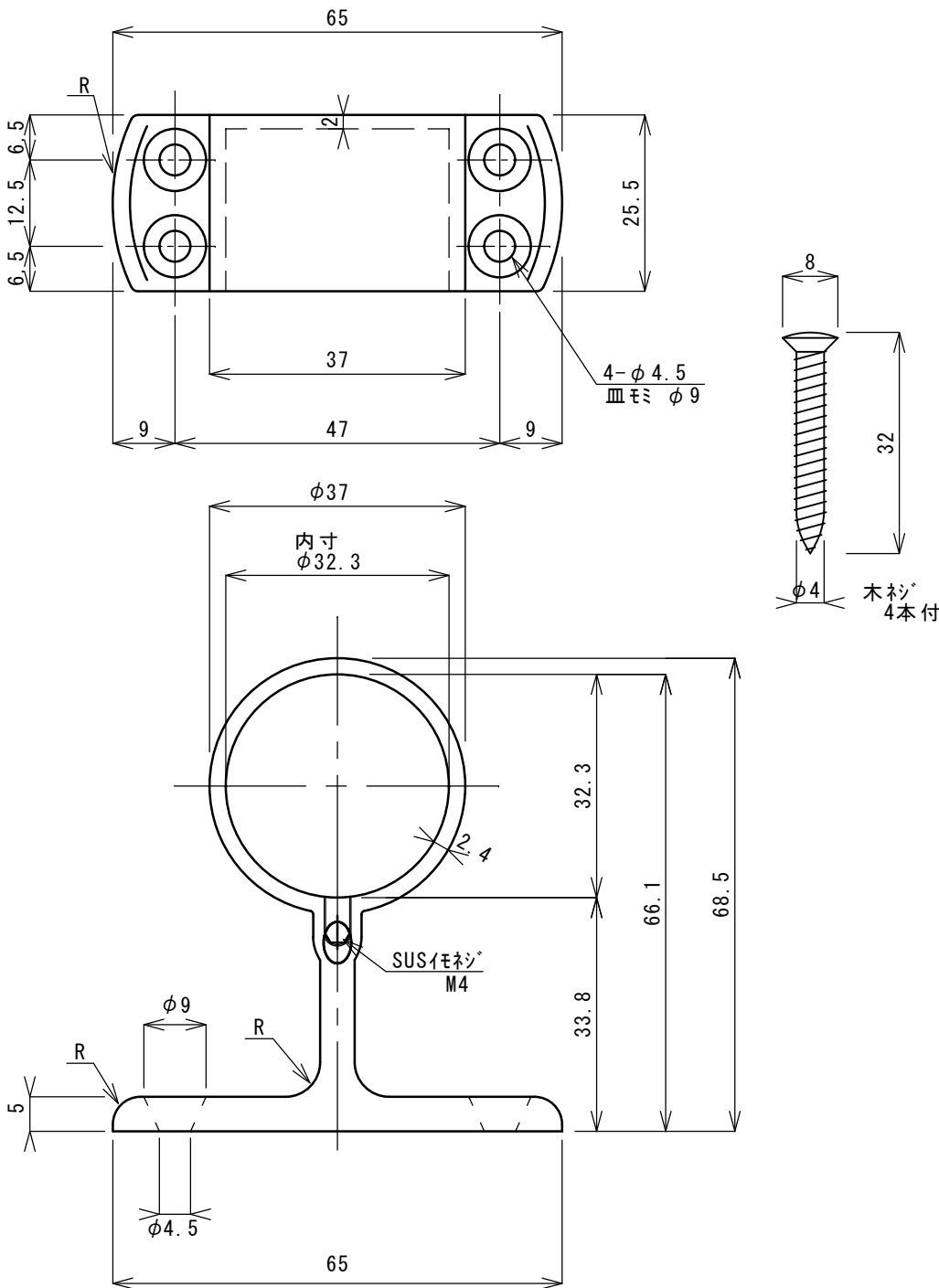

商品コード	品番	材質	仕上	ハイト径	仕様
TA0499	T0-166S-K19	ステン (SUS316)	鏡面磨き	19mm	片穴
TA0500	T0-166S-K25	ステン (SUS316)	鏡面磨き	25mm	片穴
TA0501	T0-166S-K32	ステン (SUS316)	鏡面磨き	32MM	片穴

承認 APPROVED BY	重量 WEIGHT g	商品コード	TA0500
検図 CHECKED BY	尺度 1/1	名称 TITLE	ステン鏡面横受ブラケット (片穴) T0-166S-Kシリーズ
設計 DESIGNED BY	材質 MATERIAL SUS316	形式 TYPE	T0-166S-K25
製図 DRAWN BY	作成日 DATE	改正記号 REV. MARK	
会社名 CORPORATION NAME	スギコ産業株式会社		