


ステンD型ブラケット 首短タイプ



ヘアーライン
止めタイプ



ヘアーライン
通しタイプ

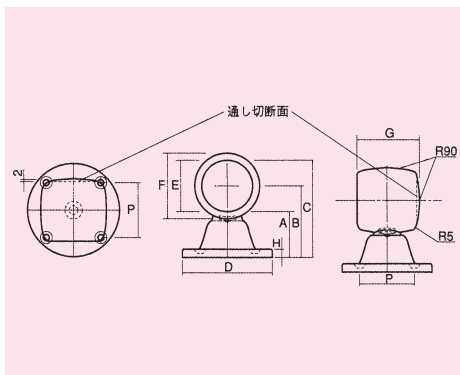

部品詳細		
受け本体 丸座	SUS304 (AM3抗菌材ステンレス)	t0.8
組立ビス	SUS305	ISO ⊕皿5×12
組立ナット	SUS304	六角ナットM5
組立ワッシャー	SUS304	φ18×t2.0

止めタイプ

No.	型番	呼び称サイズ	サイズmm									使用ビス		
			A	B	C	D	E	F	G	H	P	Aタッピング		
EA951EW-126	TA4004	TO-708-1	25mm	31.5	44	56.5	φ56	φ25.5	φ36	33	6	33	⊕皿3.5×20	
EA951EW-127	TA4005	TO-708-2	32mm	34	50	66.5	φ65	φ32.5	φ45	41	7	37.5	⊕皿3.5×25	
	TA4006	TO-708-3	38mm	37	56	74.5	φ71	φ38.5	φ50	47	7	42	⊕皿4×30	

通しタイプ

No.	型番	呼び称サイズ	サイズmm									使用ビス		
			A	B	C	D	E	F	G	H	P	Aタッピング		
EA951EW-121	TA4007	TO-709-1	25mm	31.5	44	56.5	φ56	φ25.5	φ36	33	6	33	⊕皿3.5×20	
EA951EW-122	TA4008	TO-709-2	32mm	34	50	66.5	φ65	φ32.5	φ45	41	7	37.5	⊕皿3.5×25	
	TA4009	TO-709-3	38mm	37	56	74.5	φ71	φ38.5	φ50	47	7	42	⊕皿4×30	