

14.03.17




玄関あみ戸 取り付け方イラスト

サイズ:148×210mm (A5)

注意追加

玄関あみ戸 取り付け方

より詳しい説明は、同梱の中ビラをご参照ください。
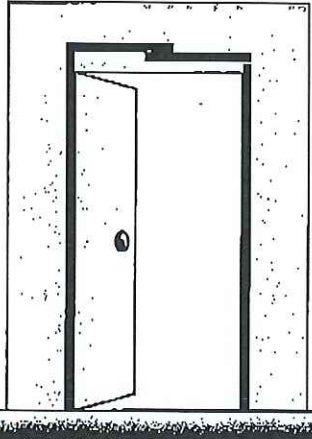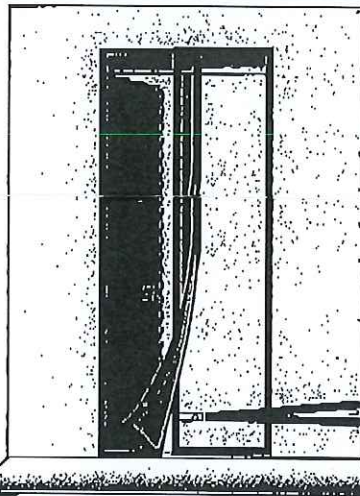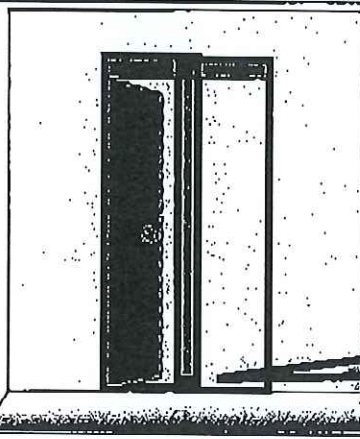
<p>1</p>	<p>部屋の内側から</p> 	<p>ドアの枠に付属のマジック式テープを貼ります。</p> <p>ゴミや汚れ、水分はよく拭き取ってから貼ってください。</p> <p>24時間放置してから 2 の作業に移ってください。</p>
<p>2</p>		<p>ボタンが下になるようにネットの縁をマジック式テープにくっつけます。</p> <p>ネットの下端が床につく程度に合わせ、余ったら天井の部分をつまんだり、位置を高くしたりして取り付けてください。</p> <p>天井の部分をつまんだり、位置を高くしたりして取り付けてください。</p>
<p>3</p>		<p>スソにマグネットをくっつけます。</p> <p>余ったマジック式テープを利用してください。</p>



マジック式テープの粘着テープは強力です。クロス材質の種類によりましては、クロス自身を剥がしたり、また、接着剤の跡が残ったりして汚す場合がありますので、凹凸のあるクロスや紙製のクロスの上には、貼り付けないでください。

かんたん 玄関あみ戸

ご使用方法

〈マジック式テープの付け方〉

※まず、マジック式テープのみ貼り付けます。その後、ネットを貼り付けてください。
(ネットはマジック式テープを貼り付け24時間放置してから取り付けてください。)

- 1) マジック式テープ(2.6m×2巻)をネットの大きさに合わせて切ってください。
●2m×2本 ●50cm×2本
- 2) 貼り付ける面の汚れ、ホコリ、油分などをきれいに拭き取り、充分乾かしませう。
- 3) 玄関開口部の最下部にテープの端を合わせて、下から上に貼ってゆきます。
(開口部の両サイド共)
※マジック式テープは、浮いているところがない様に、手で押さえながら貼り付けてください。その後、再度しっかり上から押さえ付けてください。テープが浮いているところがあれば、再度貼り直してください。
- 4) 貼り付けたマジック式テープの上部端に合わせて、50cmのテープを水平に貼りませう。その際、2枚のネットがうまく重なるよう、テープを図の様に上下にずらして貼ってください。(図①)

※クローザー付きのドアをお使いで、ドアを開めた時にクローザーのアームが6cm以上内側に飛び出す場合には、その部分の両端をあけて(10~15cm位が目安)縦方向にマジック式テープを貼り、ゆとりを作ってネットが引っ張られないようにしてください。(図②)


〈ネットの付け方〉

ネットは、テープとボタンの付いているものと、ボタンのみ付いているものの2種類あります。


- 1) まず、部屋の内側から見て、右側のネットから貼り付けます。(テープとボタンの付いているネットを右側に使います。)
テープとボタンの付いている方を下にして、ネットのバイアス(緑)を、マジック式テープに貼り付けてゆきます。その際、ネットが引っ張られないよう、バランスよく貼り付けるときれいにつきます。
- 2) 次に、左側のネットを貼り付けます。(ボタンのみ付いているネットを左側に使います。)ボタンの付いている方を下にします。
- 3) 中央は約5~10cm重なるように自在に開閉できるようになります。
- 4) 重なり合うネットのスノの内側のバイアスに付属のマグネットシートをマジック式テープで貼り付けてください。
※その際、2枚のマグネットがうまく、くっつく位置に合わせてください(図③)。
- 5) 余ったマジック式テープを長さ5cm程度に切り、数本用意します。ネットの重なりあう部分の強か所に貼って、真中を留めてください(図④)。風でめくれる際は、スノのボタンを留めてください。
※先にネットのバイアスに、マジック式テープを取り付け、位置合わせしてから、はくり紙を剥がし、もう一方のネットに貼り付けます。

ご使用上の注意

- △ マジック式テープの粘着テープは強力です。クロスや材質の種類によりましては、クロス自身を剥がしたり、また、接着剤の跡が残ったりして汚す場合がありますので、凹凸のあるクロスや紙製のクロスの上には、貼り付けしないでください。
- マジック式テープの貼り付けができる箇所が、高さ2m、幅95cm以上になる場合、使用できません。(※高さ方向が2m以上ある場合、下までカバーできません。)
- 本品は、ドア専用です。引き戸には使えません。
- 防炎加工や防汚加工されているクロスには、マジック式テープが貼りつきにくかったり、剥がれたりすることがあります。
- ドア枠にマジック式テープを貼り付ける場合、塗装の浮いている面があると、マジック式テープを剥がしたときに、塗装面まで剥がれてくる場合があります。
- 高層マンションでのご使用や、風の強い日などには、ネットがめくれたり、はずれたりすることがあります。
- マジック式テープを貼り付ける際に、粘着面を貼りつける面の汚れやホコリ、油分などを拭き取り、充分乾いたことを確認してから、貼り付けてください。
- マジック式テープの接着剤は、ネットのバイアスにはつきません。
- ネットの真中に貼り付けたマジック式テープが剥がれてくる場合は、反対側から同じ位置にテープを貼り付けると接着力が強くなります。
- 故意にネットを引っ張らないでください。ネットやマジック式テープがはずれたり、ネットが伸びたりすることがあります。


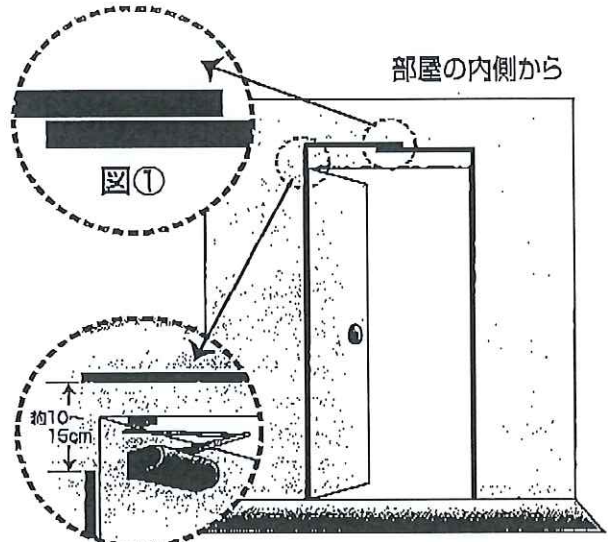


図①

 

図②

図③

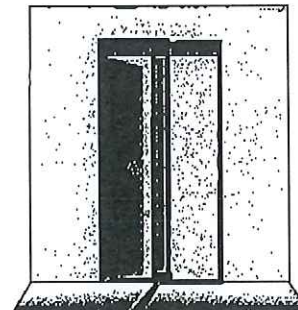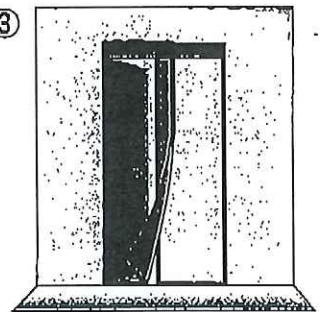


図④



図⑤

ご注意

 ※マグネットシートには表裏があります。必ず磁力の弱い面にテープの粘着面を貼り付けてください。



磁力の弱い面にテープを貼る



印刷用:紙 貼:PP





seiei(セイエイ)
あみ戸 ワンタッ
ーテン 虫よけ
10659

