

マグネットによる扉固定と、ラッチによるはね返り防止機能付き。
床側金具の厚みが薄く、歩行や掃除の邪魔になりません。
クローム色は表面が美しいメッキ仕上げです。

※取付けの際は取扱説明書をよく読んでから行ってください。

【材 質】

- 床側金具
カバー：ABS / 床金具：鉄
- 扉側金具
カバー：ABS
本体：ナイロン・POM

●プッシュロックタイプ


扉を開けた状態で固定するロック機構付きなので、突風による扉のあおりを防ぎます。
取付治具付きなので位置決めが容易です。



クロームメッキ

シルバー塗装

ゴールド塗装

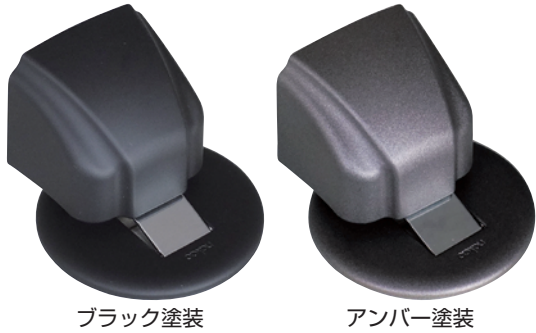


ブラック塗装

アンバー塗装



ドアを軽く押す

ドアストッパーを直接操作することなくロック(解除)できます。

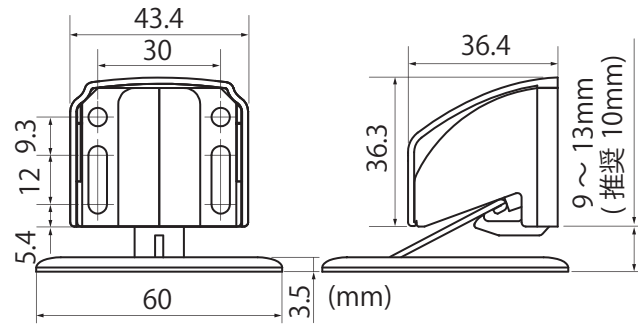

- 付属品
- 扉側固定用 トラスねじφ3.5×16:4本
 - 床側固定用 皿ねじφ3.0×16:3本
 - 取付治具:1個
 - スペーサー:2枚

入数:100個/ケース、10個/箱

商品コード	品番	カラー	JANコード 4905637-
99097185	SH-TMG30C	クローム	971852
99097186	SH-TMG30S	シルバー	971869
99097187	SH-TMG30G	ゴールド	971876
99097188	SH-TMG30B	ブラック	971883
99097189	SH-TMG30A	アンバー	971890

●スタンダードタイプ ※扉のロック機構なし

シンプルなデザイン。ドライバー 1 本で簡単取付！



クロームメッキ

シルバー塗装

ゴールド塗装




ブラック塗装

アンバー塗装

EA951FA-61

EA951FA-62

※スペーサーは別売

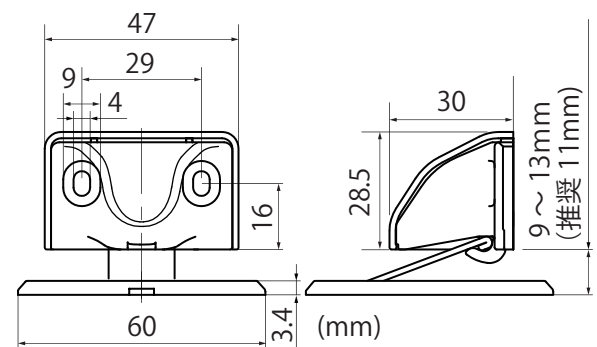

- 付属品
- 扉側固定用 トラスねじφ3.5×25:2本
 - 床側固定用 皿ねじφ3.0×16:4本

入数:100個/ケース、10個/箱

商品コード	品番	カラー	JANコード 4905637-
99097180	SH-TMG20C	クローム	971807
99097181	SH-TMG20S	シルバー	971814
99097182	SH-TMG20G	ゴールド	971821
99097183	SH-TMG20B	ブラック	971838
99097184	SH-TMG20A	アンバー	971845