


HK-55 型



長期使用
対応部材 → P.95

3段階角度調整が可能。
窓壁用のスタンダードタイプ。

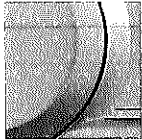

LB(ライトブロンズ)



DB(ダークブロンズ)



W(ホワイト)

仕様

◆長さ 555mm

◆3段階活用(斜め上使用-水平使用-斜め下使用)+アーム垂直下向き

材質(表面仕上)

本体 アルミダイカスト(塗装仕上)

スプレー ポリアセタール

金具・ネジ類 ステンレス

HK型 価格=1本 / ケース入数=10本 / 木部取付パーツ付

商品コード 商品名 単位 JANコード

000923 HK-55-LB 本 4971771041324

000922 HK-55-DB 本 4971771041317

000921 HK-55-W 本 4971771041331


HKY型 価格=1本 / ケース入数=8本 / 木部取付パーツ付

商品コード 商品名 単位 JANコード

000926 HKY-55-LB 本 4971771041393

000927 HKY-55-DB 本 4971771041386

000925 HKY-55-W 本 4971771041300

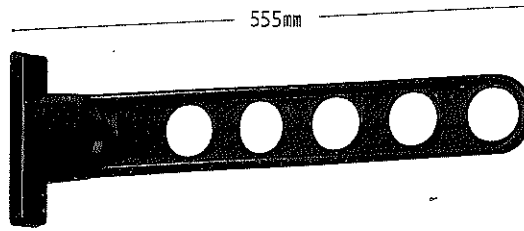


HK-55-DB

HKY型(横型ベースタイプ)




窓上の取付スペースに上下の余裕が無い場合や、横方向の下地に取付けるための横型ベースです。ベース形状以外はHK型と同等になります。
※HKY型は長住協対応製品ではありません。

取付穴寸法

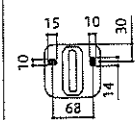

取付厚みは14mm

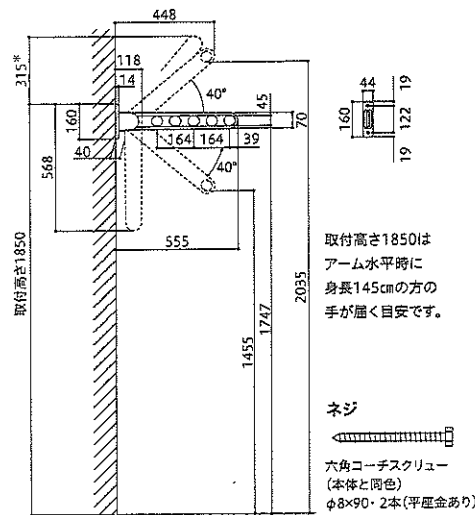


取付高さ1850は
アーム水平時に
身長145cmの方の
手が届く目安です。

ネジ

六角コーチスクリュー
(本体と同色)
φ8×90・2本(平屋金あり)

*可動のための研天との間に必要な空間
アーム垂直下向きは、ネジによるロックを解除することで
可能となります。
詳細→P.91





 
取付穴寸法




取付厚みは14mm




詳細→P.93

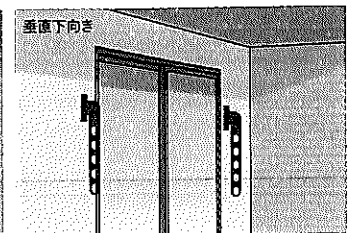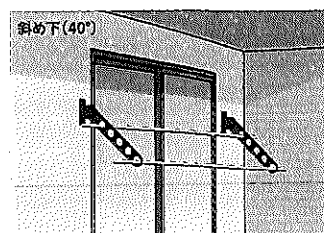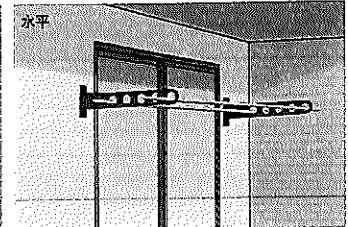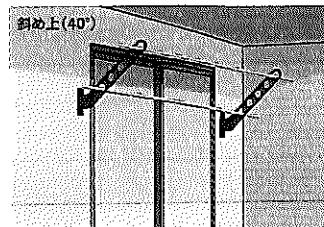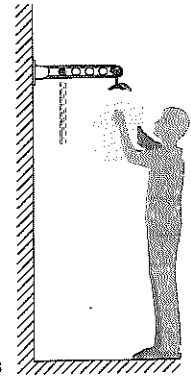

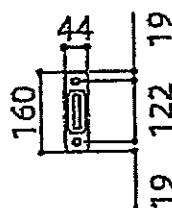

ネジ

 

*可動のため軒天との間に必要な空間
アーム垂直下向きは、ネジによるロックを解除することで
可能となります。

取付厚みは14mm