

窓枠ハンガー 品番 MAH-1 取り扱い説明書

※ご使用前に必ずお読みください。また説明書は保管してください。

取り付けのできるところ(及び注意点)



○引き違い窓の室内側の面が平らなアルミの窓枠(厚さ2.5cm~6cm)に取り付けできます。

注意:室内側の面が平らでない窓枠や、角の丸い窓枠には取り付けができません。


- ・取り付けは必ず本体を奥まで差し込んでください。隙間があると脱落や破損の恐れがあります。
- ・取り付け後に状態を確認し、しっかり取り付けられていることを確認してから使用してください。
- ・窓枠の間にパッキンが入っている場合はパッキンを破損しないように注意してください。
- ・窓枠に差し込む時に窓枠を傷つけないように注意してください。

取り付け方法

- ①取り付ける窓枠の厚さをはかり、アダプタが必要か不要かを決めます。

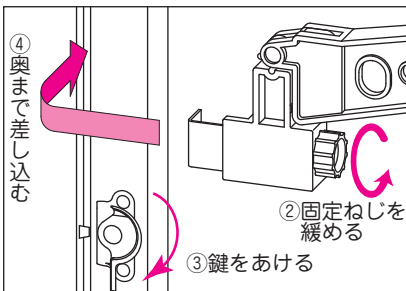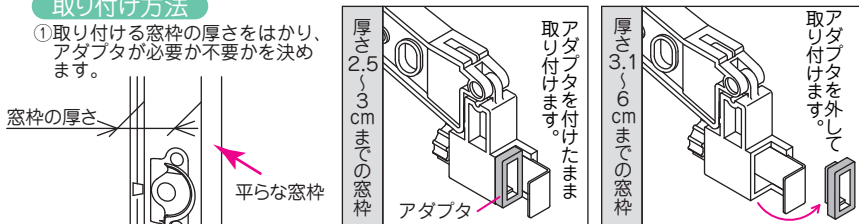

鍵をあけて奥まで差し込む

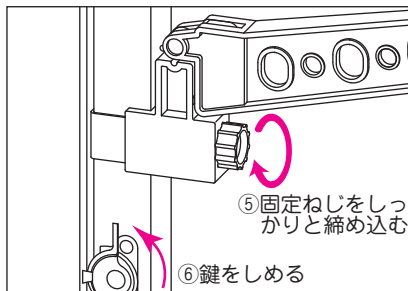

固定ねじをしっかりと締め込み鍵をしめる

△ 使用上の注意事項

- 必ず室内側に取り付けてください。屋外での使用はしないでください。
- 使用中はハンガーの外れや落下の原因になるため、必ず鍵を掛けて、窓を開けないでください。
- 本製品の耐荷重は3kgです。耐荷重を越えると、脱落や、破損する恐れがあります。
- 耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
- 荷重は急激に掛けないでください。また、先端に集中させずに均等に掛けてください。
- 万一に備え、貴重品・危険物・壊れやすい物を掛けたり、その下や周囲には置かないでください。
- お子様の手の届く高さでは使用しないでください。
- 火気、燃焼機器の傍でのご使用は、変形や引火などの危険があります。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤分が残らないよう拭き取った後、乾いた布で拭きとってください。たわし、磨き粉で磨くと傷が付きます。
- 使用しているうちに、ねじのゆるみなどが発生し、落下などの原因になります。使用毎に取り付け状態を確認してください。変形やひび割れなどの発生があれば直ちに使用を中止してください。

材質表示

本体：PP樹脂、ナイロン樹脂
金具・ねじ：鉄、メッキ
パット：ゴム

MADE IN CHINA 120411P



台紙
ラベル



シリンク・PE
ハト・PP

※品質向上のため予告なく仕様及び外観を変更することがありますので予めご了承ください。

※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが右記連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

※印刷の都合上、色調は実物と異なる場合もございます。