



超強力伸縮棒 H-UPJ-120R

取扱説明書



使用上の注意

- 人がぶら下がったり、ゆすったりしないでください。
- 急激な力を加えると、破損することがあります。
- 均一に荷重がかかるよう物をかけてください。
- 危険物・貴重品・こわれやすいものは置かないでください。
- 火気のそばで使用しないでください。
- 常時人がいる場所の上では使用しないでください。
- パイプ部にさび防止剤の油分が付着している場合があります。使用上問題はありますが、衣類につくおそれがありますので、ふき取ってから使用してください。

取り付け時の注意

- 十分な強度のある壁面に取り付けてください。（ボードやベニヤなど弱い壁の場合は下地材のある場所へ取り付けるか、あて板を使ってください。）
- 腐食やさび、変形、変色の原因になりますので、直射日光の当たる場所、高温多湿となる場所では使用しないでください。
- 必ず水平に取り付けてください。

お手入れの方法

- 汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布などで洗剤を拭き取ってください。
- アルコール、ベンジン、シンナー、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

耐荷重

- 耐荷重は、取り付け幅や取り付け壁面の状態によって変わります。
- 耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。必ず耐荷重に対して余裕を持った使い方をしてください。

取り付け幅ごとの参考耐荷重(約)

H-UPJ-120R	
75cm	60kg
100cm	42kg
120cm	30kg

<製品サイズ(約)> H-UPJ-120R:幅75~120cm、奥行:11cm、高さ:7.5cm
<材質> パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 /
ねじ類:鋼(めっき)

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

取り付けの前に


Step1

取り付ける壁面の強度は十分ですか？
垂直・平行は保たれていますか？



Step2

スタート位置確認
※ ねじ部は一番奥まで入っていることを確認してください。

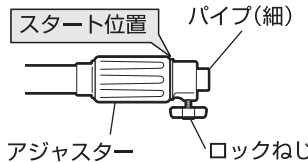

取り付けかた

1

パイプの両端に圧着板を差し込む

2

パイプの伸縮しない側の圧着板を壁面に当てる

3

もう片方のパイプ(細)を引き出して、圧着板を壁面に当てる

4

ロックねじを締めて、パイプを固定する

5

アジャスターを回してパイプをつっぱる

※ もう片方の手でパイプ(細)を押さえながらつっぱってください。

<取り付け方のポイント>

アジャスターを回してつっぱる際に圧着板が回転する場合があります。

この場合、圧着板が回転しなくなるまでアジャスターを回し、位置を平行に調整してから、さらにつっぱってください。

アジャスターの引き出し量は1cmまで

※ アジャスターの引き出し量が1cmを超える場合、取り付けかたを間違えたか、取り付け場所が適さないことが考えられます。もう一度取り付け位置のチェックをして、取り付けをやり直してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ 9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

アイリスコール
(通話料無料)

0120-211-299

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
●お問い合わせの際は製品の型番をお調べいただき、説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモをご用意をお願いします。

671549
210524-RKK-LIN-01