

CODE：取説パイプハンガー\_ダブルR\_PE-E280  
サイズ：~~120~~×1207mm(A3) **W310×H218mm**  
材 質：上質紙70kg  
刷 色：1C/1C(Black)

[新規]:2022.04.25

## 安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

### 室内用衣類ハンガー

左記以外の用途には使用しないでください。

## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。特に中高層住宅などのベランダでの使用および保管は、落下するおそれがありますので絶対にしないでください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や変形のおそれがあります。
- お子さまによるいたずら(乗る、ゆする、または製品の移動)をさせないでください。製品の転倒によるけがなどの原因になります。
- ぶらさがる、ゆするなどの無理な力をかけないでください。

## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- パイプの端部で手を切らないように、注意してください。(軍手などをして組み立てることをおすすめします。)
- 衣類はバランスよく掛けてください。片寄って掛けると転倒のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 移動する際は、掛けてあるものを全ておろしてから移動してください。
- 全体のぐらつきやたわみが多い場合は掛けるものの量を減らしてください。
- 全体耐荷重以上の重量をかけないでください。
- フローリングの床など傷付きやすい床面での使用は、床の傷やへこみなどの原因となりますので十分に注意してください。

## 使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。

- 腐食やさび・変形・変色の原因になりますので、以下のことに注意してください。
  - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間放置しないでください。
  - ・水分・油・洗剤などが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。
  - ・シール・テープなどを貼らないでください。
  - ・ぬれたものを掛けしないでください。
- 金属部材に傷を付けしないでください。傷が付いた部分からさびが発生するおそれがあります。
- パイプ部に油分が付着している場合がありますので、拭いてから使用してください。
- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。


## お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤が残らないように固く絞った布などで水拭きしてください。
- アルコール・ベンジン・漂白剤・みがき粉などは使用しないでください。

# IRIS パイプハンガー ダブル PE-E280R

## 取扱説明書

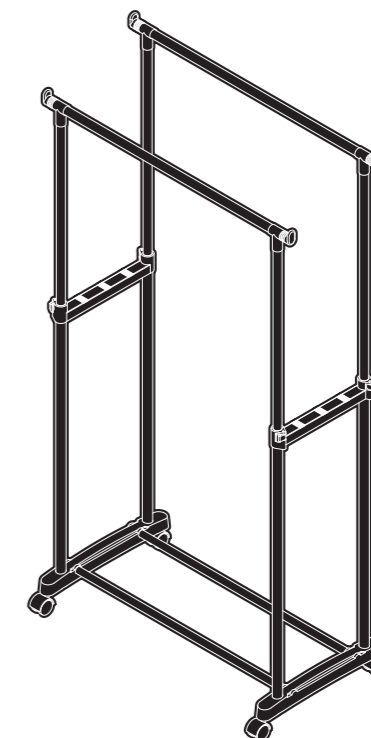

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。


## 仕様

品 番	PE-E280R
製品サイズ(約)	幅800×奥行425×高さ875~1500mm
主要材質	スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン
耐 荷 重(約)	ハンガーパイプ(1本あたり):8kg、全体:16kg


※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。  
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

## パーツリスト


- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

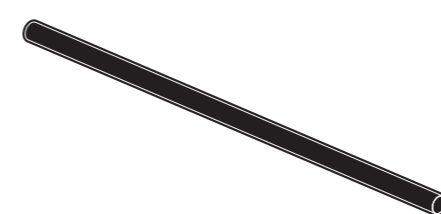


パイプ(大)×4

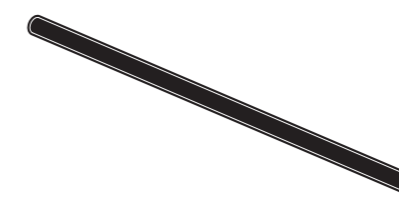

パイプ(中)×6

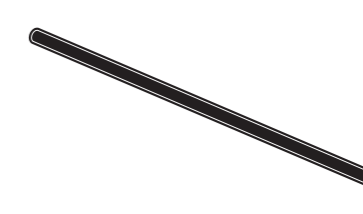


パイプ(小)×2

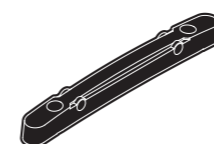

脚×2



T型パーツ×4

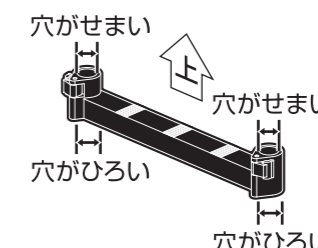

ストッパー×2



キャスター×4

## アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ 9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

アイリスコール (通話料無料) **0120-211-299**

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support>

●お問い合わせの際は製品の型番をお調べいただき、説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

250422-RKK-QIU-01

# 組み立てかた

●組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように段ボールなどを敷いて行ってください。  
●設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。

●部品は正確に取り付けてください。

**注意**

差し込む時に指などを挟まないように注意してください。

**1** 脚にパイプ(小)を取り付ける

脚×2  
パイプ(小)×2

**2** T型パーツにパイプ(中)を差し込む(2組)

T型パーツ×2  
パイプ(中)

**3** 1 組立品にパイプ(大)を取り付ける

パイプ(大)×4  
1の組立品

**4** 3 組立品にストッパーを取り付ける

ストッパーには上下がありますので、確認してから取り付けてください。

穴がせまい  
穴がひろい

ストッパー×2  
3の組立品

安全上の理由により、各部のはめ合いはきつめになっています。パイプと脚のはめ合いがきつい場合は、ストッパーにあて木などをあて、ハンマーなどで軽くたたいて入れてください。

あて木

**5** 4の組立品にパイプ(中)を取り付ける

パイプ(中)×4  
4の組立品

**6** 5の組立品に2の組立品を取り付ける

2の組立品  
5の組立品

**7** 6の組立品にキャスターを取り付ける

6の組立品  
キャスター×4

キャスターを差し込む際きついと感じる場合は下図のように脚の上から荷重をかけて、根元までしっかり押し込んでください。

**8** 完成後の確認と調整

高さ調節のしかた  
ストッパーをゆるめて伸縮させてください。

パイプは、左右が同じ高さになるよう調節してください。  
高さ調節時以外はロックをしっかり締めてください。

組み立て完了後、確認してください

- ・製品全体にゆがみやねじれがないこと。
- ・キャスターが床に接していて、がたつきがないこと。