

コートハンガー スライドタイプ

保存用

このたびは、コートハンガーをお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本製品をご使用になる前にこの説明書をお読みのうえ、正しくお使い下さい。
なお、この組立・取扱説明書は大切に保存して下さい。

■部材部材

ご用意いただくもの・・・⊕ドライバー

①		支柱・・・2本	⑥		セットキャップボルト (M6x55)・・・4本
②		ハンガーパイプ・・・1本	⑦		セットキャップボルト (M6x20)・・・2本
③		脚・・・2本	⑧		六角キャップボルト (M8x20)・・・4本
④		渡し棒・・・1本	⑨		ストッパー付キャスター (M10xφ50)・・・2個
⑤		座金・・・2個	⑩		ストッパー無キャスター (M10xφ50)・・・2個
			⑪		スプリングワッシャー(M8用)・・・4個
			⑫		スプリングワッシャー(M10用)・・・4個
			⑬		ビスキャップ・・・6個
			⑭		六角レンチ・・・1個

⚠ 注意 (安全にお使いいただくために)

- 製品に寄りかかったり、ぶら下がったりしないで下さい。製品の破損やケガをすることがあり大変危険です。
- 傾斜した所や不安定な所では使用しないで下さい。転倒してケガをすることがあります。
- 製品の改造は絶対にしないで下さい。製品の破損やケガをすることがあります。
- ビスが緩んだままの使用は絶対にしないで下さい。転倒してケガをしたり、製品が破損することがあります。また、発見した場合は直ちに締め直して下さい。
- 移動の際は必ずキャスターのストッパーを解除してください。また屋外や段差のある所での移動はしないで下さい。(キャスターは運搬用の物とは違い、屋内の平坦な場所で多少の移動を行う場合のみを想定して作られています。)
- 廃棄するときは専門の業者にお任せ下さい。

日常のお手入れ(末永くお使いいただくために)


- 汚れがひどい場合、中性洗剤(1~3%)をご使用下さい。また拭き取りの際は乾いた柔らかい雑巾をご使用下さい。
- ベンジン、シンナー、みがき粉、科学ぞうきん等は使用しないで下さい。変形、変色、破損の原因になります。
- 定期的な点検とネジの増し締めを3ヶ月ごとに行ってください。

主材表示・・・本体/渡し棒/座金：スチール粉体塗装 ハンガーパイプ：ステンレス巻きパイプ
脚(本体)：スチール粉体塗装 / (キャップ)：ABS樹脂 キャスター：PA樹脂

■組立手順

CHS-90/120/150

- 1) ①支柱を平らな場所に寝かせ、②ハンガーパイプを、⑦セットキャップボルトで取り付け、次に、④渡し棒を、⑥セットキャップボルトで取り付けて下さい。
- 2) 各部ボルトが強く締まっている事を確認し、⑬ビスキャップを取り付けて下さい。
- 3) ⑨、⑩キャスターを③脚に、⑫スプリングワッシャーを通して付属のスパナで強く締めて下さい。
- 4) 下図の様に、⑧六角キャップボルトに、⑪スプリングワッシャー、⑤座金を通して、脚を、支柱に取り付けて下さい。

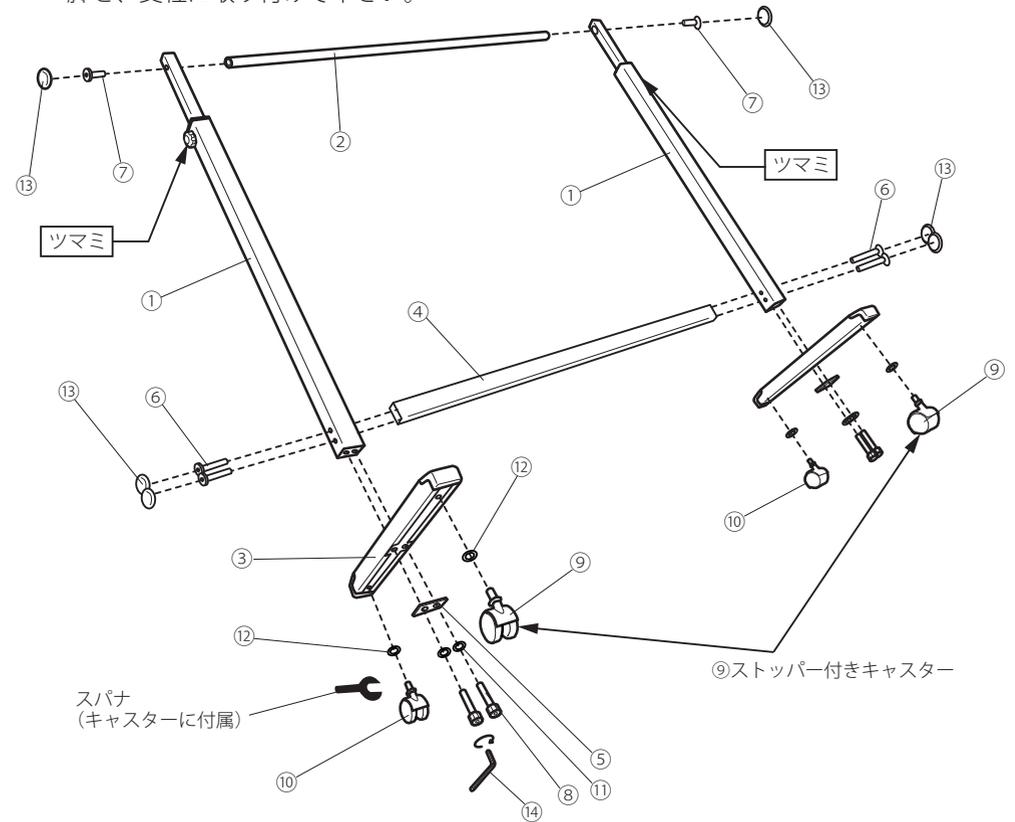

■高さの調整方法

支柱横のツマミを左右共に一旦外し、調整を行って下さい。
調整できる高さは4段階になっています。

- ※高さ調整の際は、ハンガーパイプに物が掛かっていない状態で必ず行って下さい。
- ※調整後は、ツマミを強く締めて下さい。
- ※高さの調整は、2人以上で行って下さい。

