


# チェーンキャッチ

Chain Catch

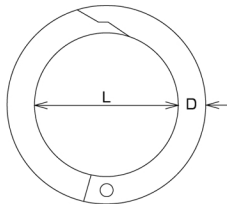


材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	L	weight (g)	参考使用荷重		EA品番	コード No.
				(kgf)	(kN)		
CC-3	3	16	3	3	0.03	EA951GA-16	1394
CC-4	4	20	8	10	0.10	EA951GA-20	818
CC-5	5	25	15	20	0.20	EA951GA-25	031
CC-6	6	30	26	30	0.29	EA951GA-30	032
CC-8	8	35	55	50	0.49	EA951GA-35	033
CC-9	9	40	76	80	0.78	EA951GA-40	034

## ●使用方法

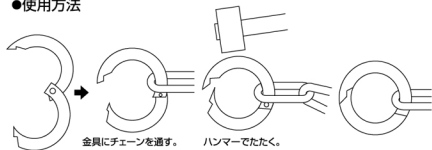

金具にチェーンを通す。

ハンマーでたたく。

※左図のように閉じた時の寸法です。

※スリング等、物を吊る場合において使用しないでください。

注意事項：横にヒネルとハズレル場合があります。