

ベンリー **Berry** カギかえ~る(引違戸用)



**ウェーブキー
シリンダー採用で
防犯性アップ!**

5本付



**主要な
サッシメーカー
に対応**

※下記にメーカー別
適応引違戸を表記

**取付簡単!
最短10分!!**

※事前に扉枠のゆがみ
を修正した場合

**【取付扉厚】
20~40mm**

■適合メーカー

トステム(旧トーヨーサッシ)

引違戸名	切欠寸法(W×H)
ロイヤル千本格子	23.5×118
ロイヤルHG	23×147
店舗テラス	21×112
藤樹	22×110
寿福	22×110
光悦	22.5×112
菩提樹	22.5×112
花伝	22.5×112




開け閉め簡単!

- ・長座が引手になっているので開閉に便利
- ・大型ツマミにより操作性アップ
- ・突出が小さいフラットなデザイン
※外側：2mm、内側：3mm
扉厚、既存切欠きにより異なります



シャッター付のカギ穴構造

- ・軽いキー挿入力
- ・シャッター付きで
耐環境性能アップ

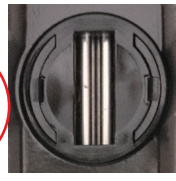

高性能なキーを採用

- ・ウェーブキーシリンダー採用で耐ピッキング
性能10分以上
※サイドバー方式によるピッキング解錠完全防止
- ・樹脂モールドキー標準採用
- ・リバーシブルキーにより操作性アップ

破損や凍結に強い

子カギ 5本付

YKK AP

引違戸名	切欠寸法(W×H)
高級玄関引戸	25×140
玄関引戸(千本格子)	22×115
玄関引戸70	22×115
玄関引戸70 II	22×115

三協立山アルミ(旧立山アルミ)

引違戸名	切欠寸法(W×H)
樹峰	24×140

トステム(旧日鉄サッシ)

引違戸名	切欠寸法(W×H)
高級玄関引戸	22×117
玄関引戸	22×114
店舗土間	22×114

新日軽

引違戸名	切欠寸法(W×H)
宝樹	22×124
翠峰	22×124
桂山	22×112
嵐山75	22×112
嵐山70	22×112
エレスタ	22×124

引違戸錠の
取付動画を
ご覧いただけ
ます。→

