

ドア音ケア <引き戸用> SC-100 タイプ

取扱い説明書 (1/2 ページ)

【お客様へ】

- <本取説> <別紙：取付け手順書> は、製品設置後もいつでもご覧になれるところに大切に保管ください。
- <付属品：取付け用工具> は、製品設置後に不要となりますが、必要に応じて保管ください。
(後日、製品を付け直す必要が生じたなどの際に再使用いただけます。)

⚠ 取扱い上のご注意

- 本品は、室内ドア用のソフトクローザーです。
※屋外には使用できません。劣化を早める原因となるため<浴室>には設置しないでください。
- 一般住宅の<戸車付き木製引き戸>に使用できます。…現在ご使用中の戸にも<後付け>することができます。
- 引っ掛りがあったりスムーズに開け閉めできない戸の場合、正常に動作しないことがあるのでご注意ください。
- 本品は、強力テープで取付けるタイプです。
※取付け面の素地によっては、上手くテープが着かないことがあります。
その場合は、ネジ止めを追加して設置してください。…詳細は、以下の【補足説明】の欄を参照ください。
- 戸1枚に対し、製品1セットを取付けてください。
- 本品を取付ける前よりも、戸を開けるのが多少重たくなります。
- 故意に戸を勢よく開け閉めしないでください。故障の原因となります。

【補足説明】テープが上手く着かない貼付け面の素地

- ★素材：<布製・紙製の壁紙> <軟質塩ビ> <シリコン・フッ素樹脂を表面コートしたもの>
- ★状態：<塗装が剥がれやすい面> <湿気を多く含んだ面> <凹凸が激しい面> <曲面>

【補足説明】ネジ止めで設置する方法

- ★手順書通りテープ止めで製品の設置を完了させた後、更にネジ止めを追加して建具に固定してください。 ※ネジは別途ご用意ください。


【ストッパーのネジ止め】木ネジ 皿頭 3.1×13 …計2本使用

- ★ネジを外してストッパーを外せば、ベース側の中央に<皿穴>があります。その穴を使用して木ネジで建具(上枠)に固定する。

- ★左右のストッパー共に同じ要領です。

【本体のネジ止め】木ネジ 丸頭 3.1×30 …計2本使用

- ★前カバーを外せば、本体の左右2箇所にネジがあります。そのネジを取外し、木ネジに付け替えて建具(戸)に固定する。

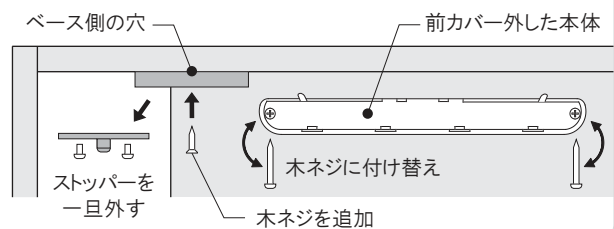

■取付けの前に

- 【重要】建具側の上枠の溝に<引き戸用ブレーキ>が付いている場合は、必ず取外してください。

※付けたままですと、本品が正常に動作しません。



■別紙【取付け手順書】について(補足説明)

- 別紙【取付け手順書(以下、手順書と記述)】をよくお読み頂き、正しく取付けてください。


●手順書【3項】の補足

【本体の<カバー>を外す時のコツ】

- ◆出来るだけ製品の端部分を両手で持つ

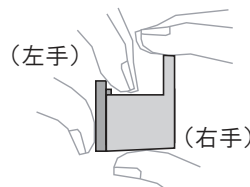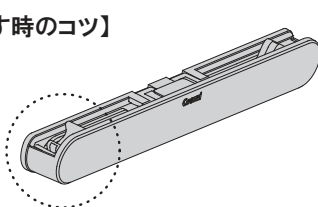

- ◆指の掛け方

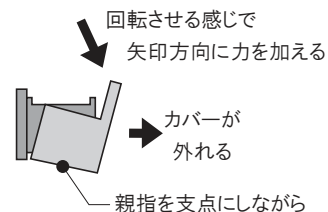

- ◆外し方

●手順書【4項】の補足

【開け切り側のソフトクローズ機能をご使用にならない場合】

- ★<開け切り側のベース(ストッパーユニット)取付け>は不要ですので、【4項】を飛ばして【5項】へ進んでください。

【各部品を取付け直ししたい場合】

- ★【4項】の<仮固定>の時点で部品を外して再度<仮固定>し直してください。
- ★<本体と上枠が一見して平行になっていない時>も、本体を一旦外してから【3項】の要領で<仮固定>し直してください。
- ★ゆっくり剥がせば比較的簡単に外れます。…部品を破損させないように慎重に外してください。
※【5項】の<本固定>後は、部品を外すのが困難になるのでご注意ください。
※外した際に両面テープがダメになった場合は、新しいものに貼り替えてください。

<推奨> 3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 粗面用

取扱い説明書 (2/2 ページ)

●手順書【4項】の補足（前ページのつづき）

【上枠と本体との隙間が小さすぎて、その隙間に工具が差込めない場合】

- ★＜建具側（枠）の変形＞が製品の許容範囲を超えていることが考えられます。
- ★＜開け切り側＞のストッパーユニットは取付けずに、＜閉め切り側＞のソフトクローズ機能だけでご使用ください。

●手順書【6項】の補足 …【動作確認】【微調整】について


- ★テープ本来の接着力がでるまでに約1日かかります。動作確認の際は ＜必要以上に勢いよく戸を開閉＞ しないでください。

【動作確認】実際に戸を開閉して ＜正常に動作するか＞を確認


- ★＜自動でゆっくり引込みながら＞⇒＜閉め切る＞＜開け切る＞ のどちらもスムーズに動作するかを確認する。
※スムーズに動作しない場合は、＜建具側の敷居の溝や戸車＞にゴミ等が付着していないか確認してください。
※製品を取付ける前の戸自体がスムーズに開け閉めできない場合は、正常に動作しないことがあります。

【微調整】＜戸を引込む力＞が少し弱いと感じた時

- ★ストッパーユニットのストッパー位置を調整し、縦枠側に近付けることで＜引込む力＞を強めることができます。
- ★調整方法：＜ネジを少し緩めてストッパー位置を調整＞⇒＜ネジを締め直す＞
※但し、その分だけ戸を開ける時も重たくなります。

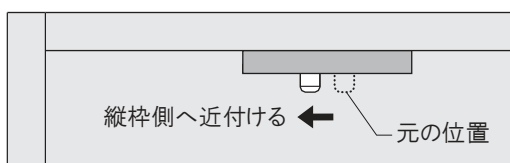

【左側のストッパーユニット】

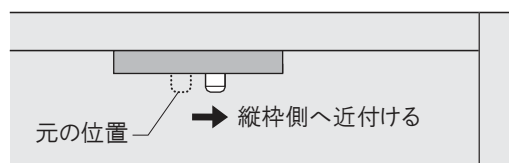


【右側のストッパーユニット】

■正常に動作しない時の対処法について


●戸閉時は正常に動作するが、戸開時に本体のレバーが正常に動作しない時

- 【現象】戸開時、本体のレバーが一旦開いた状態になるが、閉じた状態に戻ってしまう。
（その状態で戸を閉めると、レバーがストッパーに当たって戸が閉まり切らない。）

- 【原因】ストッパーのレバーへの掛りが浅いことが考えられます。

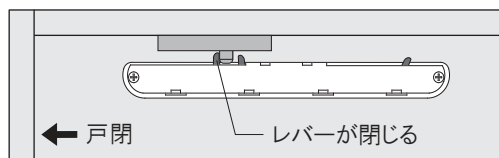


【戸閉時】正常に動作した状態

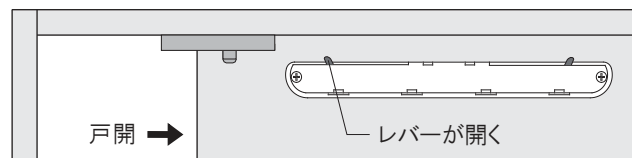

【戸開時】正常に動作した状態


- ※ レバーの状態をわかりやすくするために
便宜上、本体カバーを外した状態の
図にしています。
（実際には、外す必要ありません。）

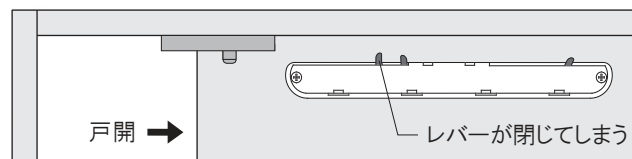


【戸開時】レバーが正常に動作しない状態

- 【対処法】ストッパー先端の調整ネジを回すだけで、ストッパーの掛りを深くすることができます。

- ★戸を開けた状態にしてから、調整ネジを回してネジ頭の突出加減を微調整していきます。
- ★ネジは一気に回さず、＜1回転させる⇒レバーへの掛かり具合を確認＞を必要に応じ繰り返してください。
- ★掛かり具合を確認する際は、その都度＜レバーを開いた状態＞にしてから行ってください。

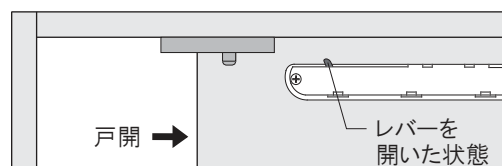

★本体がストッパーを越える位置まで戸を開ける

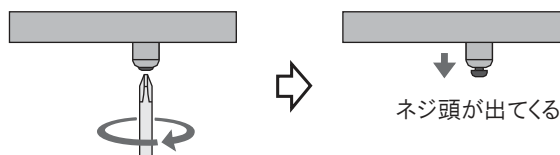

★調整ネジを矢印の方向に1回転させる

■お手入れの際は

- シンナーなどの有機溶剤等で清掃しないでください。…劣化や破損の原因となります。
- 軽い汚れ… 柔らかい布に水を少量付けて軽く拭取る。
- その他汚れ… 柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を少量付けて拭取り後、洗剤の残りをきれいに拭取る。