 


ゴム底脚／ゴム戸当り／当り止め

ドアストッパー・戸当り

ドアストッパー

戸当り



ゴム底脚

品番	参考上代	入数	1P入数	バラタイプ品番	バラタイプ1袋入数
G-10	¥200	5	4	B-G-10	200
G-15	¥220	5	4	B-G-15	200
G-20	¥280	5	4	B-G-20	200
G-28	¥390	5	4	B-G-28	200
G-32	¥200	5	1	B-G-32	100
G-38	¥270	5	1	B-G-38	100
G-45	¥470	5	1	B-G-45	100
G-63	¥640	5	1	B-G-63	100

この商品は全てビス入りです。

バラタイプの価格はP.349をご覧ください。

■ゴム底脚寸法(約mm)

品番	A	B	C	D	E	F
G-10	10	3.2	5	2	10	5
G-15	15	3.2	10	7	8	5
G-20	20	4	12	5	16	7
G-28	28	4.5	18	7	22	12
G-32	32	5	15	10	26	14
G-38	38	5	24	11	32	12
G-45	45	5	26.5	14.5	35	12
G-63	63	7	26.5	11.5	48	14






ゴム戸当り

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	JAN
GD-36-1	¥110	H36mm×36mmφ	黒	4	4977720027319
GD-36-2	¥130	H36mm×36mmφ	白	4	4977720027326

ゴム戸当り

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	JAN
GD-45-1	¥190	H45mm×45mmφ	黒	4	4977720027340
GD-45-2	¥220	H45mm×45mmφ	白	4	4977720027357

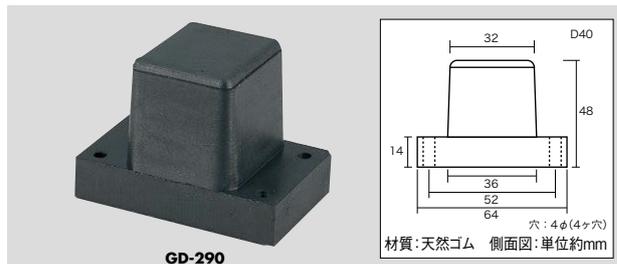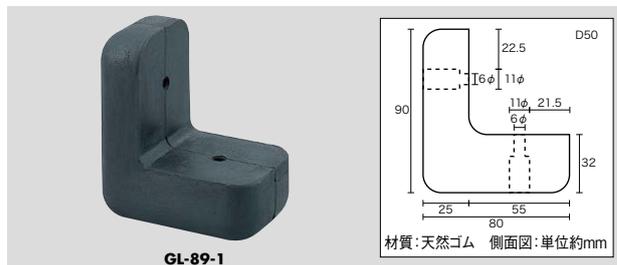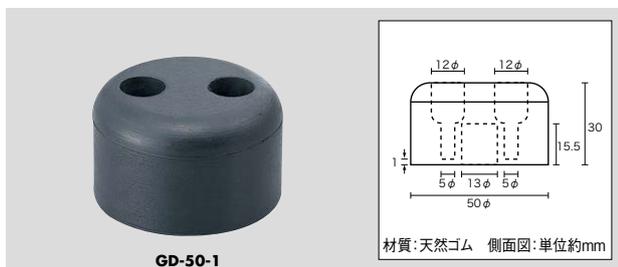

ゴム当り止め

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	JAN
GD-50-1	¥210	H30mm×50mmφ	黒	4	4977720027333
GD-60-1	¥250	H34mm×60mmφ	黒	4	4977720027364
GD-270	¥360	H39mm×66mmφ	黒	4	4977720273891

ゴム当り止め

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数	JAN
GD-65-1	¥250	H33mm×W60mm×D50mm	黒	4	4977720027371
GL-89-1	¥610	H90mm×W80mm×D50mm	黒	4	4977720027388
GD-290	¥390	H48mm×W64mm×D40mm	黒	4	4977720273907

特性用途
比較表