

ルーフトレイン

よこ引き用 一般型

塗 膜
防 水 用

モルタル
防 水 用


ねじ込み式

EZG 屋上

機構住宅標準詳細設計図集
AE-607



*呼称200は設定しておりません。

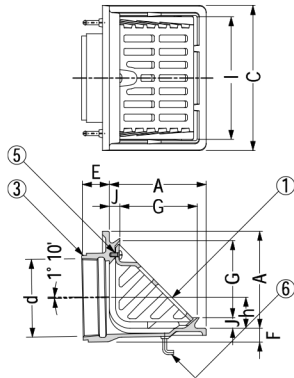

部品構成

①ストレーナー	材質：FC150	処理：樹脂系塗装	④ボルト	材質：C3602
②防水層押え	材質：FC150	処理：樹脂系塗装	⑤丸小ネジ	材質：C2700
③本体	材質：FC150	処理：樹脂系塗装	⑥アンカー	材質：SWRM 処理：りん酸塩被膜

寸法表

<単位:mm>

呼称	A	C	ねじ径 ^d ※1	E	F	G	h	I	J
50	100	160	Rc2	32	20	72	18	127	15
65	100	160	Rc2½	32	20	72	26	127	15
75	115	180	Rc3	35	20	87	31	147	15
100	140	210	Rc4	40	20	112	44	177	15
125	165	240	Rc5	44	22	136	56	205	15
150	190	260	Rc6	50	26	161	67	225	15
*200	250	340	PT8	68	40	216	83	303	19

EA951SD-63
EA951SD-64

※1.Rc.PTは管用テーパめねじ(JIS B 0203)を表します(P683参照)

丸小ネジ寸法表

部番	品名	サイズ						数量	備考
		50	65	75	100	125	150		
④	ボルト	M8×50			M10×50			2	六角ナット付
⑤	丸小ネジ	M6×12			M6×16			1<2>	—

< >内は呼称200を示します。