

取扱説明書 忌避用品


スタンド・犬ネコ小動物 防除器

この度はお買い上げ頂き、ありがとうございました。
ご使用の際は、必ず取扱説明書を良くお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう、大切に保管してください。


特長

- 忌避動物に対して<超音波>&<センサー>を設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式。
- 忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音します。
- 忌避動物をLEDフラッシュで脅します。
- ソーラー発電仕様で、ランニングコストが低い。
- 立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(設置時高さ 30cm) ※「スタンド」なしでも忌避設置ができます。

<各部の名称>

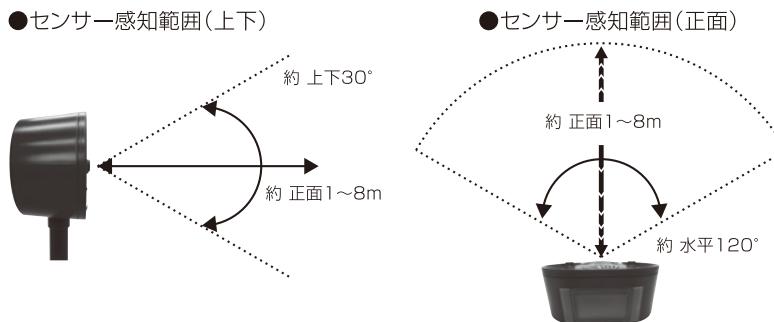

<組立図>

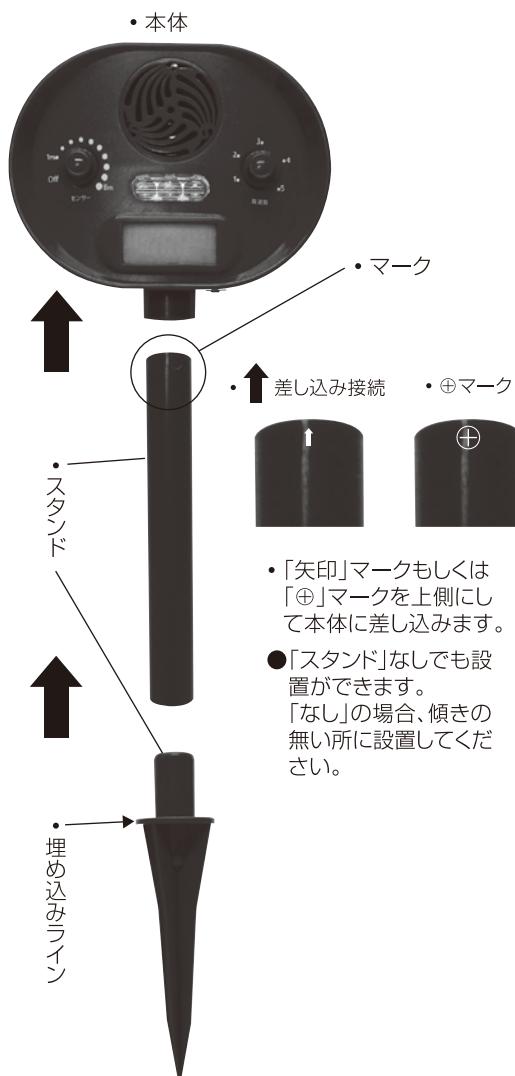

使用方法

- 1 お買い上げ後、初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合は「フル充電」を行ってください。電源をOFFの状態にして太陽光の光の下で、約10~12時間程度充電してください。日差しの弱い場合は、約2~3日間充電してください。
- 2 作動は、「電源スイッチ付センサー感知範囲調節ダイヤル」を右に回し“カチッ”と音がしたら電源がONなります。さらに右に回すと感知範囲(正面約1~8m)の調節ができます。感知範囲の調節は忌避したい場所の広さや設置環境に合わせて調節してください。電源ON後、感知センサーが忌避対象動物を感じると、「超音波」と「フラッシュ」が同時に作動します。感知センサーは、忌避対象動物以外でも人や車でも動くものに反応しますので、人や車が頻繁に通る場所でのご使用は、感知センサーの感知範囲ができるだけ忌避対象動物に合わせた位置で調節してください。
- 3 超音波の調節は「超音波周波数調節ダイヤル」のNo.1~5が選べます。最初は任意の周波数でその後、忌避効果の様子や状況を見ながら調節してください。音慣れを防止するために不定期で超音波の調節を行うと効果が持続します。周波数によっては音に敏感な人には超音波が不快に感じることがあります。しかし人体には害はありません。その場合はポジションの調節で人体に不快の無い状態でご使用してください。

LI-F200421FY

スタンド・犬ネコ小動物 防除器 取扱説明書 (back)

設置場所

- 充電が完了したら、スタンドを組立(組立図参照)て地中に「埋め込みライン」まで埋め込んでください。地中に埋め込みにくい場合は、あらかじめ埋め込み穴を開けてから設置してください。埋め込みが浅いと、倒れやすくなります。
- 設置の際、金槌などの固い道具でスタンドを叩かないでください。破損・故障の原因になります。
- スタンドの設置が終わったら、本体の正面(センサー側)を忌避したい場所・方向に向けてスタンドに取付ます。
- スタンド「なし」でも設置ができます。
「なし」の場合、本体が多少倒れやすくなりますので傾きの無い所に設置してください。

△注意

- 犬や猫などの小動物による被害の軽減を目的とするもので、目的以外のご使用は絶対にしないでください。
- 動物へのいたずら、虐待目的には絶対に使用しないでください。
- ソーラーパネルで充電を行い、作動します。必ず日光を受ける場所でご使用ください。充電不足になった場合、作動しなくなったり、誤動作の原因になります。そのような状態になった場合は、「使用方法の1」の要領で、「フル充電」を行ってください。
- 感知センサーは、感知範囲内に障害物がある場合、その先は感知できないので設置場所を選んでください。
また、感知センサーは、忌避対象動物以外でも人や車でも動くものに反応しますので、人や車が頻繁に通る場所でのご使用は、感知センサーの感知範囲をできるだけ忌避対象動物に合わせた位置で調節してください。
- フラッシュは、眩しい光を発光します。交通障害や近所など、周りに迷惑がないように設置場所にご注意ください。
- 完全防水ではありません。大雨や暴風雨の時はご使用を中止して、屋内で保管してください。

○小動物の忌避を目的に製造されていますが、完全な防除を保証するものではありません。

製品仕様

- | | |
|--|--|
| ・サイズ／約 幅160×奥行68×高さ448mm
(設置時高さ / 300mm) | ・超音波／5段階調節(周波数:「各部の名称」ご参照) |
| ・重 量／約 415g(乾電池含む) | ・音 圧／約最大 110dB(0.1m-14kHz) |
| ・電 源／ソーラーパネル発電、
ニッケル水素充電池単3形
1.2V800mAh×4本 | ・フラッシュ／白色LED |
| ・材 質／ABS樹脂、他 | ・センサー／赤外線センサー(感知範囲調節機能付)
感知範囲：約正面1~8m、約水平120°、約上下30°
※感知範囲は、天候の寒暖差などで誤差が発生する場合があります。 |
| | ・生産国／MANUFACTURED IN CHINA |

乾電池について

- 付属の充電池は検品用(試供用)で、既に消耗されており早い新品充電池へのお取替えをお願いいたします。
※充電池のお取替えは本体背面の電池槽蓋のネジ(6箇所)を取り外して行って下さい。
- 交換の充電池は市販の「ニッケル水素充電池 単3型 1.2V」をご使用ください。
容量は800mAh又は800mAh以上(なるべく近い数値)であれば、製造メーカーは問いません。但し充電池は4本ともに、同一メーカー、同一規格(容量)の充電池をご使用下さい。
- 交換の際は必ず充電池の向き(+,-)を確認して、間違いの無いようお願いします。間違えますと、本品の故障の原因になる場合があります。
- 充電池は消耗品です。保障の対象外になります。

保証書

本保証書は、販売店の記入及び販売店印のあるもので、日本国内においてのみ有効です。

保証期間内でも次の場合には有料となります。

- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ご購入後の落下等による故障及び損傷。
- 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧による故障及び損傷。
- 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用・車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- 本書の提示がない場合。
- 本書にご購入日の年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字を書き換えられた場合。

PL保険加入商品



〒955-0081
新潟県三条市東裏館2丁目8番8号
TEL.0256(35)6417

- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、本品と本書をご持参、ご提示の上ご購入の販売店にご相談ください。
- 保証範囲はご購入の金額以内とさせて頂きます。

品名	スタンド・犬ネコ小動物 防除器
保証期間	ご購入日より6ヶ月
ご購入日	年 月 日
お客様 住所・氏名・TEL	
販売店	

<その他>

- 製品には万全を期しておりますが、万一品質に不都合がありましたら、ご購入の販売店にご相談ください。
- 仕様その他は改良の為、予告なく変更する事がありますので予めご了承ください。

LI-F200421FY

K

Size : 210×297 mm (A4)

Color : 1c