


(亜鉛引鉄線網)

	幅	長さ	線径	メッシュ数	目開
EA952B-1	300mm	1000mm	0.55mm	8	2.6mm
EA952B-2	450mm	1000mm	0.55mm	8	2.6mm
EA952B-3	900mm	1000mm	0.55mm	8	2.6mm


	幅	長さ	線径	メッシュ数	目開
EA952B-11	300mm	1000mm	0.34mm	16	1.3mm
EA952B-12	450mm	1000mm	0.34mm	16	1.3mm
EA952B-13	900mm	1000mm	0.34mm	16	1.3mm

	幅	長さ	線径	メッシュ数	目開
EA952B-21	300mm	1000mm	0.28mm	18	1.1mm
EA952B-22	450mm	1000mm	0.28mm	18	1.1mm
EA952B-23	900mm	1000mm	0.28mm <td 18	1.1mm	

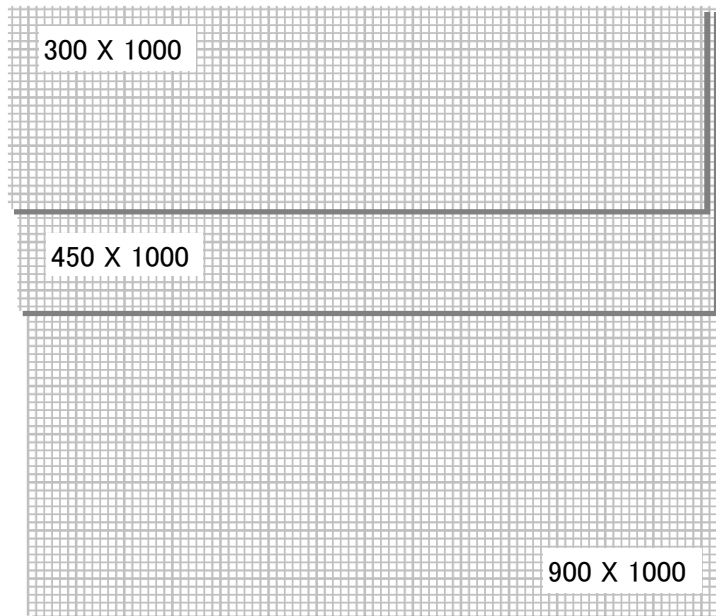

## 網目(メッシュ) MESH

金網の網目の数を表わす単位であり、1インチ(25.4mm)間にある網目の数をいいます。通常金網はタテのメッシュを最初に表示し、ヨコのメッシュを後に表示します。

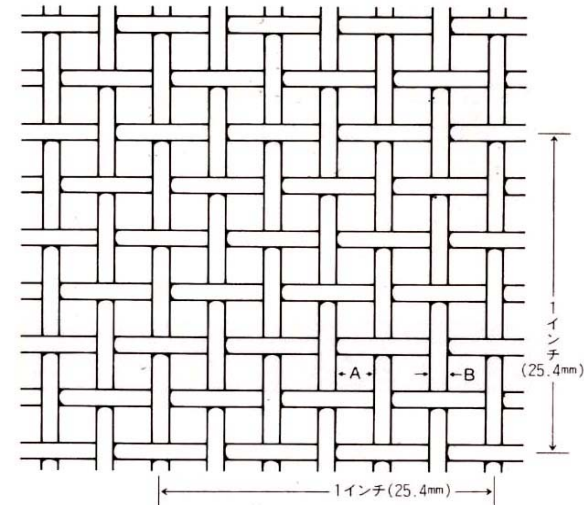

A : 目開き  
 B : 線径  
 上図は6メッシュ