


(ステンレス溶接金網)

●ステンレス(SUS304)


	幅	長さ	線径	メッシュ数	目開
EA952BB-11	300mm	1000mm	2.0mm	1	23mm
EA952BB-12	450mm	1000mm	2.0mm	1	23mm
EA952BB-13	900mm	1000mm	2.0mm	1	23mm

	幅	長さ	線径	メッシュ数	目開
EA952BB-21	300mm	1000mm	1.2mm	2	11.5mm
EA952BB-22	450mm	1000mm	1.2mm	2	11.5mm
EA952BB-23	900mm	1000mm	1.2mm	2	11.5mm

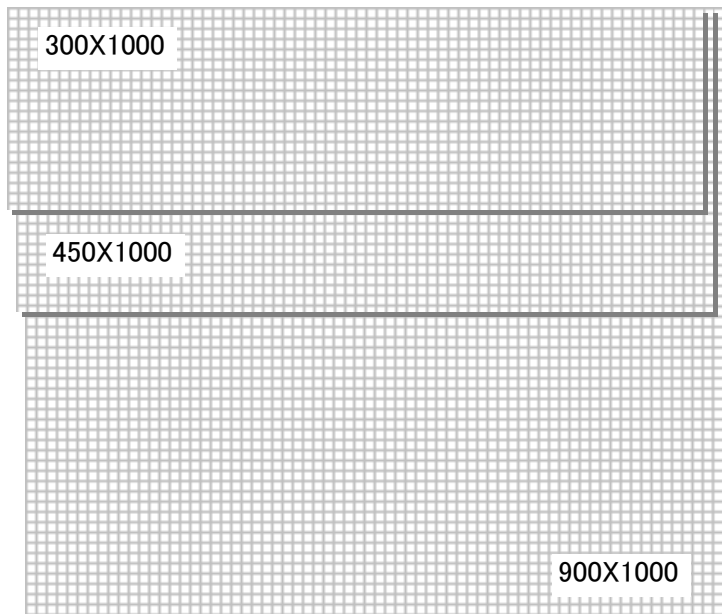


溶接金網

■正方形網目

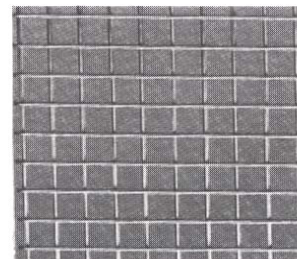

この金網は負荷重量が各溶接点に平均してかかるので、  
 細かい線径でも大きな負荷重量に耐えることができます。  
 コンクリート構造物の補強用等。

網目(メッシュ) MESH

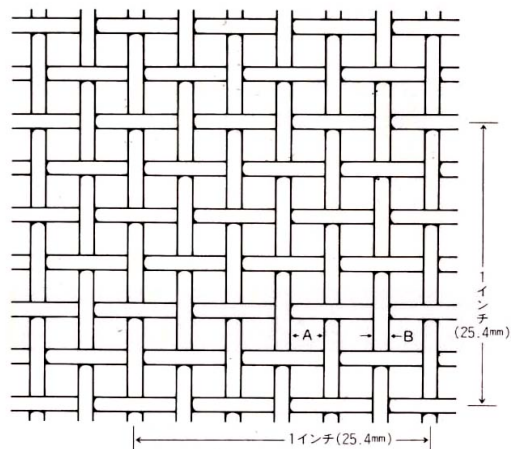

A : 目開き  
 B : 線径  
 上図は 6 メッシュ

金網の網目の数を表わす単位であり、1インチ  
 (25.4mm)間にある網目の数をいいます。  
 通常金網はタテのメッシュを最初に表示し、ヨコ  
 のメッシュを後に表示します。