

EA952BC-11～123

(ステンレス織網)

Ver.1.1

- 材質：150、200、300、400メッシュ： ステンレス(SUS316)
4、5、10、16、20、40、60、100メッシュ： ステンレス(SUS304)


品番	サイズ(mm)				メッシュ数
	幅	長さ	線径	目開	
EA952BC-11	300	1000	1.1	5.3	4
EA952BC-12	450				
EA952BC-13	900				
EA952BC-21	300	1000	0.73	4.4	5
EA952BC-22	450				
EA952BC-23	900				
EA952BC-21A	300	1000	0.75	4.3	5
EA952BC-22A	750				
EA952BC-23A	900				
EA952BC-31	300	1000	0.47	2.1	10
EA952BC-32	450				
EA952BC-33	900				
EA952BC-41	300	1000	0.34	1.3	16
EA952BC-42	450				
EA952BC-43	900				
EA952BC-51	300	1000	0.29	1.0	20
EA952BC-52	450				
EA952BC-53	900				
EA952BC-61	300	1000	0.22	0.42	40
EA952BC-62	450				
EA952BC-63	900				
EA952BC-61A	300	1000	0.2	0.44	40
EA952BC-62A	450				
EA952BC-63A	900				
EA952BC-71	300	1000	0.14	0.28	60
EA952BC-72	450				
EA952BC-73	900				
EA952BC-81	300	1000	0.1	0.15	100
EA952BC-82	450				
EA952BC-83	900				
EA952BC-91	300	1000	0.06	0.11	150
EA952BC-92	450				
EA952BC-93	900				
EA952BC-101	300	1000	0.05	0.077	200
EA952BC-102	450				
EA952BC-103	900				
EA952BC-111	300	1000	0.04	0.045	300
EA952BC-112	450				
EA952BC-113	900				
EA952BC-121	300	1000	0.03	0.034	400
EA952BC-122	450				
EA952BC-123	900				

取扱中止
取扱中止
取扱中止


取扱中止
取扱中止
取扱中止

網目(メッシュ) MESH

金網の網目の数を表わす単位であり、1インチ(25.4mm)間にある網目の数をいいます。通常金網はタテのメッシュを最初に表示し、ヨコのメッシュを後に表示します。

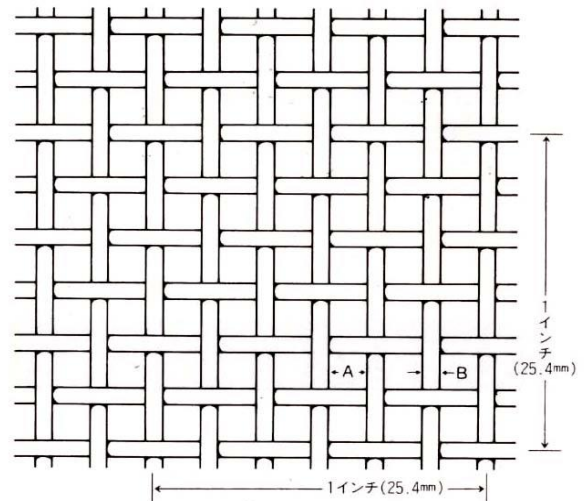

A：目開き
B：線径
上図は6メッシュ

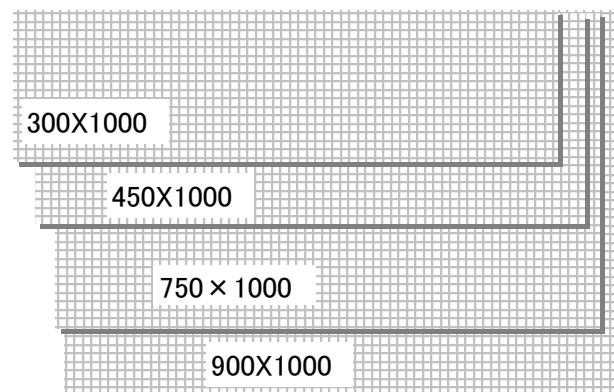

21.Dec.