


(真鍮製織網)

	幅	長さ	線径	メッシュ数	目開
EA952BE-1	300mm	1000mm	0.28mm	18	1.1mm
EA952BE-2	450mm	1000mm	0.28mm	18	1.1mm
EA952BE-3	900mm	1000mm	0.28mm	18	1.1mm

	幅	長さ	線径	メッシュ数	目開
EA952BE-11	300mm	1000mm	0.23mm	30	0.6mm
EA952BE-12	450mm	1000mm	0.23mm	30	0.6mm
EA952BE-13	900mm	1000mm	0.23mm	30	0.6mm


	幅	長さ	線径	メッシュ数	目開
EA952BE-21	300mm	1000mm	0.14mm	60	0.28mm
EA952BE-22	450mm	1000mm	0.14mm	60	0.28mm
EA952BE-23	900mm	1000mm	0.14mm <td 60	0.28mm	

	幅	長さ	線径	メッシュ数	目開
EA952BE-31	300mm	1000mm	0.09mm	120	0.12mm
EA952BE-32	450mm	1000mm	0.09mm	120	0.12mm
EA952BE-33	900mm	1000mm	0.09mm	120	0.12mm

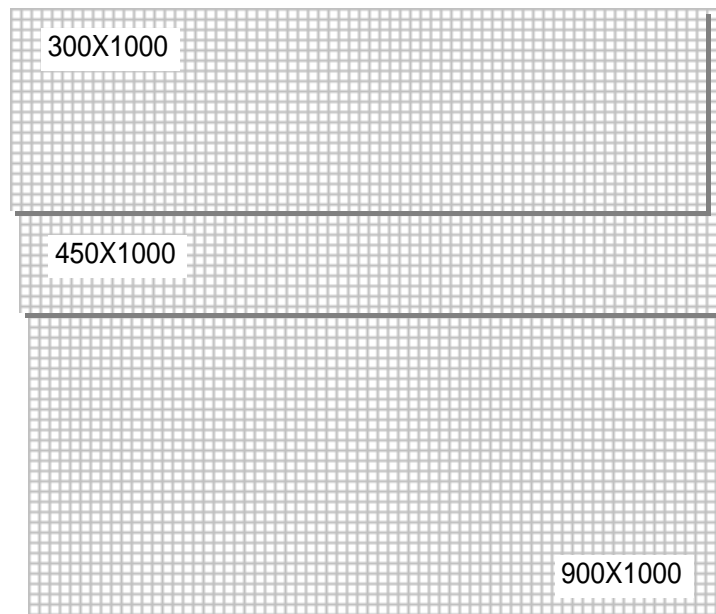

網目(メッシュ) MESH

金網の網目の数を表わす単位であり、1インチ(25.4mm)間にある網目の数をいいます。
通常金網はタテのメッシュを最初に表示し、ヨコのメッシュを後に表示します。

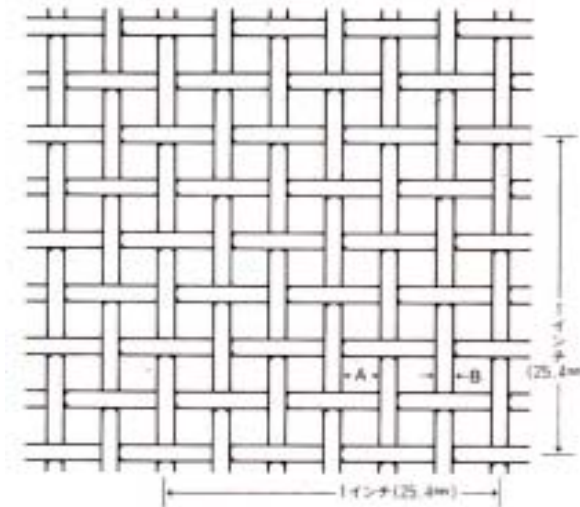

A: 目開き

B: 線径

上図は6メッシュ