


# EA953CD-5~-12

(メネジロッドエンド)

- 材質   ハウジング スチール製(9SMnPb28K) メッキ仕上げ  
          ベアリング 真鍮(CuSn40)  
          ボール スチール製(100Cr6)
- 使用温度範囲   -50℃~200℃
- 右ネジ

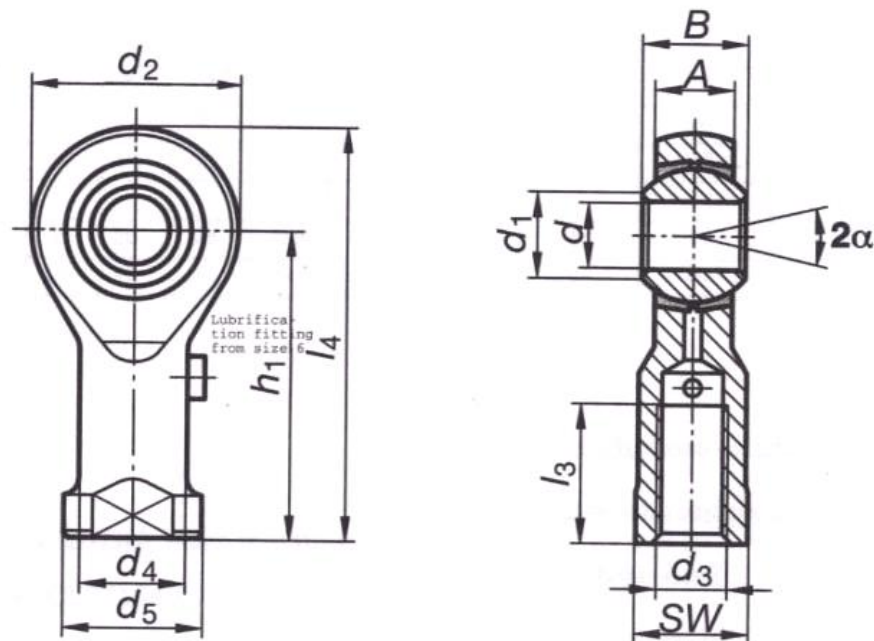

※全て取扱中止になりました。

	サイズ	d	A	B	d1	d2	ネジ d3	d4	d5	h1	l3	l4	WAF	基本定格 荷重(k N)	許容回転数 rpm/min	許容 傾斜角 α	重量(g)
CD-5	5	5	6	8	7.7	18	M5	9	11	27	10	36	9	9.9	900	13	18
CD-6	6	6	6.75	9	8.9	20	M6	10	13	30	12	40	11	11.9	760	13	27
CD-8	8	8	9	12	10.4	24	M8	12.5	16	36	16	48	13	17.1	620	13	46
CD-10	10	10	10.5	14	12.9	28	M10	15	19	43	20	57	17	21.4	500	13	76
CD-12	12	12	12	16	15.4	32	M12	17.5	22	50	22	66	19	27.1	450	13	115
(単位mm)																	

## ○ 注油

方法:カップ型注油ニップルによる。

定期的注油はノンソープ高温用グリスを使用の事