
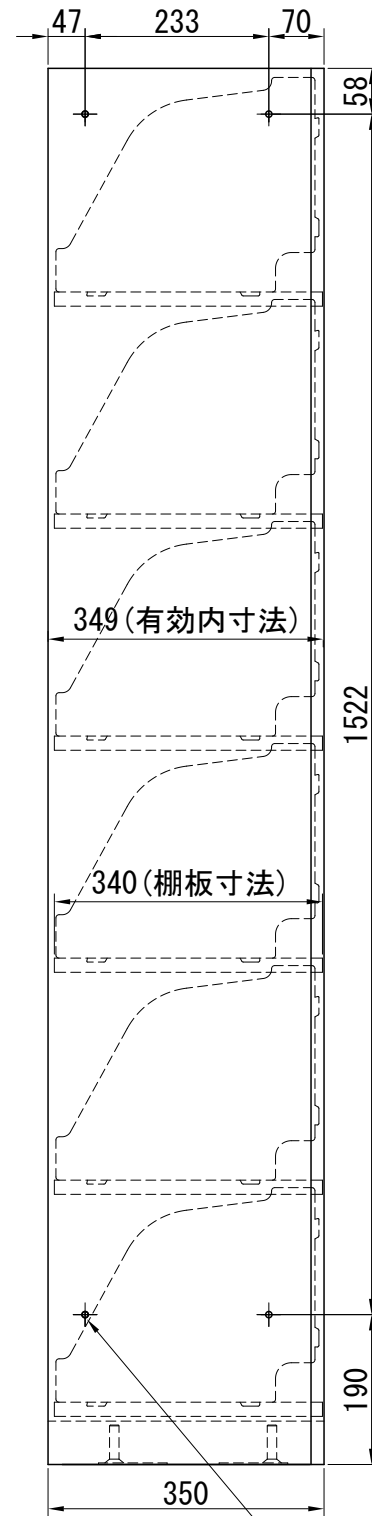


| 品番 | 名称  | 材厚  | 1台当り | 材質   | 備考 |
|----|-----|-----|------|------|----|
| 1  | 本体  | 0.8 | 1    | SPCC |    |
| 2  | 棚板  | 0.8 | 6    | SPCC |    |
| 3  | 仕切板 | 3.0 | 54   | HIPS |    |

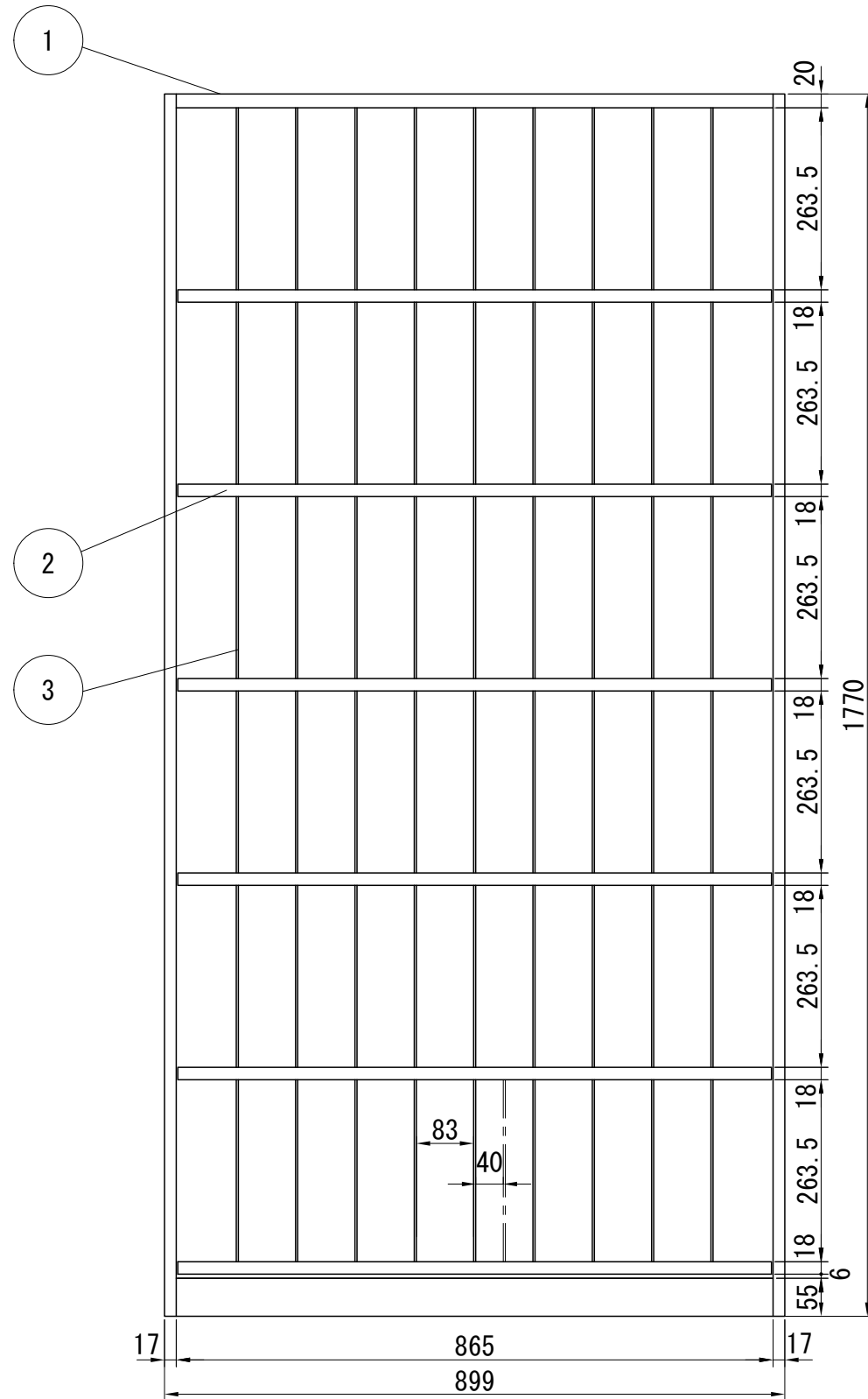

側面4-φ8ハーフパンチ

摘要

|       | H     | × | W   | × | D   |
|-------|-------|---|-----|---|-----|
| 本体外寸法 | 1770  | × | 899 | × | 350 |
| 本体内寸法 | 263.5 | × | 865 | × | 349 |

仕様

1. 色調:DSK-WC色塗装
2. カルテ棚耐荷重:50kg
3. 保管カルテフォルダー:A4横・B5用
4. A4カルテフォルダー縦置き用組替え可能(図1参照)
5. 自在仕切板ピッチ:43mm移動可
6. アジャスター4本付
7. 製品重量:64kg

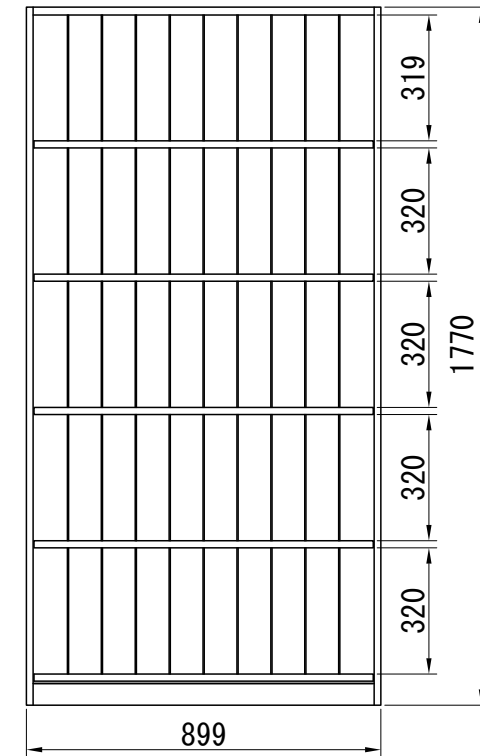


図1 A4縦保管用組換え例

|         |    |            |       |    |    |            |    |          |    |    |             |              |
|---------|----|------------|-------|----|----|------------|----|----------|----|----|-------------|--------------|
| 商品コード   | 履歴 | 納入先        | 承認・検図 | 製図 | 作成 | 平成29年10月2日 | 種類 | 医療用収納庫   |    | 機種 | M935-18KA4W |              |
|         |    |            |       |    |    | オフィス用収納家具  |    | A4カルテ収納型 |    |    |             |              |
| 1692382 |    | ダイシン工業株式会社 |       |    | 製品 |            | 尺度 | 1/10     | 単位 | mm | 図番          | 169030006-00 |