
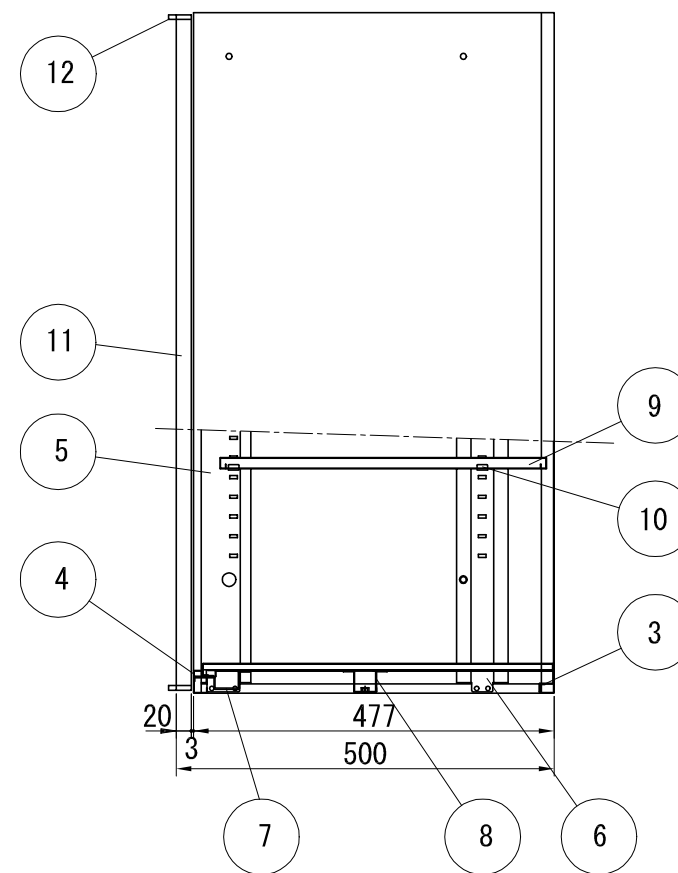


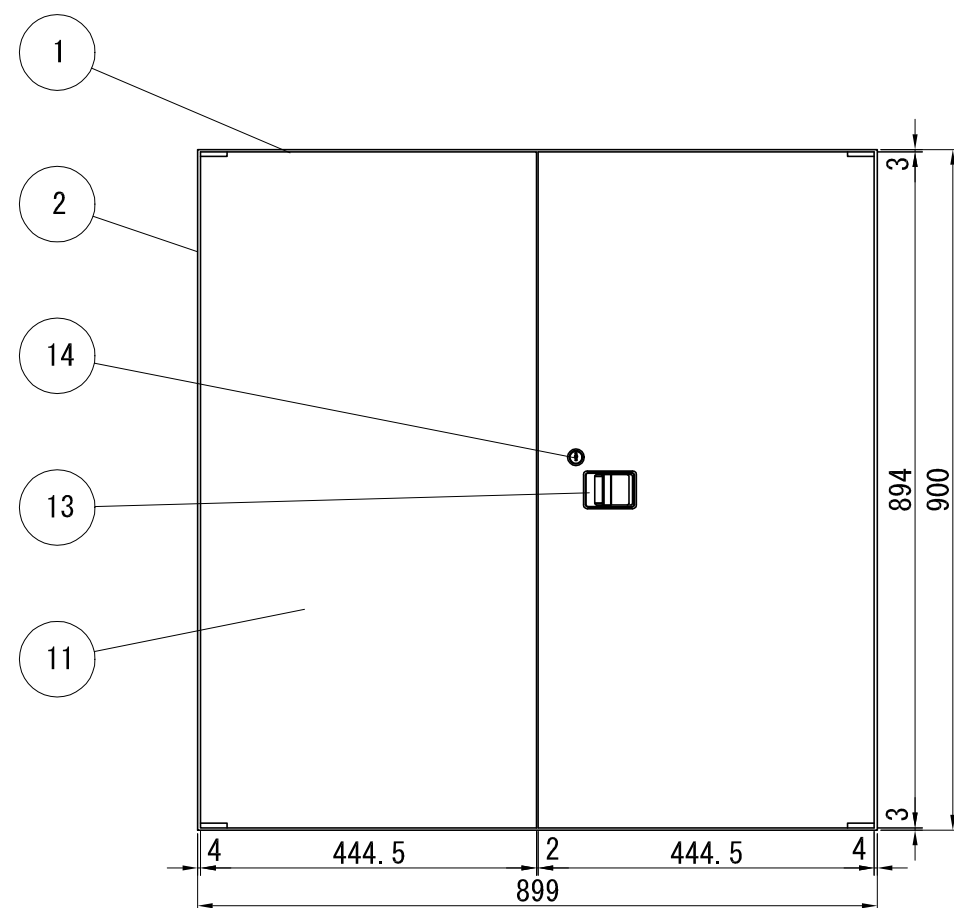

品番	名 称	材厚	1台当り	材質	備 考
1	天 板	0.8	1	SUS304	ヘアーライン仕上
2	本 体 側 板	0.8	1	SUS304	ヘアーライン仕上
3	底 板	0.8	1	SUS304	
4	底 カ マ チ	0.8	1	SUS304	ヘアーライン仕上
5	側 板 前 補 強	1.0	左右各1	SUS304	
6	側 板 後 補 強	0.8	左右各1	SUS304	
7	底 板 前 補 強	1.5	1	SUS304	
8	底 板 中 補 強	0.8	1	SUS304	
9	棚 板	0.8	2	SUS304	
10	棚 板 受	1.5	8	SUS304	
11	ド ア	0.8	左右各1	SUS304	ヘアーライン仕上
12	蝶 番	3.0	左右各2	SUS304	
13	引 手	－	1	ABS	
14	カムロック錠	－	1	ZDC2	クロムめっき2級

摘 要

	H		W		D
本 体 外 寸 法	900	×	899	×	500
有 効 内 寸 法	842	×	865	×	476

仕 様

- | |
|---------------------------------|
| 1. 本体、棚板、ステンレス(SUS304)製、ヘアライン仕上 |
| 2. ドア、ステンレス(SUS304)製、ヘアライン仕上 |
| 3. 上下連結及び横連結可能 |
| 4. 下置きで使用する場合はベース(SS-B1)が必要 |
| 5. 棚板ピッチ:26mm移動可 |
| 6. 棚板耐荷重:50kg |
| 7. ラッチ付き |
| 8. ドア開き角度:180度 |
| 9. 製品重量:47.5kg |

△ H20・12・8 板厚変更		納入先	承認・検図	製図	作成	平成12年6月16日	種類	ステンレス収納庫 両開き型			機種	SS-09H
履歴												
商品コード	1192030									製品		オフィス用収納家具