


品番	名称	材厚	1台当り	材質	備考
1	本体	0.7	1	SPCC	
2	ドア	0.7	左右各1	SPCC	
3	引手	-	1	ABS	
4	錠前	-	1	ZDC	
5	スライドヒンジ	-	4	-	


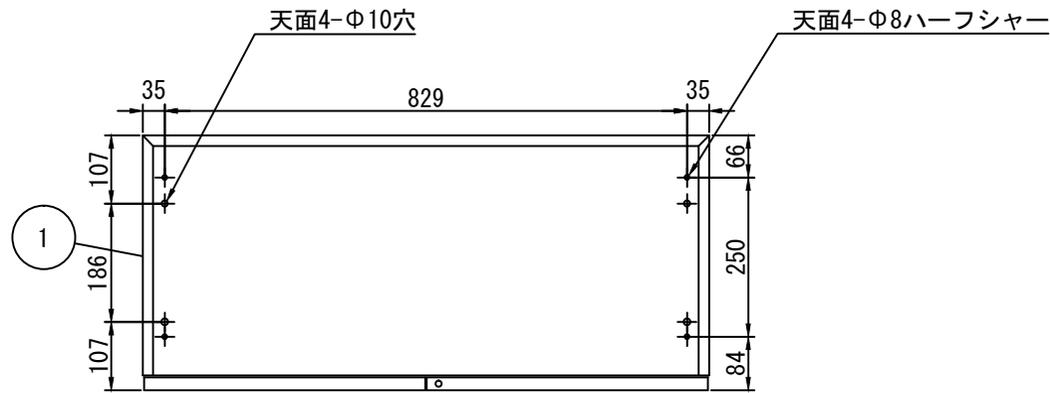


摘要

	H	W	D
本体 外寸法	400	× 899	× 400
本体 内寸法	353	× 865	× 366

仕様

1. 色調: DSK-WC色塗装
2. 右ドア ラッチ・鍵付
3. スライドヒンジ、キャッチ機構付き、90° 保持機構付き
4. 開戸角度: 180°
5. 錠前開閉表示 (青: 開錠 赤: 施錠)、内筒交換 (オプション)、マスター仕様 (オプション)

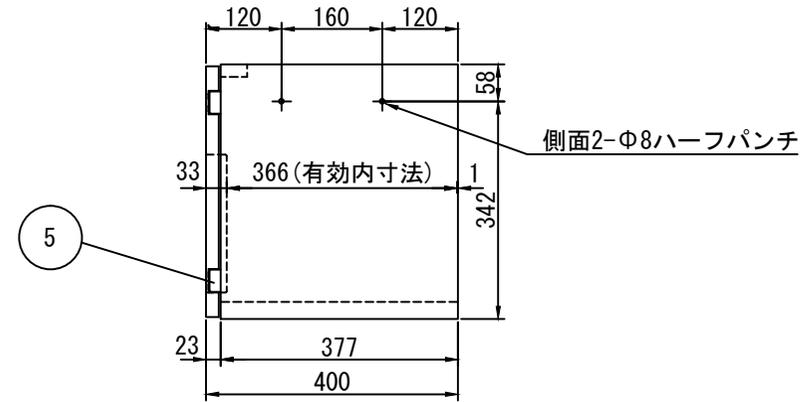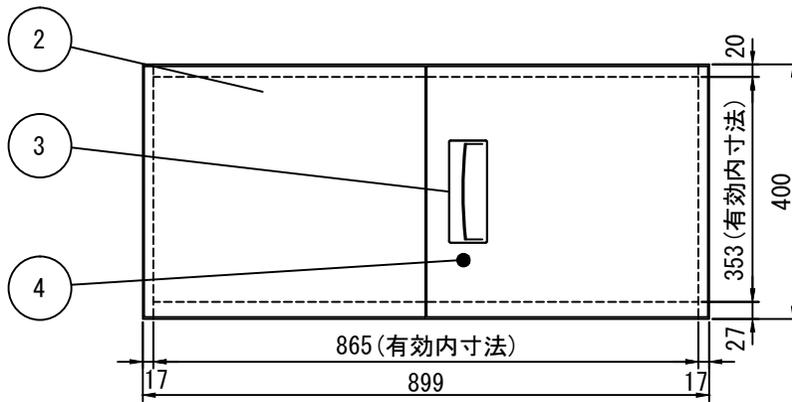

△	履 歴	納入先	承認・検図	製図	作成製品	平成23年10月28日	種類	両開き型		機種	V940-04H	
商品コード	1724382	ダイシン工業株式会社			オフィス用収納家具		尺度	1/10	単位	mm	図番	172020000-00