
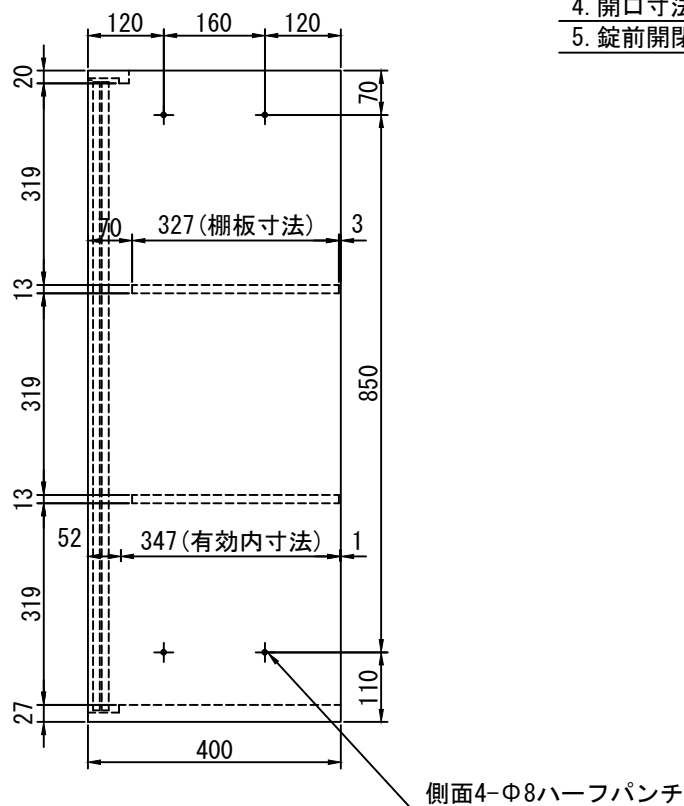
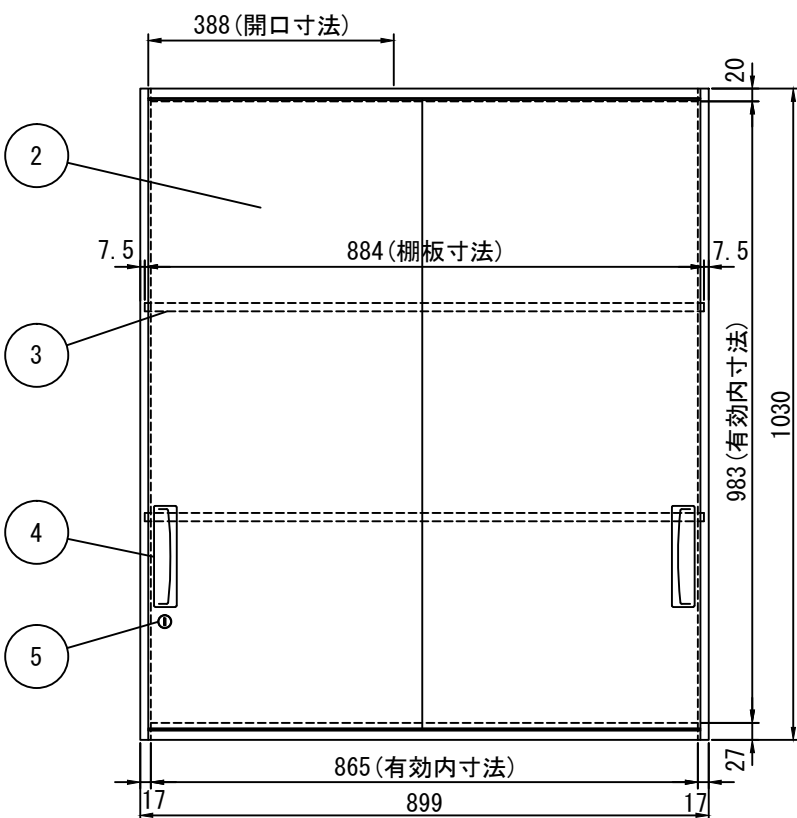


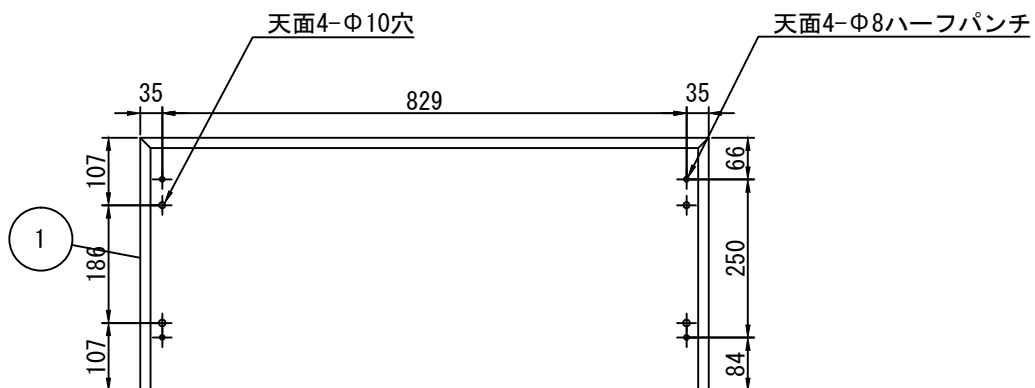

品番	名 称	材厚	1 台当り	材質	備 考
1	本体	0.7	1	SPCC	
2	引戸	0.8	左右各1	SPCC	
3	棚板	0.7	2	SPCC	
4	引手	-	2	ABS	
5	錠前	-	1	ZDC	

摘 要

	H	×	W	×	D
本 体 外 寸 法	1030	×	899	×	400
本 体 内 寸 法	983	×	865	×	347

仕 様

- 色調:DSK-WC色塗装
- 棚板2枚付, 棚板ピッチ:16.6mm
- 引戸 ラッチ・錠付
- 開口寸法: 388mm
- 錠前開閉表示(青:開錠 赤:施錠)、内筒交換(オプション)、マスター仕様(オプション)

△		・ ・		納入先		承認 ・ 検 図	製 図	作成	平成23年9月12日		種 類	2枚引戸型			機 種	V940-10S				
履		歴																		
商品コード	1720532								ダイシン工業株式会社			製品		オフィス用収納家具		尺 度	$\frac{1}{10}$	単 位	m m	