


品番	名 称	材厚	1 台当り	材質	備 考
1	本体	0.7	1	SPCC	
2	ドア	0.7	左右各1	SPCC	
3	棚板	0.7	1	SPCC	
4	引手	-	1	ABS	
5	錠前	-	1	ZDC	
6	スライドヒンジ	-	4	-	


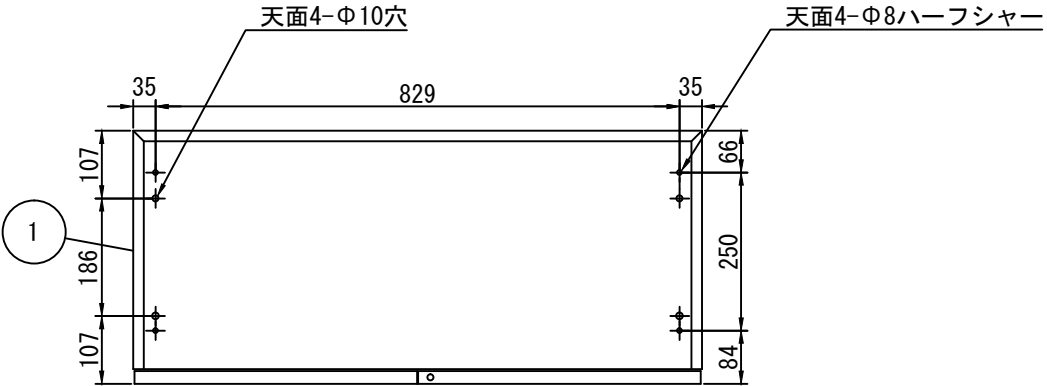


摘 要

	H		W		D
本 体 外 寸 法	690	×	899	×	400
本 体 内 寸 法	643	×	865	×	366

仕 様

1. 色調:DSK-WC色塗装
2. 棚板1枚付, 棚板ピッチ:16.6mm
3. 右ドア ラッチ・錠付
4. スライドヒンジ、キャッチ機構付き、90° 保持機構付き
5. 開戸角度:180°
6. 錠前開閉表示(青:開錠 赤:施錠)、内筒交換(オプション)、マスター仕様(オプション)

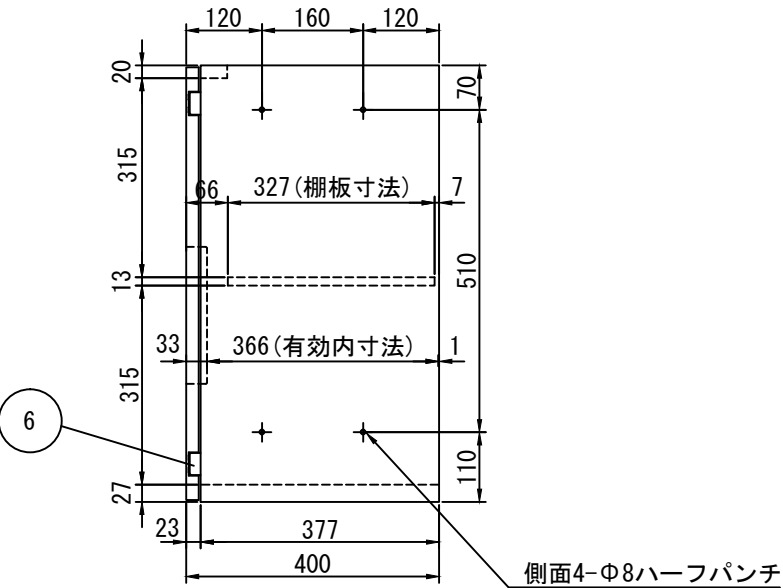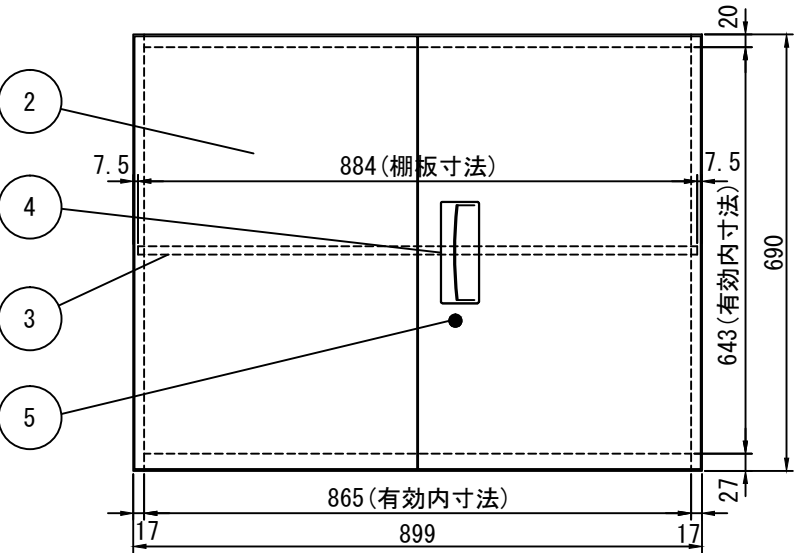

△	・	歴	納入先	承認・検図	製図	作成	平成23年10月28日	種類	両開き型			機種	V940-07H
商品コード	1720111		ダイシン工業株式会社			製品	オフィス用収納家具	尺度	$\frac{1}{10}$	単位	mm	図番	172020002-00