


品番	名 称	材厚	1 台当り	材質	備 考
1	本体	0.7	1	SPCC	
2	引戸	0.8	左右各1	SPCC	
3	棚板	0.7	1	SPCC	
4	引手	-	2	ABS	
5	錠前	-	1	ZDC	


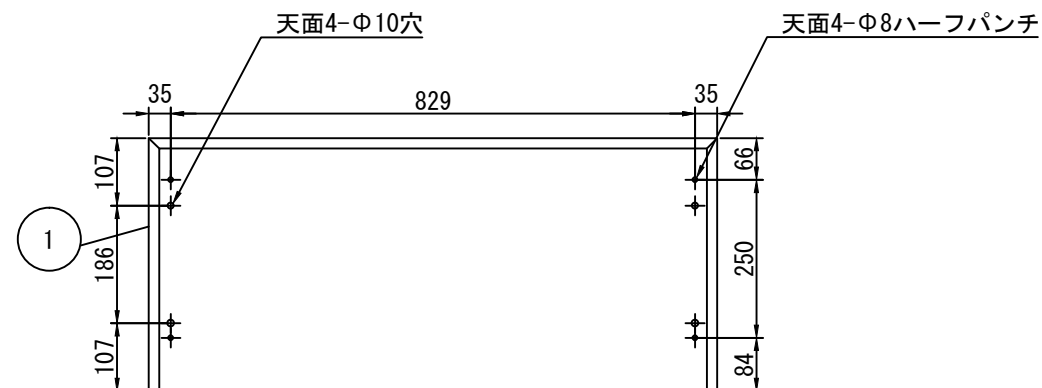


摘 要

	H		W		D
本 体 外 寸 法	690	×	899	×	400
本 体 内 寸 法	643	×	865	×	347

仕 様

- 色調:DSK-WC色塗装
- 棚板1枚付, 棚板ピッチ:16.6mm
- 引戸 ラッチ・錠付
- 開口寸法: 388mm
- 錠前開閉表示(青:開錠 赤:施錠)、内筒交換(オプション)、マスター仕様(オプション)

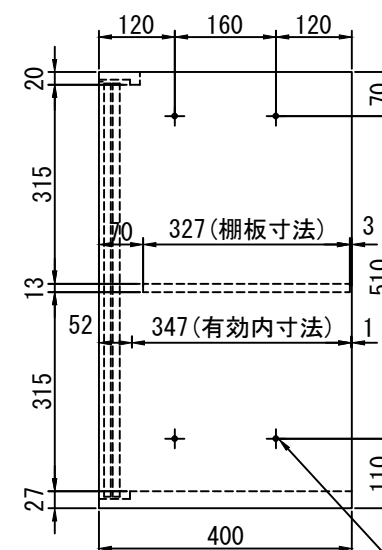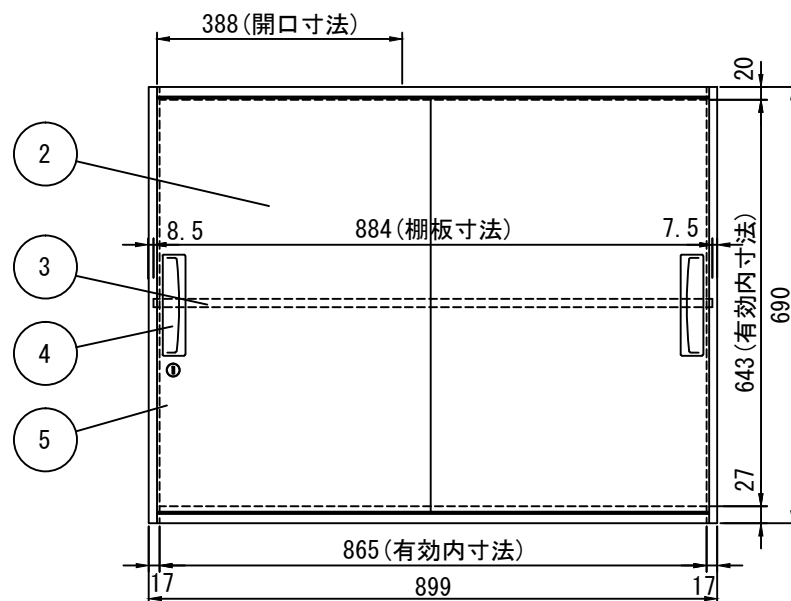

側面4-Φ8ハーフパンチ

△		・		納入先		承認・検図	製図	作成製品	平成23年9月12日		種類	2枚引戸型			機種	V940-07S					
商品コード	履歴												オフィス用収納家具		尺度	$\frac{1}{10}$	単位	m m	図番	172030002-00	
	1720511								ダイシン工業株式会社												