
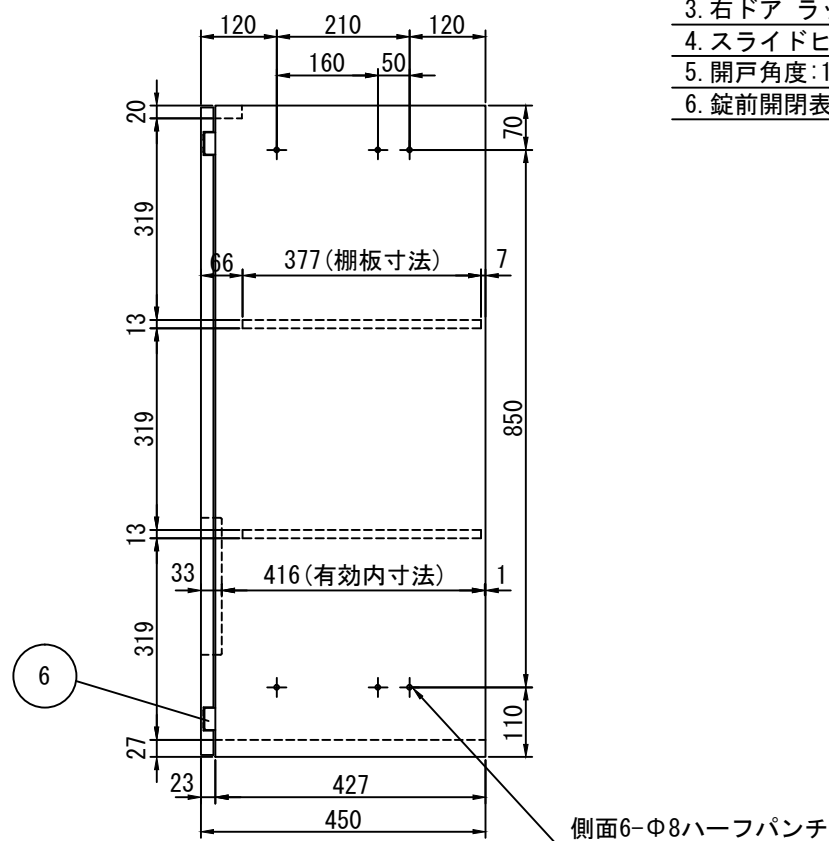
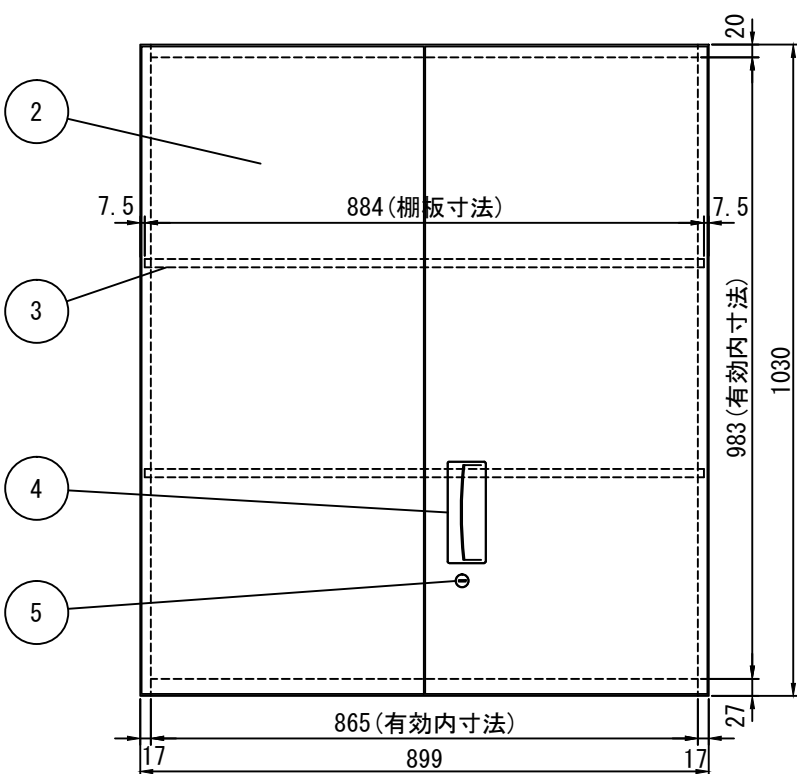


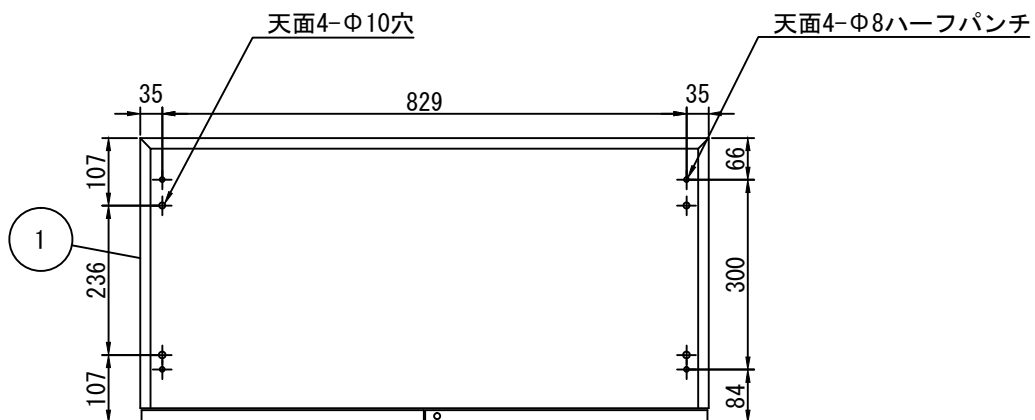

品番	名 称	材厚	1 台当り	材質	備 考
1	本体	0.7	1	SPCC	
2	ドア	0.7	左右各1	SPCC	
3	棚板	0.7	2	SPCC	
4	引手	-	1	ABS	
5	錠前	-	1	ZDC	
6	スライドヒンジ	-	4	-	

摘 要

	H	×	W	×	D
本 体 外 寸 法	1030	×	899	×	450
本 体 内 寸 法	983	×	865	×	416

仕 様

- 色調:DSK-WC色塗装
- 棚板2枚付, 棚板ピッチ:16.6mm
- 右ドア ラッチ・鍵付
- スライドヒンジ、キャッチ機構付き、90° 保持機構付き
- 開戸角度:180°
- 錠前開閉表示(青:開錠 赤:施錠)、内筒交換(オプション)、マスター仕様(オプション)

△	・ ・	履 歴	納入先	承認・検図	製 図	作成製品	平成23年10月28日	種 類	両開き型			機 種	V945-10H
商品コード	1730132		ダイシン工業株式会社				オフィス用収納家具	尺 度	$\frac{1}{10}$	単 位	m m	図 番	173020000-00