
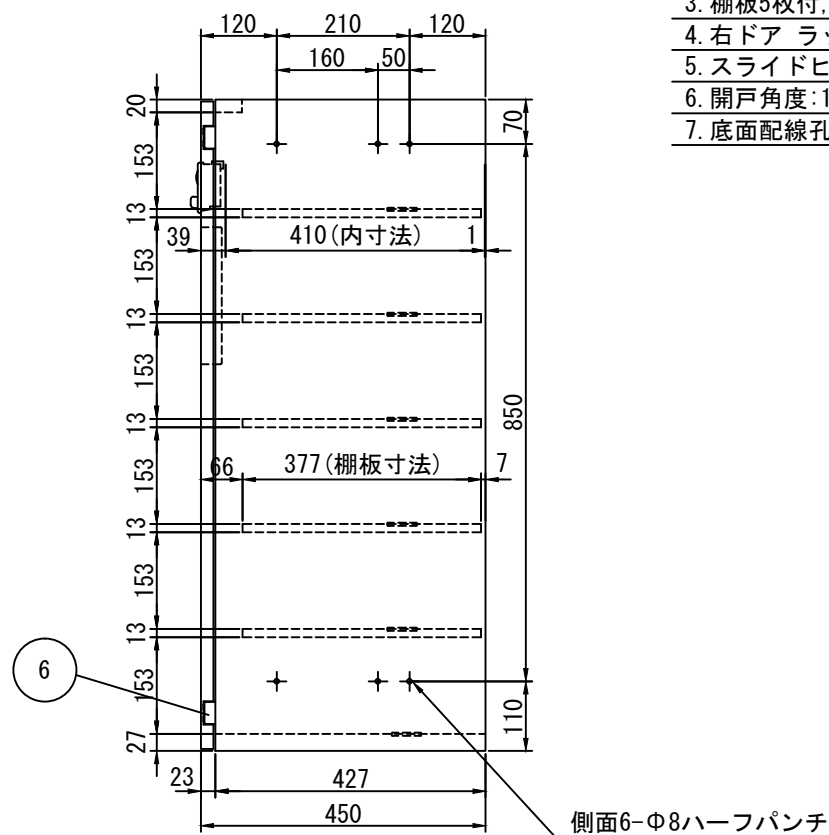
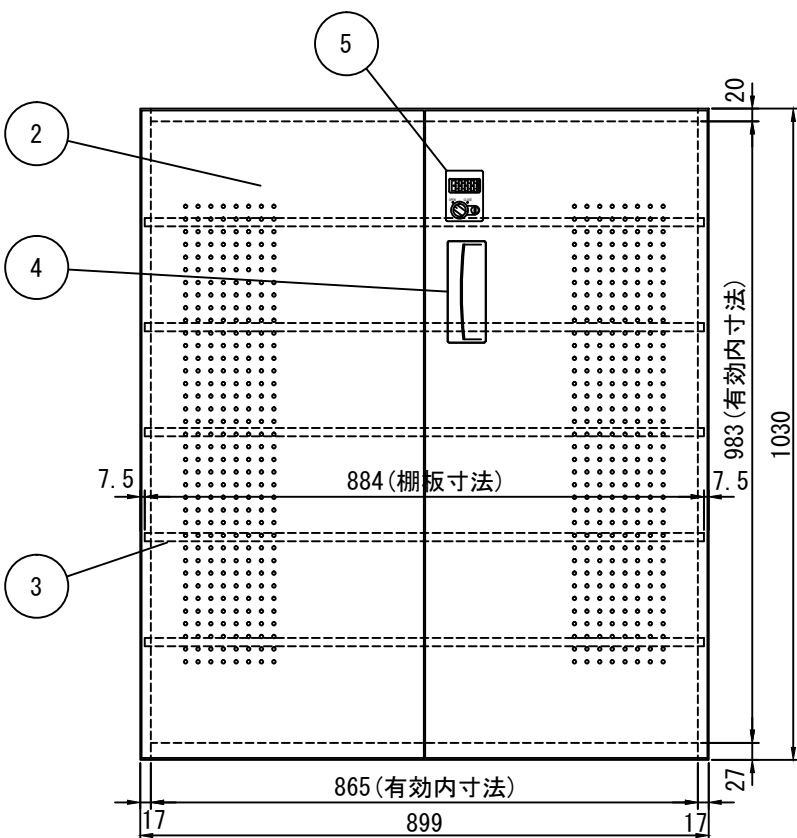


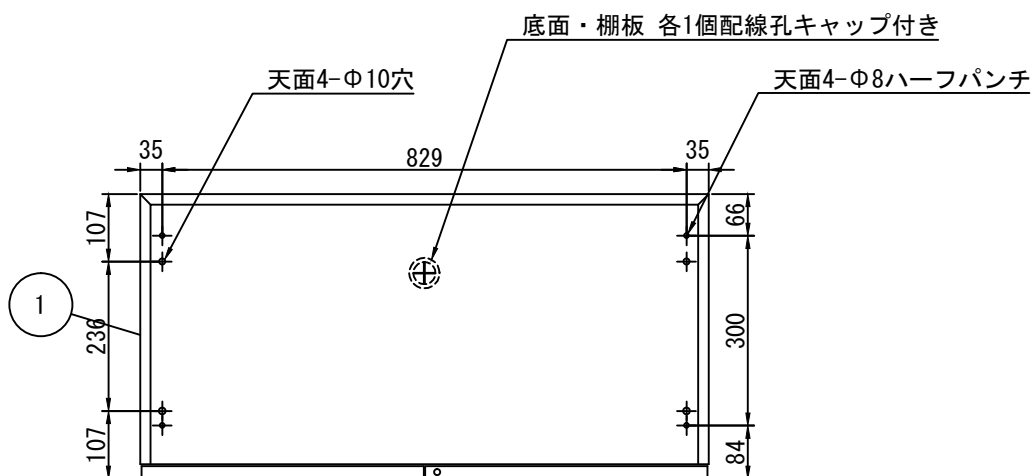

品番	名 称	材厚	1 台当り	材質	備 考
1	本体	0.7	1	SPCC	
2	ドア	0.7	左右各1	SPCC	
3	棚板	0.7	5	SPCC	
4	引手	-	1	ABS	
5	ダイヤルキー錠	-	1	-	
6	スライドヒンジ	-	4		

摘 要

	H	W	D
本 体 外 寸 法	1030	× 899	× 450
本 体 内 寸 法	153	× 865	× 410

仕 様

1. 色調:DSK-WC色塗装
2. 4桁ダイヤルキー仕様(非常開錠キー別売)
3. 棚板5枚付, 棚板ピッチ:16.6mm
4. 右ドア ラッチ・ダイヤルキー付
5. スライドヒンジ、キャッチ機構付き、90° 保持機構付き
6. 開戸角度:180°
7. 底面配線孔キャップ付き

△	履 歴	納入先	承認・検図	製図	作成製品	平成24年4月1日	種類	PC収納型			機種	V945-11HPCT
商品コード	1732233	ダイシン工業株式会社				オフィス用収納家具	尺度	1/10	単位	mm	図番	173020031-00