


品番	名 称	材厚	1 台 当 り	材 質	備 考
1	本体	0.7	1	SPCC	
2	ドア	0.7	左右各1	SPCC	
3	棚板	0.7	1	SPCC	
4	引手	-	1	ABS	
5	錠前	-	1	ZDC	
6	スライドヒンジ	-	4	-	


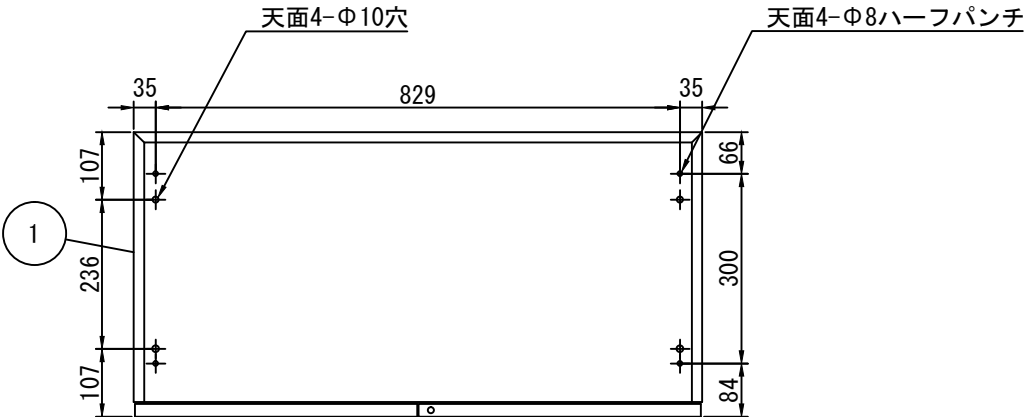


摘 要

	H	W	D
本 体 外 寸 法	500	× 899	× 450
本 体 内 寸 法	453	× 865	× 416

仕 様

1. 色調:DSK-WC色塗装
2. 棚板1枚付、棚板ピッチ:16.6mm
3. 右ドア ラッチ・錠付
4. スライドヒンジ、キャッチ機構付き、90° 保持機構付き
5. 開戸角度:180°
6. 錠前開閉表示(青:開錠 赤:施錠)、内筒交換(オプション)、マスター仕様(オプション)

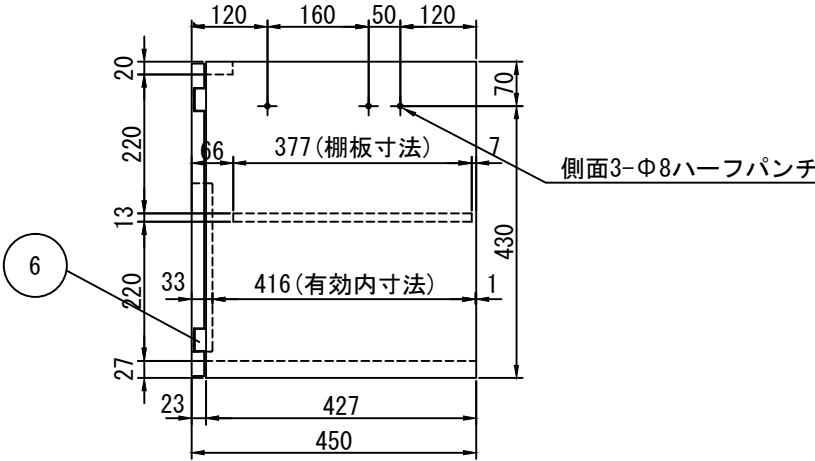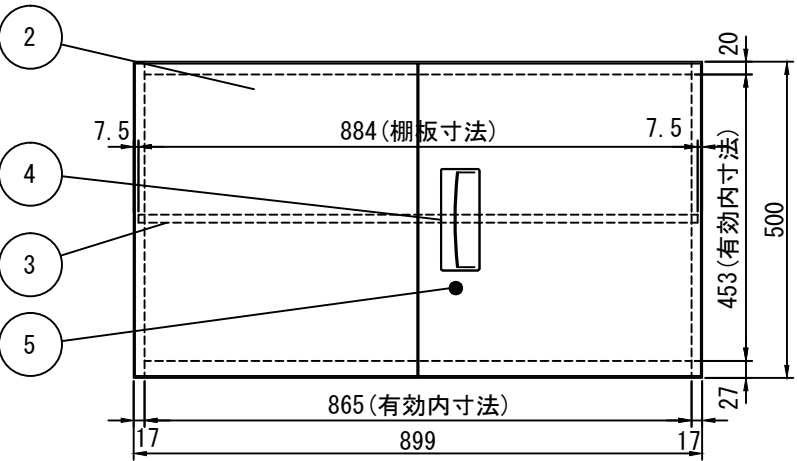

△	・ ・	履 歴	納入先	承認・検図	製 図	作成製品	平成23年10月28日	種類	両開き型	機種	V945-05H
商品コード	1734482		ダイシン工業株式会社				オフィス用収納家具	尺 度	$\frac{1}{10}$ 単位 mm	図 番	173020005-00