
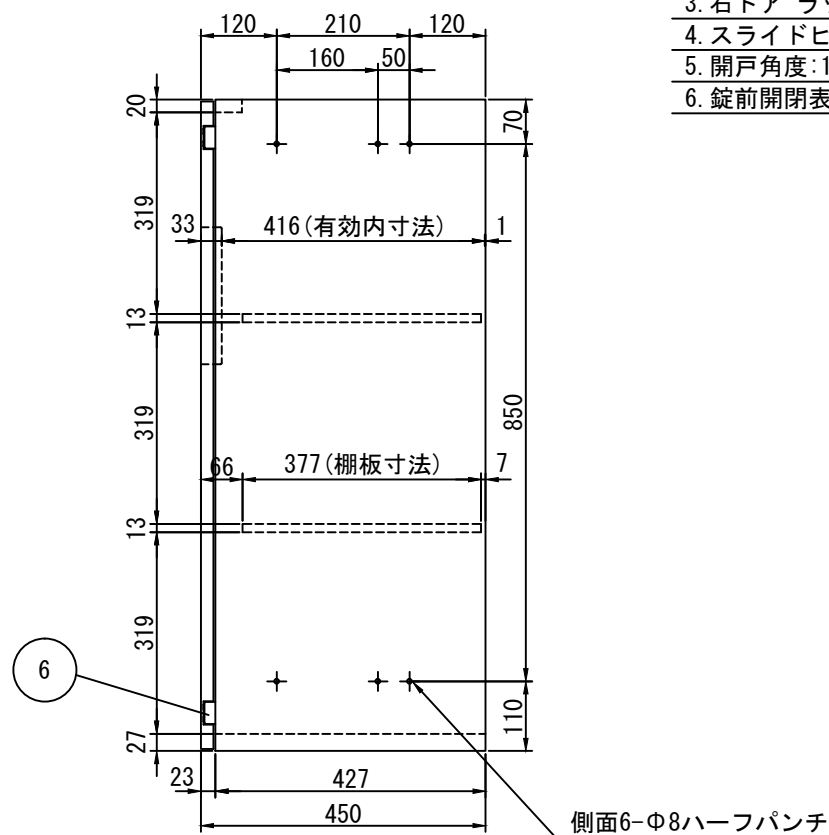
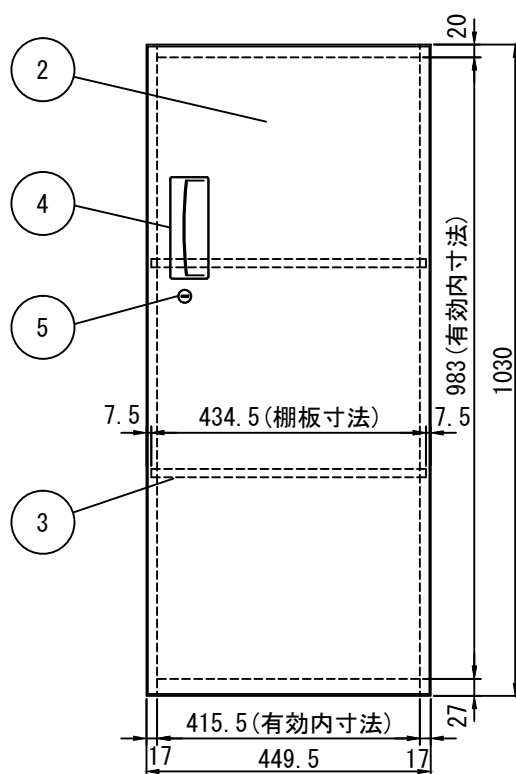


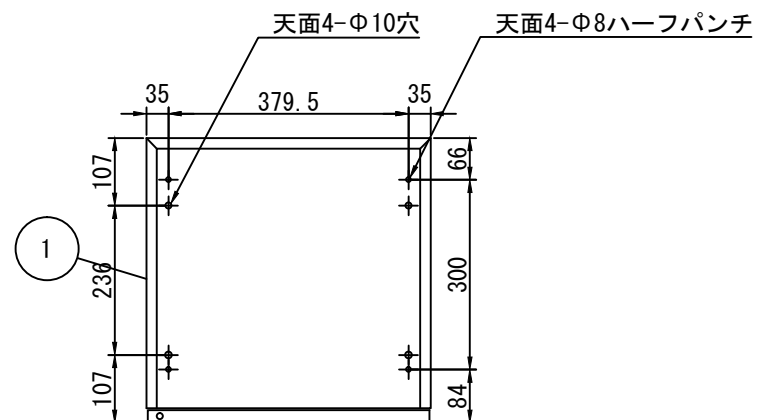

品番	名 称	材厚	1 台当り	材質	備 考
1	本体	0.7	1	SPCC	
2	ドア	0.7	1	SPCC	
3	棚板	0.7	2	SPCC	
4	引手	-	1	ABS	
5	錠前	-	1	ZDC	
6	スライドヒンジ	-	2	-	

摘 要

	H		W		D
本 体 外 寸 法	1030	×	449.5	×	450
本 体 内 寸 法	983	×	415.5	×	416

仕 様

- 色調:DSK-WC色塗装
- 棚板2枚付, 棚板ピッチ:16.6mm
- 右ドア ラッチ・錠付
- スライドヒンジ、キャッチ機構付き、90° 保持機構付き
- 開戸角度:180°
- 錠前開閉表示(青:開錠 赤:施錠)、内筒交換(オプション)、マスター仕様(オプション)

△	・	・	納	承認・検図	製図	作成	平成24年10月5日	種類	片開き型	機種	V445-11H
商品	履歴	履	入			成		尺	1	単位	mm
コード	1774833		先			品	オフィス用収納家具	度	10	図	番
				ダイシン工業株式会社							177020003-00