
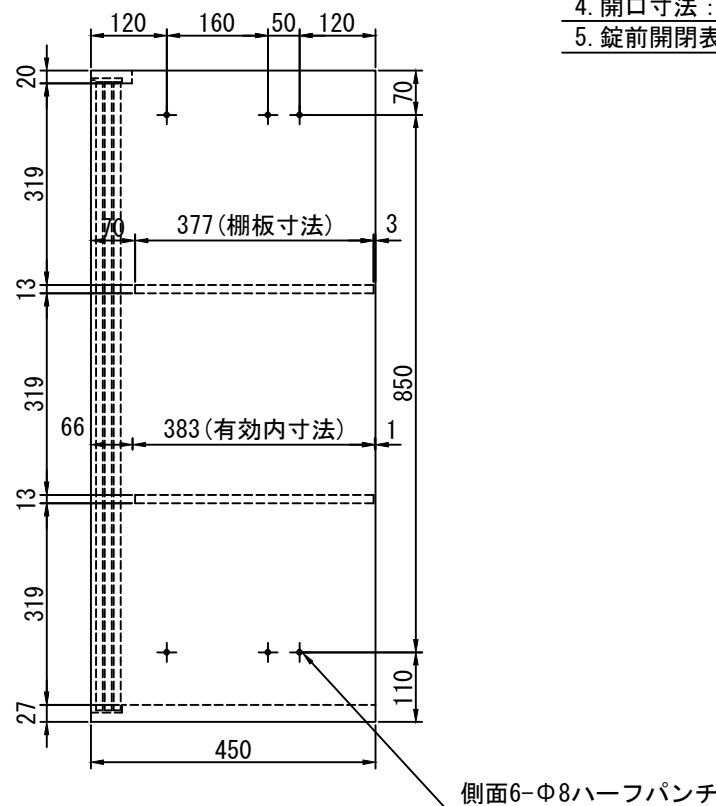
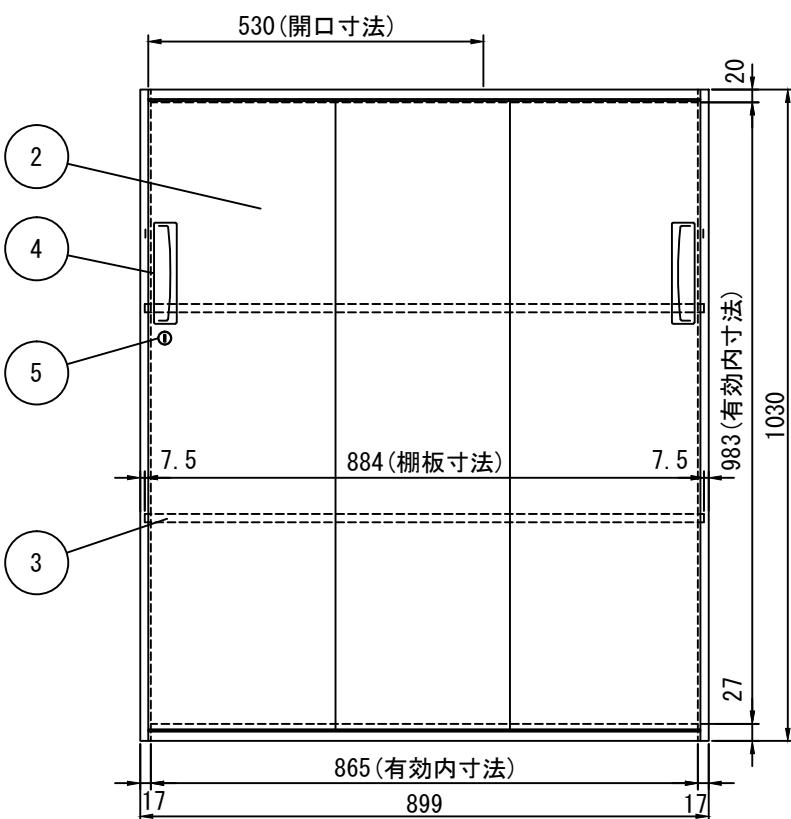


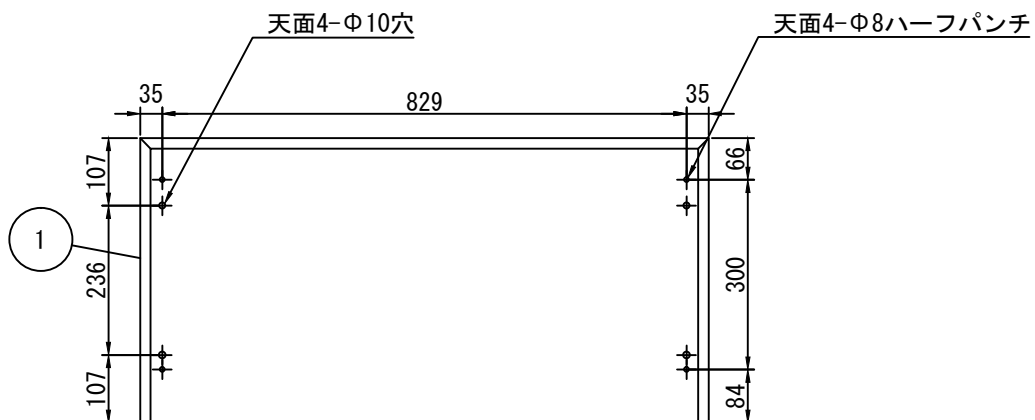

品番	名 称	材厚	1 台 当 り	材質	備 考
1	本体	0.7	1	SPCC	
2	引戸	0.8	左右中各1	SPCC	
3	棚板	0.7	2	SPCC	
4	引手	-	2	ABS	
5	錠前	-	1	ZDC	

摘 要

	H	×	W	×	D
本 体 外 寸 法	1030	×	899	×	450
本 体 内 寸 法	983	×	865	×	383

仕 様

- 色調:DSK-WC色塗装
- 棚板2枚付, 棚板ピッチ:16.6mm
- 引戸 ラッチ・錠付
- 開口寸法:530mm
- 錠前開閉表示(青:開錠 赤:施錠)、内筒交換(オプション)、マスター仕様(オプション)

△		・		納入先	承認・検図	製図	作成	平成23年9月12日	種類	3枚引戸型			機種	V945-11TS					
履		歴						商品コード		1730733	ダイシン工業株式会社	オフィス用収納家具		尺度	$\frac{1}{10}$	単位	mm	図番	173030012-00