
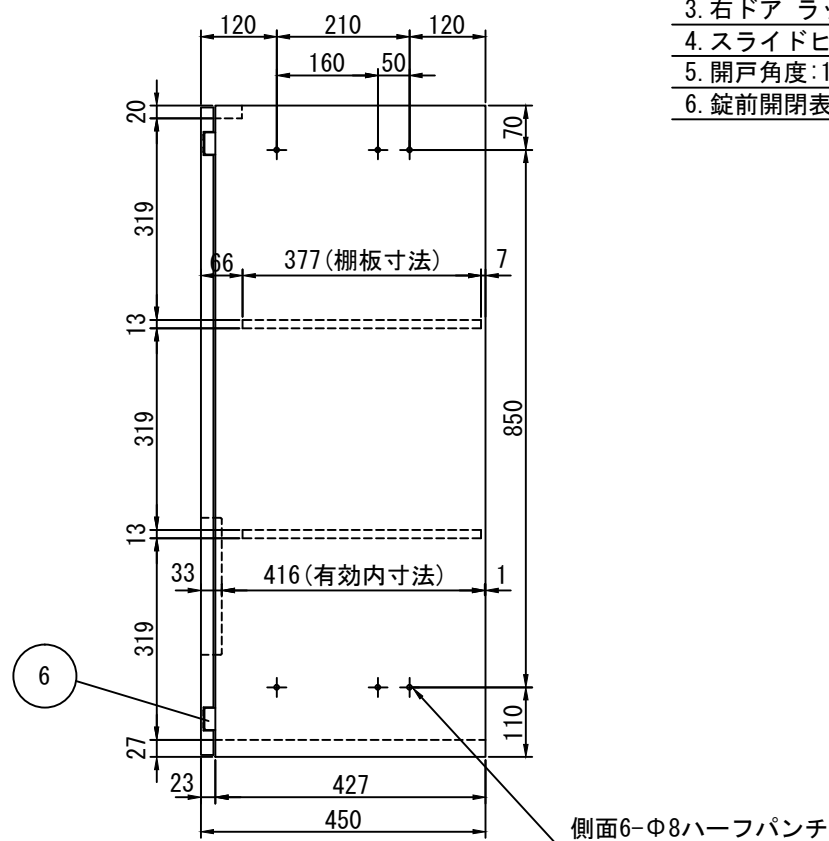
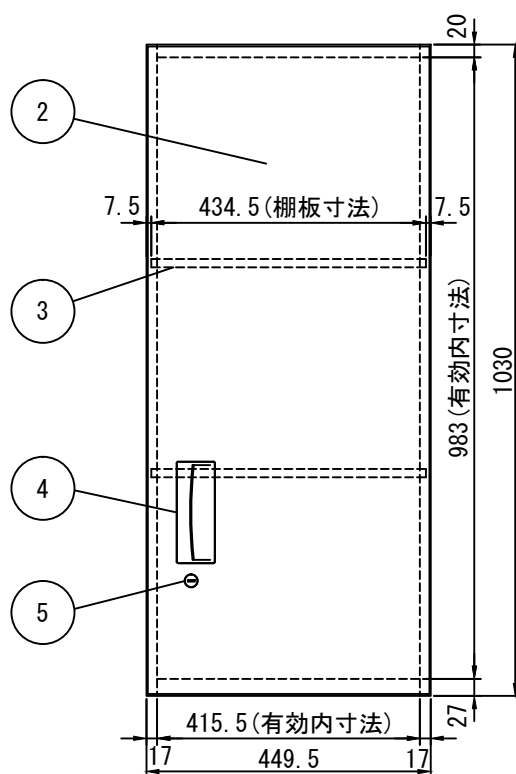


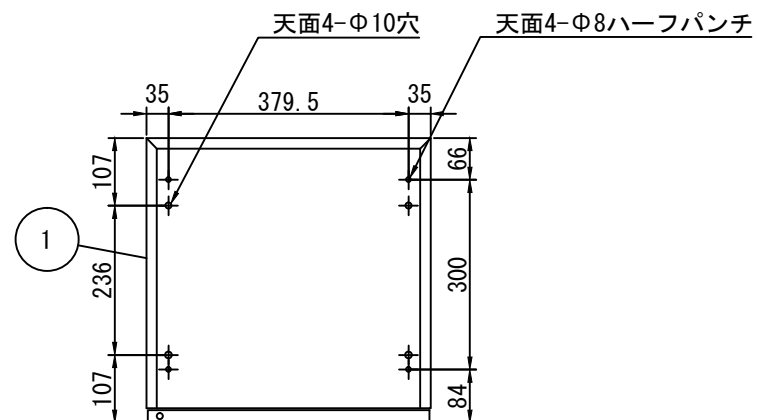

品番	名 称	材厚	1 台当り	材質	備 考
1	本体	0.7	1	SPCC	
2	ドア	0.7	1	SPCC	
3	棚板	0.7	2	SPCC	
4	引手	-	1	ABS	
5	錠前	-	1	ZDC	
6	スライドヒンジ	-	2	-	

摘 要

	H		W		D
本 体 外 寸 法	1030	×	449.5	×	450
本 体 内 寸 法	983	×	415.5	×	416

仕 様

- 色調:DSK-WC色塗装
- 棚板2枚付, 棚板ピッチ:16.6mm
- 右ドア ラッチ・錠付
- スライドヒンジ、キャッチ機構付き、90° 保持機構付き
- 開戸角度:180°
- 錠前開閉表示(青:開錠 赤:施錠)、内筒交換(オプション)、マスター仕様(オプション)

		・	納入先		承認・検図		製図		作成		平成24年10月5日		種類		片開き型			機種		V445-10H					
履歴																									
商品コード		1774832		ダイシン工業株式会社								オフィス用収納家具		尺度		$\frac{1}{10}$		単位		mm		図番		177020002-00	