
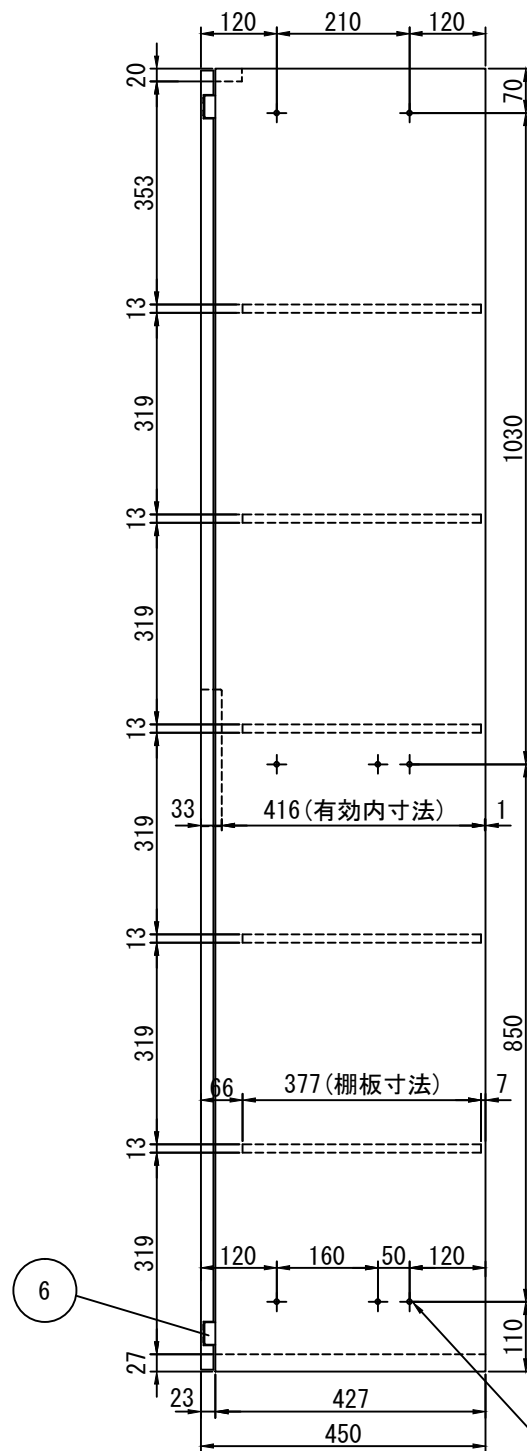


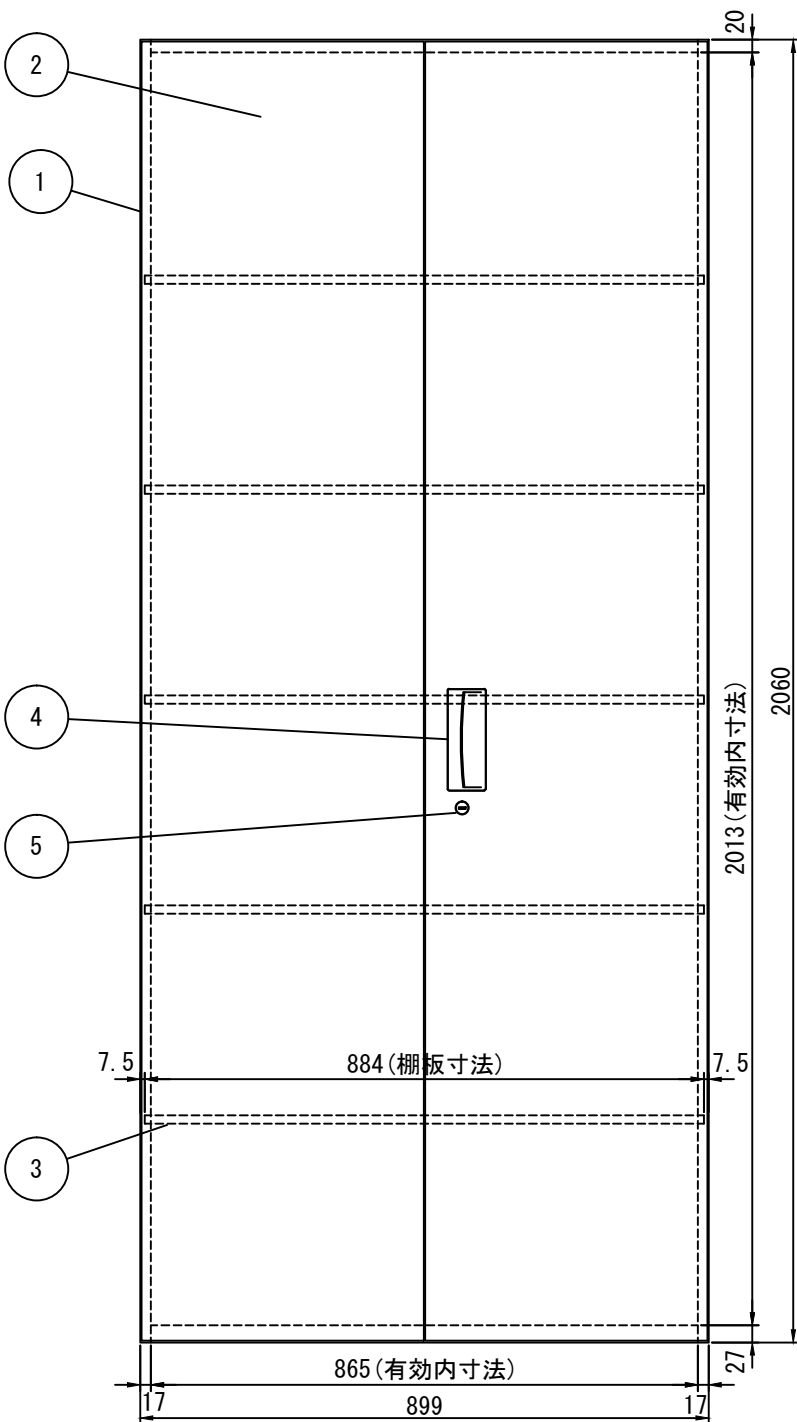

側面8-Φ8ハーフパンチ

品番	名 称	材厚	1 台当り	材質	備 考
1	本体	0.8	1	SPCC	
2	ドア	0.7	左右各1	SPCC	
3	棚板	0.7	5	SPCC	
4	引手	-	1	ABS	
5	錠前	-	1	ZDC	
6	スライドヒンジ	-	4	-	

摘 要

	H		W		D
本 体 外 寸 法	2060	×	899	×	450
本 体 内 寸 法	2013	×	865	×	416

仕 様

- 色調:DSK-WC色塗装
- 棚板5枚付, 棚板ピッチ:16.6mm
- 右ドア ラッチ・鍵付
- スライドヒンジ、キャッチ機構付き、90° 保持機構付き
- 開戸角度:180°
- 錠前開閉表示(青:開錠 赤:施錠)、内筒交換(オプション)、マスター仕様(オプション)

△	履歴	納入先	承認・検図	製図	作成製品	平成23年10月28日	種類	両開き型	機種	V945-21H
商品コード	1730173	ダイシン工業株式会社				オフィス用収納家具	尺度	$\frac{1}{10}$ 単位 mm	図番	173020003-00