
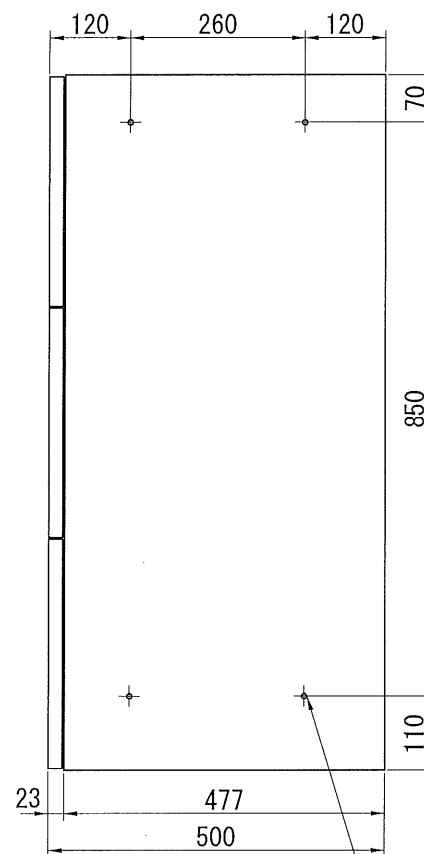
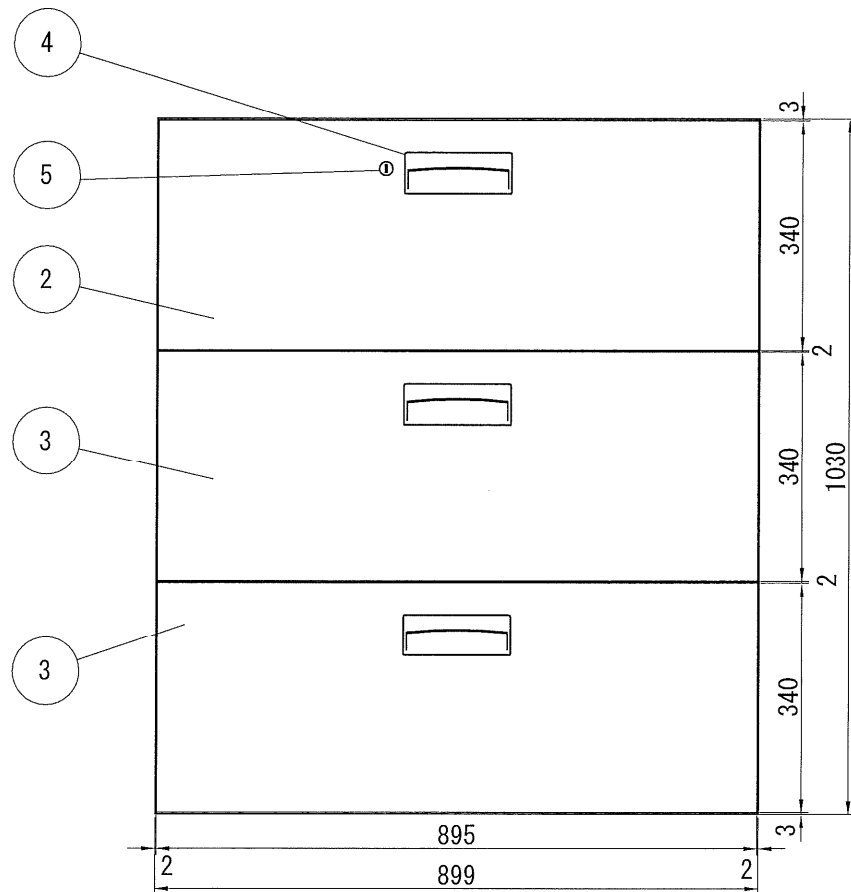


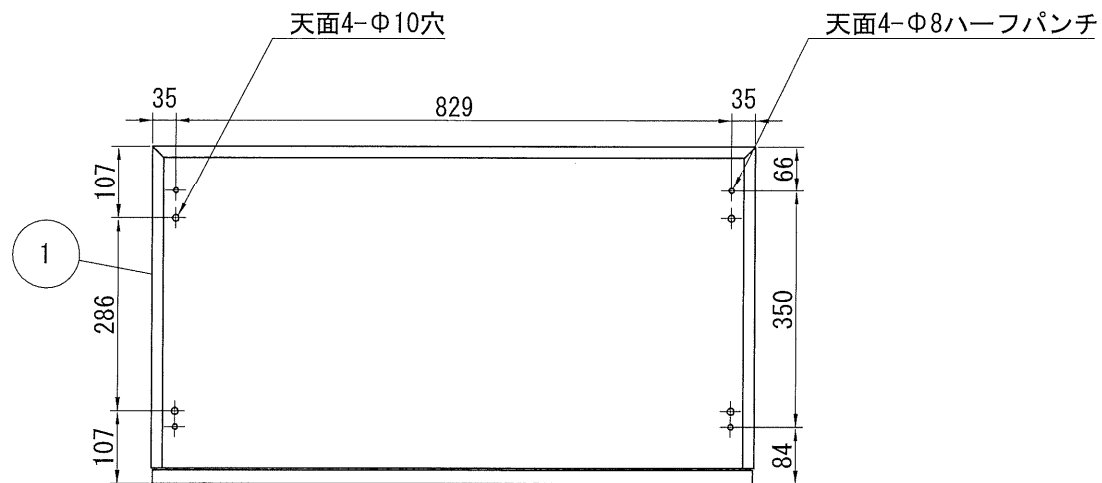

側面4-Φ8ハーフパンチ



品番	名 称	材厚	1 台当り	材質	備 考
1	本体	0.7	1	SPCC	
2	引出 (B4-A)	0.7	1	SPCC	
3	引出 (B4-B)	0.7	2	SPCC	
4	引手	-	3	ABS	
5	錠前	-	1	ZDC	
6	自在仕切板	1.0	6	SPCC	VG-NLD (ウォームブラック色)

摘 要



	H		W		D
本 体 外 寸 法	1030	×	899	×	500
有効内寸法 (最上段)	308	×	823	×	402
有効内寸法 (下2段)	304	×	823	×	402

仕 様

- 色調:DSK-WC色塗装
- オールロック機構付き、セーフティーロック機構付き
- 両側ラッチ機構付き
- 自在仕切板 1引出2枚付き
- ダブルサスペンションレール仕様
- 引出耐荷重:50kg・作動距離:440mm
- 錠前開閉表示 (青:開錠 赤:施錠)、内筒交換 (オプション)、マスター仕様 (オプション)

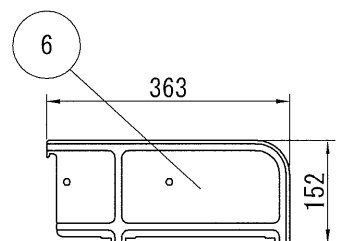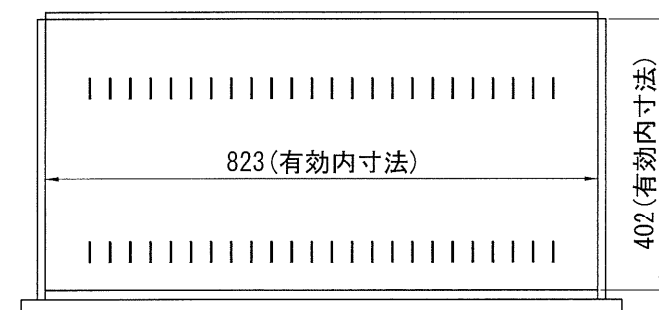

	最上段	下2段
A	325	304
B	15	36

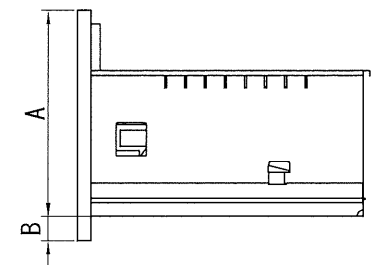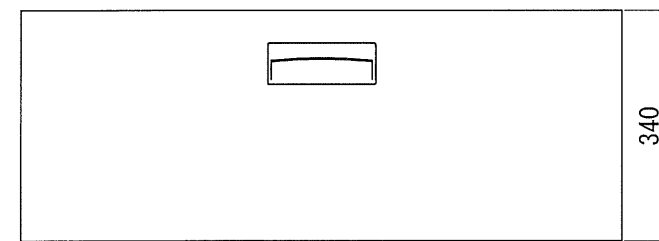

△		納入先	承認・検図	製図	作成	平成26年10月10日	種類	引出型			機種	V950-311D	
履歴													
商品コード	1781133							ダイシン工業株式会社					