

# 折り畳み作業テーブル[OD色] 取扱説明書

品番：EA954E-72

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用の前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できるところへ保管してください。

## ■注意事項

### 使用上の注意



注 意


- ・本製品は折り畳み式の机です。用途外の使用はしない。
- ・可動部のすきまに手や指などを入れない。ケガをするおそれがあります。
- ・脚の開きが不完全なままで使用しない。倒れてケガをするおそれがあります。
- ・水平で安定した場所に設置すること。倒れてケガをするおそれがあります。
- ・使用前に各部の点検を行い、異常がある場合は使用を中止すること。
- ・天板に腰かけたり、天板の上に立たない。倒れてケガをするおそれがあります。
- ・熱い容器や、炎を天板に直接接触させない。製品の破損につながるおそれがあります。
- ・耐荷重(80kg)以上の物を置かない。製品の破損につながるおそれがあります。
- ・片側のみに載せるなど偏った物の置き方はしない。製品の破損につながるおそれがあります。
- ・直射日光や雨風があたる場所、高温多湿となる場所での保管はしない。
- ・使用後は汚れや水気をよく拭き取って乾燥させること。
- ・積み重ね時は崩落防止のため、ベルトなどで固定すること。
- ・分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。

## ■組み立て/折り畳み方法



4面スリット仕様

折り畳み時

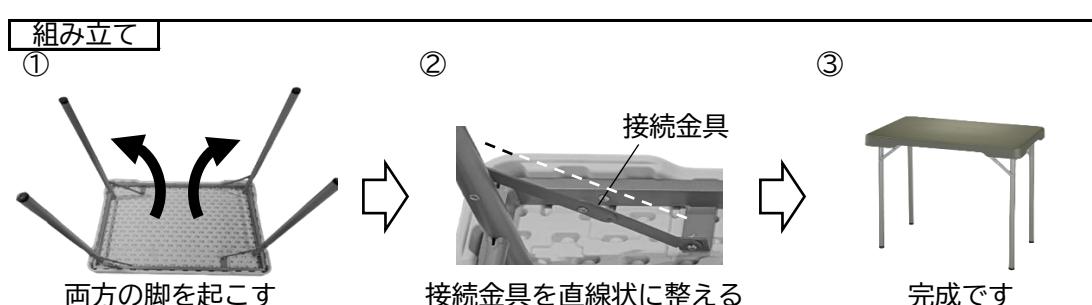


組み立て


①

②

③

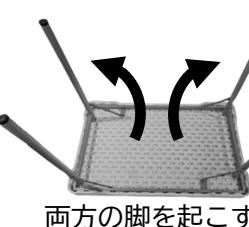


両方の脚を起こす

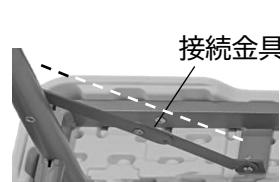

接続金具を直線状に整える



完成です

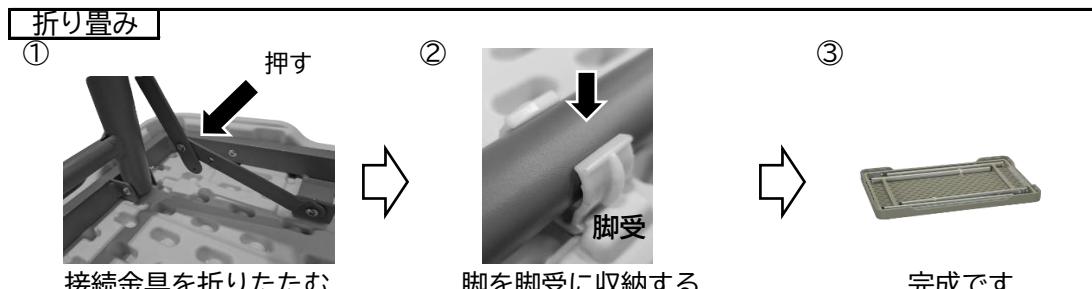


折り畳み


①

②

③

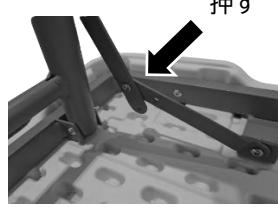


接続金具を折りたたむ

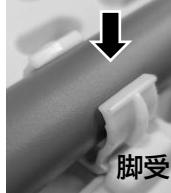

脚を脚受に収納する



完成です

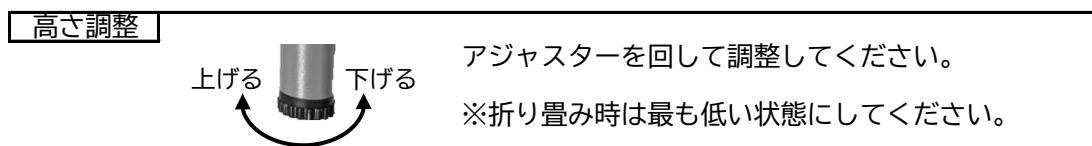

高さ調整



アジャスターを回して調整してください。

※折り畳み時は最も低い状態にしてください。

## ■仕様

サイズ	使用時：900(W)x600(D)x740(H)mm 折り畳み時：900(W)x600(D)x 65(H)mm	材質	天板：高密度ポリエチレン(HDPE) 脚部：スチール(粉体塗装)
耐荷重	80kg	重量	7.2kg