

品 名：879625@取説スRK1680・12KR
サイズ：420×H297mm(A3)
材 質：上質70kg
刷 色：1C/1C(Black)

新規：2021.09.10

安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

屋内用簡易間仕切り

左記以外の用途には使用しないでください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災・やけど・製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- お子さまがいたずらしないよう注意してください。
- 乗る、ゆする、ぶらさがるなどの無理な力をかけないでください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分注意してください。
- 屋外で使用しないでください。
- パイプ部に油分が付着している場合がありますので、拭いてから使用してください。
- パイプの端部で手を切らないように、注意してください。（軍手などをして組み立てることをおすすめします。）
- 高温多湿になる場所や直射日光のあたる場合では使用しないでください。変形・変色やサビの原因となります。
- 風で倒れないようご注意ください。
- 水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
- 物を掛けしないでください。
- シール、テープなどを貼らないでください。
- 使用しているうちにボルトにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。

- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤分が残らないように固くしぼった布などで水拭きしてください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

仕様

品 番	SRK-1680KR	SRK-1612KR
製品サイズ (約)	幅80×奥行34×高さ161cm (アジャスター付き) 幅80×奥行34×高さ166cm (キャスター付き)	幅120×奥行34×高さ161cm (アジャスター付き) 幅120×奥行34×高さ166cm (キャスター付き)
主 要 材 質	フレーム：スチール (エポキシ塗装) クロス：ポリエステル100% (防災・制菌加工)	

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール (通話料無料)

0120-211-299

受付時間 平日・土・日・祝日9:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください



防災・制菌加工スクリーン

共通取扱説明書

SRK-1680KR
SRK-1612KR

このたびは、アイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みにになり、正しくお使いください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。


■必要工具

⊕ドライバー (サイズ:2番)、軍手



注意


インパクトドライバーは使用しないでください。破損するおそれがあります。

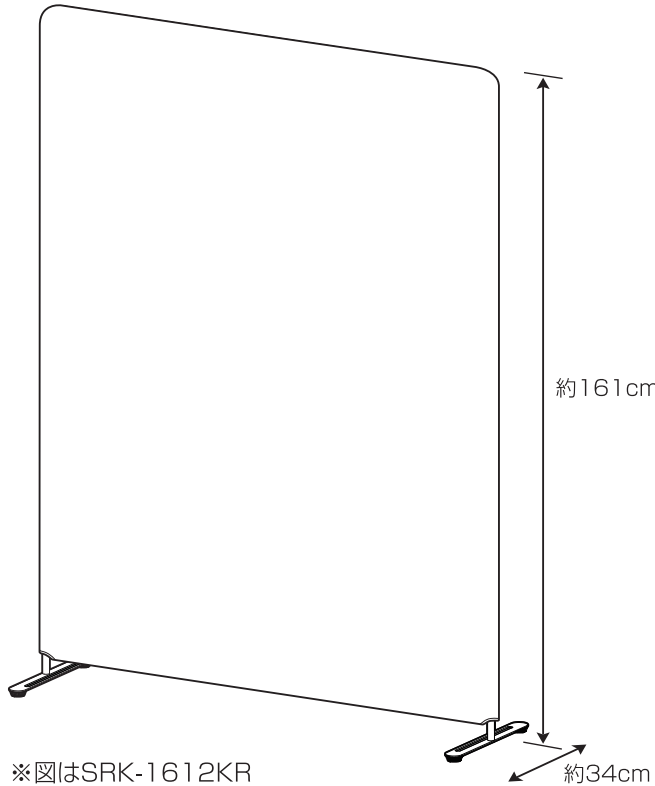

パーツリスト

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

※図はSRK-1612KR

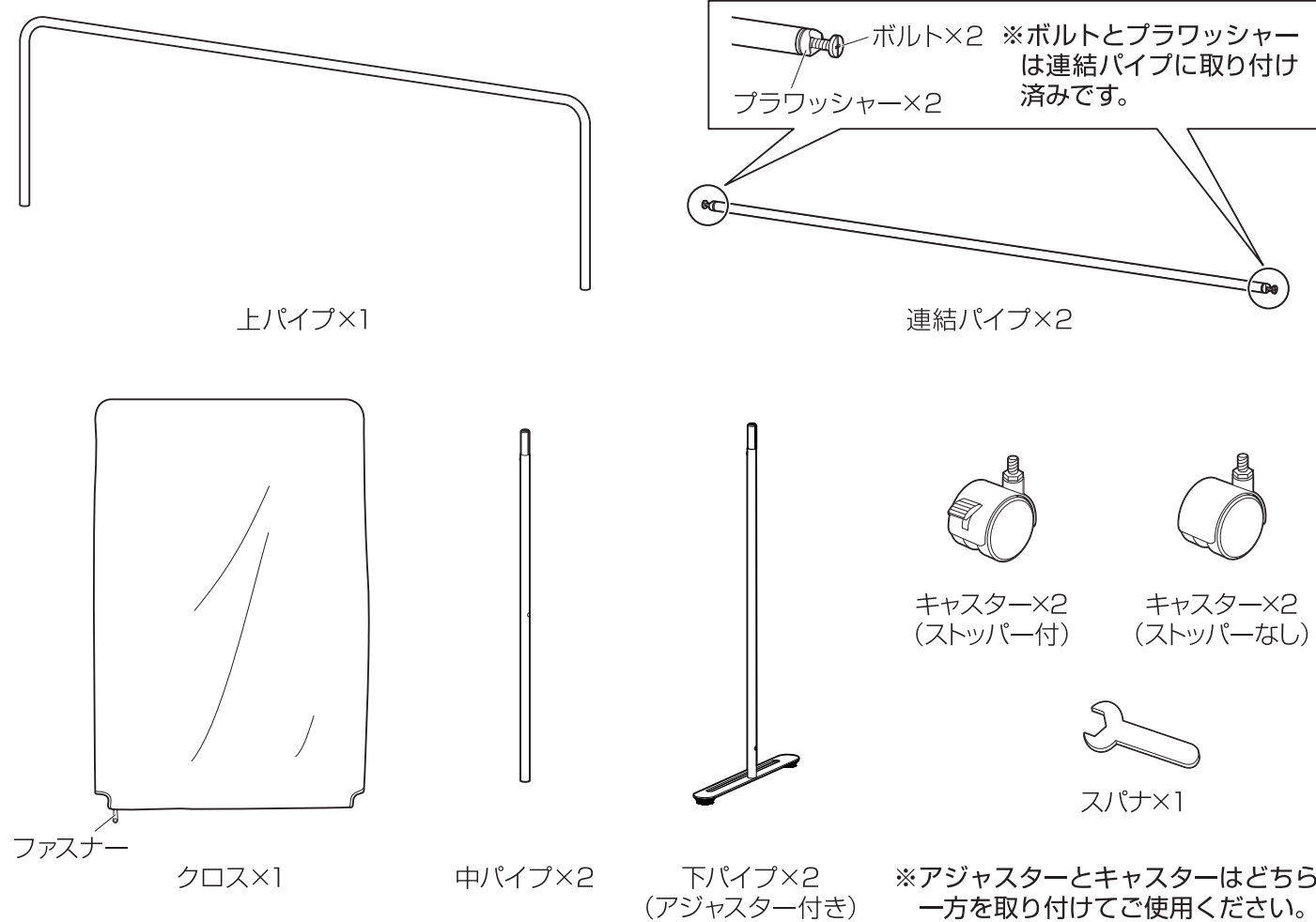

※アジャスターとキャスターはどちらか一方を取り付けてご使用ください。

879625
100921-SQG-LIY-01

組み立てかた

●パイプの端部で手を切らないように、軍手等をして組み立てることをおすすめします。
●組み立ては床等に傷が付かないように、あて布やカーペット等を敷いて平らな場所で行ってください。

●パイプを奥までしっかり差し込んでから組み立ててください。

※図はSRK-1612KR

1 下パイプに連結パイプを取り付ける

ボルトは仮締めしてください。

⚠ 注意
パイプを差し込む際に、指などを挟まないように注意してください。

※ボルト穴が凹んでいる方が外側です。

下パイプ×2 (アジャスター付き)

ボルト×2
ブラワッシャー×2

※ボルトとブラワッシャーは連結パイプに取り付け済みです。一度取り外してから組み立ててください。

連結パイプ

2 中パイプに連結パイプを取り付ける

ボルトは仮締めしてください。

⚠ 注意
パイプを差し込む際に、指などを挟まないように注意してください。

※ボルト穴が凹んでいる方が外側です。

連結パイプ

ボルト×2
ブラワッシャー×2

※ボルトとブラワッシャーは連結パイプに取り付け済みです。一度取り外してから組み立ててください。

中パイプ×2

3 2の組立品を1の組立品に取り付ける

⚠ 注意
パイプを差し込む際に、指などを挟まないように注意してください。

2の組立品

1の組立品

4 3の組立品に上パイプを取り付ける

⚠ 注意
パイプを差し込む際に、指などを挟まないように注意してください。

上パイプ

3の組立品

5 クロスを被せて、下部のファスナーを閉めて完成

※クロスはのびる素材でできています。下に引っ張りながら取り付けてください。

クロスを被せる前にすべてのボルトを本締めしてください。

⚠ 注意
製品の変形を防ぐため、クロスの装着は連結パイプもしくは足板をおさえながら行ってください。

クロス

4の組立品

ファスナー

足板

連結パイプ

足板

組み立て完了後、確認してください

- ・ボルトなどがしっかり締まっていること。
- ・製品全体にゆがみやねじれ、がたつきがないこと。
- ・アジャスター、キャスターがすべて接地していること。

キャスターについて

※アジャスターを取り外してから組み立ててください。

キャスター×2 (ストッパーなし)

キャスター×2 (ストッパー付)

スパナ

※アジャスターとキャスターはどちらか一方を取り付けてご使用ください。
※キャスターを取り付けた状態でクロスの装着は行わないでください。フレームの変形につながります。