取扱説明書

エフ カウンターテーブル

FCT-93T

1年間品質保証※

この度は本製品をお買い上げいただき、誠こありがとうございます。ご使用になる前にかならずお読みください。 また、本書は お買上げのレシートまたは領収書と併せてお手元にて保管ください。

※弊社 保証規定に基づきます。保証規定につきましては弊社ホームページをご参照ください。

安全にご使用いただくために



ヒンジ付近に手をつけたまま操作されると、手 指等をはさんでケガをする おそれがあります。本説明書の操作方法にしたがって操作してください。



踏み台の代わりなどの使用で、上に乗らないでください。 倒れてケガをしたり、破損の原因になります。

- ご使用前、3箇所の J字金具に内脚パイプがしっかりはまっていることを ご確認いただき 平坦な床面でご使用ください。
- 接地部には大きな負荷がかかるため、床がフローリングや畳などキズつきやすい床面での使用時、床のキズ・ヘニみ等の原因になります。
 動物を動いていただくとキズ・ヘニみ等の防止に効果があります。
- 誤った操作や 不適当な使い方は、ケガ 破損等の原因になります。 特にお子様のご使用にはご注意ください。
- 開閉操作時、フレーム内部でカラカラと音がする場合がございます。これはフレーム穴あけ加工時の鉄片が製品内部に留まることで発生しますが、ご使用上、問題ございません。
- 各部の取付ネジはご使用前に点検し、ゆるんでいた場合はしっかり締直してください。
- 脚部アジャスターは消耗品です。ご使用前に点検いただき、脚パイプへのはまり具合が 不完全な場合にはしっかりはめ直してください。
 裂け目や摩耗等ございましたらお早めに交換してください。

→本紙記載のルネセイコウへ交換部品(有償)の手配をご依頼ください。

品質表示

外形寸法 幅900×奥行430×高さ935mm 構造部材 金属(鋼)

甲板の表面材 天然木集成材(ラバーウッド) 表面加工 甲板:ラッカー塗装

脚部:エポキシ樹脂粉体焼付塗装

取扱い上の注意 直射日光又は熱を避けること。

加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないこと。

著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。

=581-0034

有限会社 ルネセイコウ

大阪府八尾市弓削町南 2-50-53

TEL 072-920-1020 FAX 072-920-1021

天板または天板表面には天然木を使用しており木目・色調は各板ごとに異なります。 そのためカタログ掲載品、店頭展示品と木目・色調が異なることをご了承ください。

 
操作方法 / 拡げ方

\Box

ГЗТ

ください。

テーブルを下図のように裏返して床面に置き、脚を固定している**固定ベルト**をはずし、**外脚パイプ**を上に引上げてください。




※天板にキズが付かないよう敷物を敷いた上で作業してください。

内脚パイプを、**J 字会具**へ差込んで

$\neg \sqrt{2}$


外脚パイプを支えながら**内脚パイプ** を引下げてください。

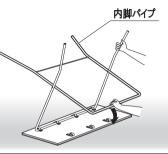


4

3箇所のJ字金具に内脚パイプが

しっかり はまっていることを ご確認いただき、テーブルをゆっくり 使用状態に戻してください。

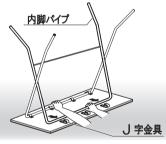

┏ J 字金具の奥までしっかり差込んでください。

 

アジャスター

※ご使用時、脚パイプの接地が不安定な場合は脚パイプ端部の アジャスターを回してガタつきを抑えてください。

※脚が不意に開くのを防ぐため、折りたたみ時は 必ず固定ベルトで内・外脚を留めてください。

折りたたみ方は、拡げ方と逆の手順にて行ってください。