

PERSONAL LOCKER

鍵は不要
ダイヤル錠
タイプ

同じ外寸で
上下左右に
連結可能

パーソナルロッカー

ESCO



パーソナルロッカー (6扉)

品番 EA954ES-2

価格 94,000円 税込価格 (8%) 101,520円

- 数字(4桁)を設定するだけで施錠・解除ができます
- ダイヤル錠、マスターキー1本付
- 外寸法…900(W)×510(D)×895(H)mm ● 内寸法…298(W)×480(D)×410(H)mm
- 重量…30.5kg ● 耐荷重…全体: 120kg、仕切板: 20kg



パーソナルロッカー (9扉)

品番 EA954ES-3

価格 108,000円 税込価格 (8%) 116,640円

- 数字(4桁)を設定するだけで施錠・解除ができます
- ダイヤル錠、マスターキー1本付
- 外寸法…900(W)×510(D)×895(H)mm ● 内寸法…298(W)×480(D)×293(H)mm
- 重量…33kg ● 耐荷重…全体: 120kg、仕切板: 13kg



パーソナルロッカー (3扉)

品番 EA954ES-1

価格 85,000円 税込価格 (8%) 91,800円

- 数字(4桁)を設定するだけで施錠・解除ができます
- ダイヤル錠、マスターキー1本付
- 外寸法…900(W)×510(D)×895(H)mm ● 内寸法…298(W)×480(D)×863(H)mm
- 重量…31kg ● 耐荷重…全体: 120kg、仕切板: 40kg
- ロッカー内仕様…1ボックスに仕切板1枚、ハンガーポール付

「鍵がいない」

ダイヤル錠タイプの
ロッカー



4桁の数字を設定するだけのキーレスタイプ


ロッカー解放時のダイヤル錠ナンバーを忘れた場合のマスターキー付。
ナンバーサーチボタンで忘れたナンバーを確認することができます。

- ダイヤル錠
- マスターキー1本付

上下左右に
連結が可能！

外寸が
同じ

すべて外寸が同じサイズなので、
上下左右自由に連結することが
可能です。
(ネジ別売)

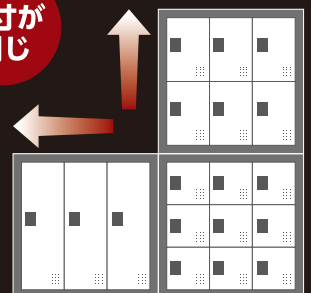

木

製

収

納

BOX

ESCO**お客様組立品**

オフィスや現場などシーンを選ばないあたたかな木目調デザインで、高耐久・高耐荷重の便利な収納ボックス！
 付属の木ダボでしっかり連結でき、設置場所に合わせた増設が可能！縦横自由自在に組み合わせたレイアウトができます。
 また、棚板は可動式なので用途に合わせたスペース活用ができます。



木製収納ボックス (連結式)

棚板最大
5枚 使用可能



・棚板数 1枚

品番 **EA954EF-1**

価格 **6,700円**

税込価格 (8%) 7,236円

- 付属品…連結用木ダボ 18本
- サイズ…370(W)×300(D)×740(H)mm
- 重量…8.8kg ● 板枚数…1
- 耐荷重…天板・棚板：20kg、底棚：50kg

・追加用棚板 1枚

品番 **EA954EF-10**

価格 **1,300円**

税込価格 (8%) 1,404円

- EA954EF-1 ~ -4 用
- サイズ…340(W)×285(D)mm
- 重量…1kg ● 耐荷重…20kg
- 材質…パーチ材 (PVC 貼り)

・棚板数 2枚

品番 **EA954EF-2**

価格 **13,000円**

税込価格 (8%) 14,040円

- EA954EF-1×2 セット
- 付属品…連結用木ダボ 36本



・棚板数 3枚

品番 **EA954EF-3**

価格 **19,500円**

税込価格 (8%) 21,060円

- EA954EF-1×3 セット
- 付属品…連結用木ダボ 54本



・棚板数 4枚

品番 **EA954EF-4**

価格 **26,000円**

税込価格 (8%) 28,080円

- EA954EF-1×4 セット
- 付属品…連結用木ダボ 72本

**高耐久****高耐荷重**

空洞が少ないベタ仕様の木材を使用。

**使いやすさ**


可動式の棚板でA4サイズはもちろん、色んなサイズに対応！



縦横どちらも
 A4サイズ対応！

**連結式**

設置場所に合わせた増設が可能。
 縦横交互の配置で、より頑丈に！

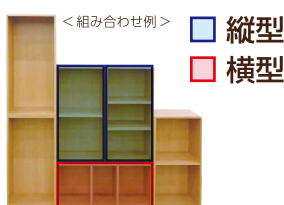

組み合わせ自由自在!!