

限られた
自宅スペースを
活用!

在宅ワークを 快適にする ファニチャー製品



必要な時だけ使える! テレワーク向けデスク。

折りたたみ収納ラック 使う時だけパッと開いて使える



ケーブルタップ受け
ケーブル口
ノックダウン組立式

使う時だけパッと開いて
デスクになる。

RAC-TW03W

¥24,500(税抜価格)

折りたたみ収納ラック

■サイズ:W710×D440(収納時)×H1230mm・約31.5kg
■総耐荷重:50kg



折りたたみデスク 使うときだけサッと出せる



アジャスター付き
ノックダウン組立式

折りたたむと7cm程度の厚み
になり、省スペース収納が可能。

HDF-1M

¥19,500(税抜価格)

折りたたみデスク

■サイズ:W870×D480×H700mm・約9.8kg
■総耐荷重:20kg



作業時だけデスクとして使える。

机周りを整理整頓して作業効率アップ。机上ラックなど

すべての方に
オススメ!

机上ラック 電源タップ+USBハブ付き

スマホとパソコンの通信や充電に便利。



電源タップ2P・2個口
定格容量:
15A 125V(1500Wまで)

USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)+
USB2.0×2
供給電流:700mA(全ポート合計)



W500×D257mm



MR-LC204●Nシリーズ (ブラック)
MR-LC204WN (ホワイト)

各¥15,000(税抜価格)

電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W500mm)

■サイズ:W500×D257×H89mm・2.64kg
■耐荷重:15kg

USB	Windows	Mac OS	バスパワー	USB3.2/3.1/3.0 1ポート
3.2/3.1/3.0	11/10/8.1/8.7		USB2.0 2ポート	組立出荷



W1000×D257mm

MR-LC206●Nシリーズ (ブラック)
MR-LC206WN (ホワイト)

各¥16,500(税抜価格)

電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000mm)

■サイズ:W1000×D257×H89mm・4.18kg
■耐荷重:15kg

モニター用上棚(シェルフ) ディスプレイ上が棚になる




MR-VESA9 ¥6,500(税抜価格) VESA取付カメラ台



VESA規格対応 ノックダウン組立式

■サイズ:W450×D207×H452mm・約1.7kg
天板有効内寸:W450×D180mm ■耐荷重:5kg

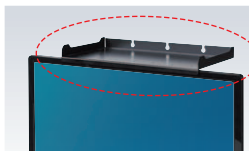

MR-VESA3N ¥7,980(税抜価格) 液晶ディスプレイVESAマウント取付上棚(大)



VESA規格対応 ノックダウン組立式

■サイズ:W365×D222×H317mm・1.5kg
■耐荷重:1kg ■対応機種:19~24型



ケーブル
ガイド付き




MR-LCSH01BK ¥2,500(税抜価格) ディスプレイトップシェルフ



組立出荷

■サイズ:W300×D127×H37mm・502g
■付属品:滑り止めシート

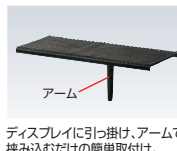

ディスプレイに引っかけ、アームで
挟み込むだけの簡単取付け。

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2022年2月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社が著作権を保有します。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版)
それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

在宅オスス製品 PDF220210_01 CC/AC/KS