


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの……

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)


 
完成図

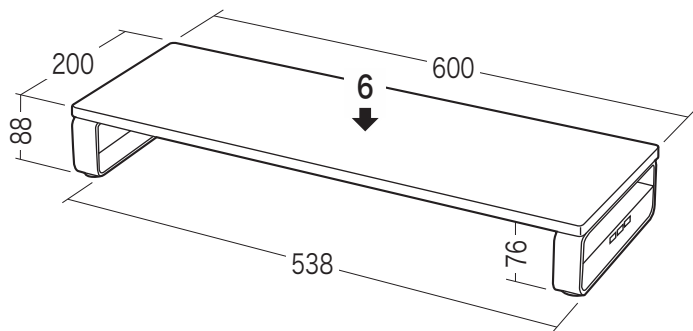


耐荷重6kg

組立て部品

①天板×1枚

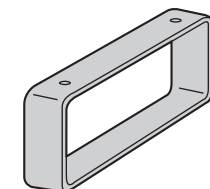

②フレーム×1個

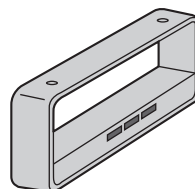


③フレーム(USBハブ付き)×1個



④六角レンチ(4mm)
×1本

 使用ボルト




⑤ボルト×4本(1/4"×12)


※部品の欠品や破損があった場合は、
品番(MR-LC201HWNなど)と上記の
部品番号(①～⑤)と部品名(ボルトなど)を
お知らせください。

組立て方法

天板にフレームを取付けます。

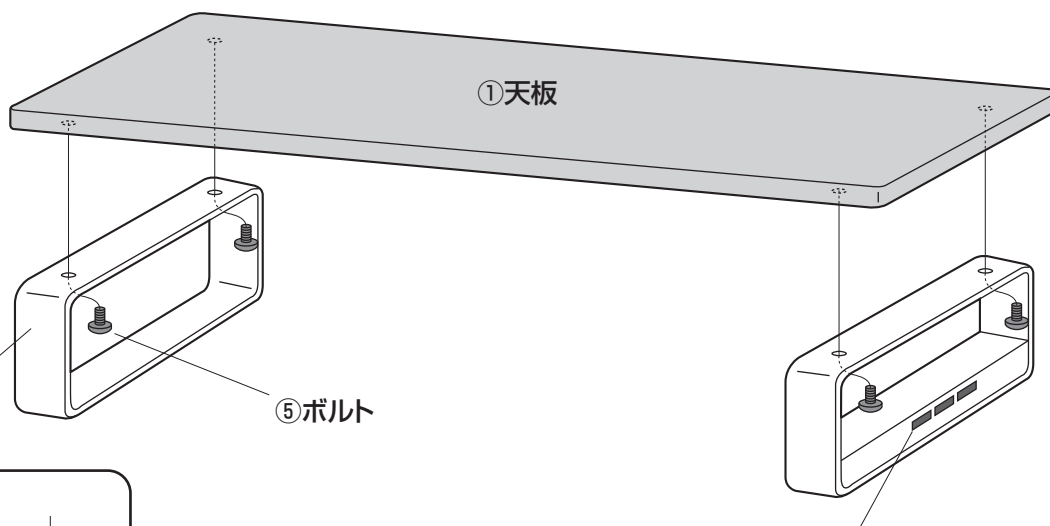

使用ボルト

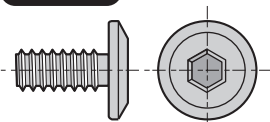

⑤ボルト(1/4"×12)

③フレーム(USBハブ付き)

※フレームは左右どちらでも取付け可能です。
※USBポートは内側向き、外側向きのどちらにも設定可能です。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談ください。

USBハブ取扱説明書

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

絵表示の意味

-  **警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
-  **注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
-  **注意** 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 本製品を使用して、パソコンなどのデータ内容が消失、変化した場合、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品を使用できるのは日本国内だけです。(AC100V以外は使用できません)
- 本製品は屋内用です。屋外への設置はできません。

警告

- 分解、改造はしないでください。
〈火災、感電、故障の恐れがあります〉※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。また、濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした場合は場合は使用を中止してください。
〈火災、感電の恐れがあります〉
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
〈感電や火災、故障の原因になります〉
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に耐荷重(6kg)以上のものを置かないでください。
〈火災や故障の原因になります〉
- 小さなお子様の手に触れないようにしてください。
〈小さい部品を飲み込むなど思わぬ事故の原因になります〉
- ケーブルは束ねて使用せず伸ばしてお使いください。
〈発熱して発火の原因になります〉
- ケーブルが傷ついたまま使用しないでください。
〈ショート、火災の原因になります〉
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
〈感電の恐れがあります〉
- 電源プラグの先が曲がったり、ホコリが付いていないか定期的に点検してください。
〈ショート、火災の原因になります〉

注意

- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。
機器の故障の原因となります。
- 次のようなところで設置・保管しないでください。
(1)直接日光の当たる場所 (2)湿気や水分のある場所 (3)傾斜のある不安定な場所
(4)静電気の発生する場所 (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所 (6)ホコリや油煙などの多い場所
(7)車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
〈故障・破損などの原因になります〉
- 本製品の電源プラグやUSB機器のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
〈故障・破損などの原因になります〉

- お手入れについて
(1)清掃する時はコンセントから本製品の電源プラグを抜いてください。
- (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3)シンナー・ベンジン・ワックス等、揮発性有機溶剤が含まれているものは使わないでください。

仕様

インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB Aコネクタ メス×3(ダウストリーム) USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源	バスパワー
供給電流	400mA(全ポート合計)
コード長	約1.5m

動作環境

- 対応機種:
Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5～12Mbps)にのみ対応します。)
- ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。
- ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。

- 対応OS
Windows 10.8.1.8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)
Mac OS X 10.0～、Mac OS 9.0～

- ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
- ※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の3ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。
- ※接続した周辺機器の消費電流合計値が400mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
- ※全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。

本製品のインストール方法

対応するOSのパソコンに接続すると自動的に読み込まれ、その後すぐにお使いいただけます。

本製品の取り外し

- 接続しているUSBハブを取外す場合は以下の手順で行ってください。
- (1)本USBハブに接続しているUSB機器を取外します。
(USB機器の取外し方は各機器の取扱説明書を参照してください。)
 - (2)パソコンと本USBハブを接続しているケーブルのAコネクタをUSBポートから取外してください。

注意

- USB機器を接続したまま、本USBハブを取外さないでください。
- USB機器を取外すときは、必ず上流(アップストリームポート)のコネクタから先に取外してください。
〈USBハブやUSB周辺機器、パソコン本体などの故障・破損の原因となることがあります〉

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお待ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じてても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書	サンワサプライ株式会社
型 番: MR-LC201 シリーズ	
シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	
	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CB/AH/RKDAt