

健康経営をサンワサプライがサポートします!  
**オフィス環境見直しプロジェクト**  
 ストレスフリーのデスクワークで健康維持に努めよう

エルゴノミクス+カラダカイゼン

The Healthy Company

**カラダを  
疲れにくく**

 
正しい姿勢で腰・肩・脚の痛み、  
コリやむくみを緩和。

7 エルゴノミクスマウス



手首への負担を軽減

エルゴノミクスデザインのマウスは手首への負担を最小限に抑えられる形状になっています。手首をひねらず自然な状態で握れるので、快適なマウス操作を実現できます。



8 エルゴノミクスキーボード



楽な姿勢で入力できる

キーボード使用時に楽な姿勢で入力できるエルゴノミクスデザインのキーボードです。手のひらをキーボードの上に置けるように大きめサイズのリストレスト構造です。




9 リストレスト

手首・肩・腕の疲労緩和!  
今、お使いのキーボードの入力作業がより楽な姿勢で行えます。手首への負担が減り、腱鞘炎などの予防になります。



10 キーボードスライダー

背筋を伸ばして文字入力!  
デスクに簡単に取り付けできます。キーボード・マウス操作を、体に負担がかからない背筋を伸ばした状態で作業できます。

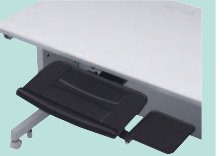

11 チェア

疲れたら、ちょっと休息

オットマン付きでリクライニング機能付きで、疲れたらちょっと寝ることが出来ます。



姿勢の改善は健康への大きな一歩

ハイバックやロッキング対応チェアを導入すれば、長時間のデスクワークによる背中や腰への負担が軽減できます。フットレストを使えば足の疲れを軽減でき、姿勢改善をサポートできます。



12 フットレスト

正しい姿勢をキープ

足を置くことで正しい姿勢をキープすることができます。足を快適にサポート。



The Healthy Company

**目を  
疲れにくく**

ドライアイ・充血・眼精疲労など、  
目を疲れにくくします。

1 モニターアーム

モニターを最適な位置に調節できる

液晶モニターを自分の身体に合わせて、最適な高さ位置に調節できます。



2 データホルダー

入力時の目線の移動を少なく

書類とディスプレイとの距離を調整して目線の移動を少なくし、目の疲労を軽減します。首を大きく動かす必要もなくなるので、身体全体への負担も軽減されます。



3 液晶フィルター

サイズ豊富


ドライアイ、目の充血、眼精疲労を軽減

ディスプレイから出る強い可視光線・紫外線・静電気などを液晶フィルターでカットすれば、ドライアイ、目の充血、眼精疲労を軽減できます。



オフィス環境を改善。健康経営への第一歩!

<p><b>目を疲れにくく</b> ドライアイ・充血・眼精疲労など、目を疲れにくくします。</p>	<p><b>オフィス環境を快適に</b> 気持ちよく働き効率をアップします。</p>	<p><b>カラダを疲れにくく</b> 肩や腰の痛み、コリやむくみを緩和します。</p>
---	--	--

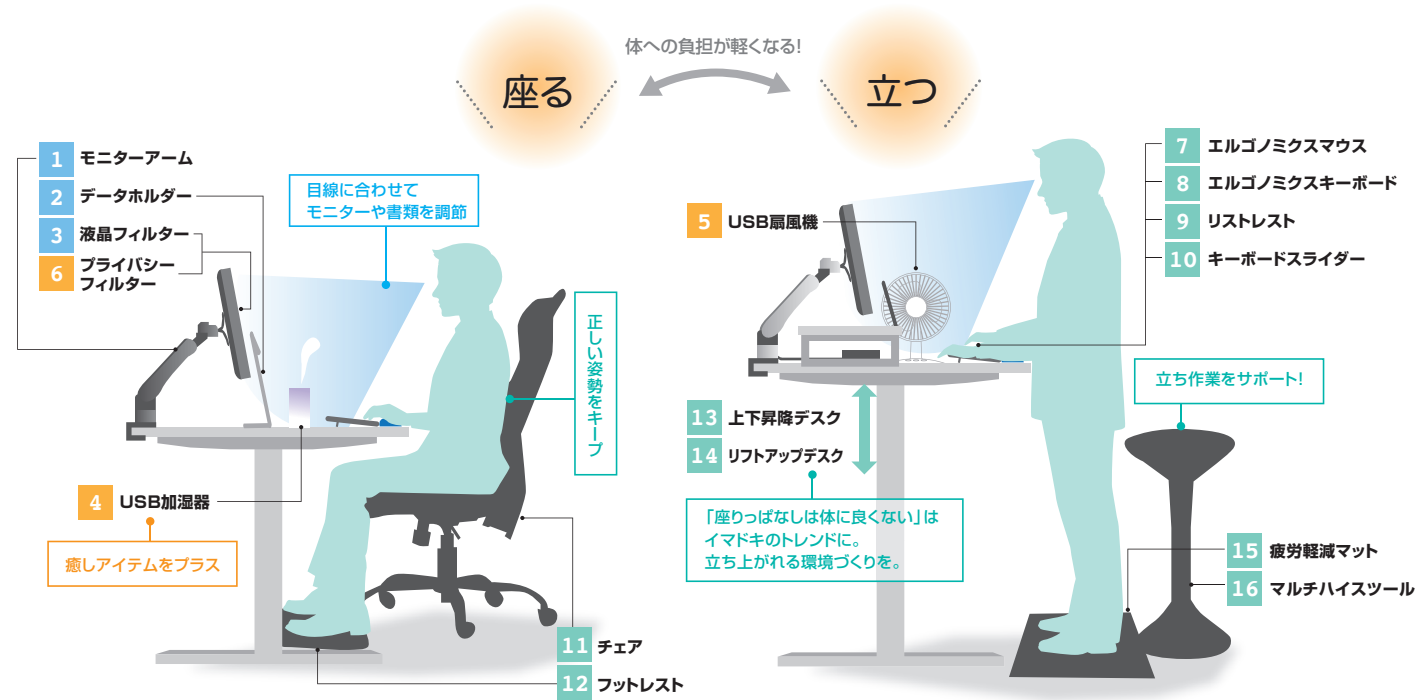

The Healthy Company

**オフィス環境  
を快適に**

オフィス環境をより快適にする。

4 USB加湿器

乾燥からのどやお肌を守る  
USB電源でパソコンデスク周りで使える癒しグッズ。7色に光るLEDライト付き。オートパワーオフ機能付きの超音波式加湿器。



5 USB扇風機

手軽に涼しく快適に  
コンパクトなのでデスクでの使用に最適。USBケーブルもしくは、アルカリ乾電池(単三形×3本)のどちらでも電源供給が可能。



6 プライバシーフィルター

情報の漏えいを防止する

ディスプレイの左右からの覗き見を防いで、機密情報の漏洩を防ぐ。



13 上下昇降デスク

サイズ豊富 自動/手動

立ち姿勢をプラス。働き方が変わる

座り作業・立ち作業の切替えを簡単に行えるので血流・代謝が改善して健康増進に繋がります。さらに、仕事効率・生産性のアップも期待できます。



14 リフトアップデスク

簡単導入



お手軽に昇降デスクに

昇降デスクを導入するとなると、コスト面や設置も大変。リフトアップデスクなら今お使いのデスクに設置するだけで立ち姿勢をプラスできます。

15 疲労軽減マット

立ち作業の疲労を軽減

弾力性のあるゴムが体重を分散するので、足・腰・背中の疲労を軽減し、足のむくみも和らげることができます。



※本製品は、医薬品、及び医療器具ではありません。また、疲れの感じ方には個人差があります。※公差は±15mmでございます。あらかじめご了承ください。

16 マルチハイスツール

立ち作業をサポート

昇降デスクをお使いの方や、立った作業が多い方に最適。ちょこんと腰掛ける程度で座れ、立つこともスムーズにできます。



ちょい掛けタイプ



製品の詳細は裏面のラインナップをご覧ください。▶▶▶

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



The Healthy Company

# 目を疲れにくく

ドライアイ・充血・眼精疲労など、目を疲れにくくします。

The Healthy Company

# オフィス環境を快適に

オフィス環境をより快適にする。

The Healthy Company

# カラダを疲れにくく

正しい姿勢で腰・肩・脚の痛み、コリやむくみを緩和。

**10 CR-KB2**  
エルゴノミクスキーボードスライダー  
¥19,000 (税抜価格)

デスクをキーボードスライダー付きにして、体への負担を軽減。

- 木製デスクに本ネジで固定し、キーボード、マウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、背筋を伸ばした状態で文字入力ができます。
- 対応デスク: 天板裏に引き出しのないフラットな机、木製天板で厚さ18mm以上の机
- 機能: スライド機能、キーボード台高さ調整、キーボード台角度調整、マウステーブル角度調整

品番	税抜価格	サイズ(mm)
SNC-MAT4 (小型)	¥8,800	W600×D450×H17mm・0.84kg
SNC-MAT5 (中型)	¥16,000	W900×D500×H17mm・1.4kg
SNC-MAT6 (大型)	¥28,800	W1500×D900×H17mm・4.2kg
SNC-MAT7 (薄電タイプ)	¥17,800	W900×D600×H12.7mm・1.2kg

**15 SNC-MATシリーズ** 名入れお問合せ  
疲労軽減マット

立ち作業での足の疲労や床からの冷気を低減。

- クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減します。
- 耐水、耐油、耐腐蝕性、火花などでは燃えにくい防火性に優れています。
- 表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップします。
- 材質: ゴム化ジェルフォーム
- 耐熱温度: 60℃
- 耐水性に優れた素材。

品番	税抜価格	サイズ(mm)
SNC-MAT4 (小型)	¥8,800	W600×D450×H17mm・0.84kg
SNC-MAT5 (中型)	¥16,000	W900×D500×H17mm・1.4kg
SNC-MAT6 (大型)	¥28,800	W1500×D900×H17mm・4.2kg
SNC-MAT7 (薄電タイプ)	¥17,800	W900×D600×H12.7mm・1.2kg

**1 CR-LA1301BKN2**  
水平垂直多関節液晶モニターアーム  
¥25,300 (税抜価格)

画面の位置を上下左右自由自在に。

- クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べるモニターアームです。
- 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組合せたモニターアームです。

重量 3.4kg  
耐荷重 2~10kg

**4 USB-TOY83W** USB  
USB加湿器(タイマー機能&LEDライト付き)  
¥5,400 (税抜価格)

LEDライトで好きな色を映し出しながら使用できる。

- LEDライト用のスイッチがあり、固定色や7色を順番に光らせることも可能。
- 水蒸気が熱くなく火傷をしない超音波式です。
- USB加湿器を倒して中の水をこぼしてもオートパワーOFF機能により、電源OFFになります。
- ※アロマオイルを入れての使用も可能ですが、保証することはできません。

- コネクタ: USB Aコネクタオス
- 電源: DC5V 500mA
- サイズ: 重量: φ66×H18mm 約140g (USBケーブルを除く)
- 連続加湿時間: 最大約2時間 (30、60、120minの3段階タイマー機能付き)
- 容量: 50ml (15ml/時間)

**7 MA-ERG9** USB Windows 10 8.1 8 7 Vista Mac OS  
有線エルゴマウス  
¥3,600 (税抜価格)

人間工学形状で長時間使用しても疲れにくい。

- マウスに手を添えた時、自然と指が左右クリックボタンに当たる位置にポジションングされます。
- インターフェース(コネクタ): USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.1/3.0/2.0にも対応。
- 分解能: 1000-1600count/inch
- 読み取り方式: 光学センサー方式(ブルーLED)
- サイズ: 重量: W68×D118×H66mm 約161g
- ケーブル長: 1.8m
- 対応機種: Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。

**9 TOK-MU3NBK**  
キーボード用低反発リストレスト  
¥2,600 (税抜価格)

手首を優しく守るキーボード用低反発リストレスト。

- 宇宙工学から生まれた低反発ウレタンフォームが手首の形状を記憶し、重さを均等に分担、ベストバランスでサポートします。
- 通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。
- サイズ: 重量: W453×D70×H22mm・234g
- 材質: 表面/ナイロンネオプレン、内部/低反発ウレタンフォーム、裏面/PU(ポリウレタン)

形状を記憶

じわっと反発  
手首を包み込み、手首の重さを分散、腕や肩の疲れを大幅に低減。

**11 SNC-L17BK**  
オットマン収納レザーチェア  
¥39,800 (税抜価格)

疲れたらオットマンを出してくつろげる、寝られる書斎向けチェア。

- ソフトな手触りで、汚れを拭き取り易いPULレザーを採用しています。
- 大きめの座面と背もたれでゆったり座れます。リクライニング機能付き。

**16 SNC-HS1BL**  
マルチハイスツール  
¥21,800 (税抜価格)

立ち作業時に、少し腰を下ろすだけで座れる。

- 少し腰を下ろすだけで座れるので、立ち作業に最適です。
- 使いやすい高さで調整できます。

- 出荷形態: ノックダウン組立式
- 耐荷重: 座面/80kg
- 機能: ガス圧リフト装置

**2 DH-319W**  
データホルダー  
¥5,000 (税抜価格)

3種類の使い方ができる。

- ホワイトボード、ブックスタンド、データホルダーなど色々な使い方ができます。
- VESA規格(100×100mm)に対応したモニターアームに取付可能です。
- ※取り付け用ネジは付属していません。
- ※サイズ: W322×D126×H286mm 約820g ※ブックスタンド時
- ※材質: プレート/HIPS樹脂 ※耐荷重: 5kg ※ブックスタンド時

**5 USB-TOY94シリーズ** USB  
USB首振り扇風機  
オープン価格

広範囲を涼しくできる首振り機能付き扇風機。

- 3段階の風量調節ができ、ファンの角度を左右上下に調節できます。
- コネクタ: USB Aコネクタオス
- 電源: DC5V 500mA、単三アルカリ乾電池3本
- サイズ: 重量: W149×D135×H205mm 約408g (電池・ケーブルは除く)
- ※アルカリ乾電池以外の乾電池では動作しません。

**8 SKB-ERG5BK** (トラックボール付き) ¥9,800 (税抜価格) マップリン 88 19  
**SKB-ERG3BK** (トラックボールなし) ¥6,800 (税抜価格) 88 19  
エルゴノミクスキーボード

楽な姿勢で入力できるエルゴノミクス設計。

- 手のひらをキーボードの上に置けるように大きめサイズのリストレスト構造です。メンブレンとは思えない、深くしっかりとした極上の押し心地を実現しています。
- キー: 数: キーピッチ: 88キー 日本語 109A配列・19mm
- インターフェース(コネクタ): USB (Aタイプコネクタ)
- サイズ: 重量: W350×D203×H43mm・約780×790g
- ケーブル長: 1.8m
- 対応機種: Windows搭載(DOS/V)/パソコン
- ※<>はSKB-ERG5BK

**12 MR-FR3**  
エルゴノミクスフットレスト  
¥3,400 (税抜価格)

足を置くことで正しい姿勢が保てるフットレスト。

- 足を快適にサポートする大きめのフットレストです。
- フットレストに足を揃えて乗せることにより、正しい姿勢も保たれます。
- 設置台の角度を調整できます。
- 高さ調整ができます。

**14 MR-ERGST2BK**  
エルゴノミクスリフトアップデスク  
¥46,800 (税抜価格)

既存デスクで座り立ち作業ができる、サブテーブル付き。

- お持ちのデスクに置くだけで、上下昇降機能を追加することができます。
- 天板前部にはスマートフォンやタブレットを立て掛けることができるスリットがあります。
- ガスシリンダーが内蔵されており、天板上に機器が載っていても急激に落下しません。

**3 CRT-〇〇T2シリーズ** 特注ロット1枚〜 フルライトカット 反射防止 高透過 紫外線カット 極薄 テープ式  
液晶パソコンフィルター

目に優しく、液晶画面を傷から守ります。

- 透過率70%で、液晶画面を見やすくします。目に有害な紫外線をカットします。
- 反射率1.0%で、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
- 取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。 ※縦横比16:9

タイプ	サイズ(インチ)	サイズ(mm)	厚さ(mm)	品番	税抜価格
ベーシック	13.3	344×165.5	0.8	CRT-133WT2	¥5,000
	15.6	344×193.5		CRT-156WT2	¥8,480
	17.0	339×271		CRT-170T2	¥12,980
	19.0	375×302		CRT-190T2	¥15,000
	21.5	475×267		CRT-215WT2	
	23.0	508×285		CRT-230WT2	
	24.0	531.9×299.4		CRT-240WT2	

**6 CRT-PFNG〇Wシリーズ** 特注ロット1枚〜 フルライトカット 反射防止 高透過 紫外線カット テープ式  
プライバシーフィルター

左右からの、のぞき見を防止できる。

- 左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)
- 反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。
- 硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。
- 付属品: 両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個

タイプ	サイズ(インチ)	サイズ(mm)	厚さ(mm)	品番	税抜価格
スタンダード	11.6	256.5×144.5	0.4	CRT-PFNG116W	¥5,600
	12.1	268×151		CRT-PFNG121W	¥6,400
	12.5	277.5×155.5		CRT-PFNG125W	¥6,700
	13.3	294×166		CRT-PFNG133W	¥6,900
	15.6	344×193.5		CRT-PFNG156W	¥10,900

**13 ERD-M12070シリーズ** 電動上下昇降デスク ¥204,000 (税抜価格) 特注可能

グリーン購入法 省エネ 軽減 省スペース 大物製品

※特注にて幅2100mmまで(100mmきざみ)、搬行き最小600〜最大900mmまで変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。

価格とワークスタイルに合わせて、天板の高さを自由に変えられる。

- スイッチは、感覚的に操作できるレバータイプを採用。
- 障害物検知機能で、挟み込みを防止。
- 配線しやすいケーブル口付き。

■出荷形態: ノックダウン組立式  
■材質: 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム/中間フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)  
■付属品: ケーブルタイ、アジャスター  
■電源ケーブル長: 3.2m ■天板昇降範囲: H630~1280mm

総耐荷重 80kg  
天板部等耐荷重 80kg(中心耐荷重は50kg)

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。