



# システムライン取扱い説明書

このたびは、システムラインをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

- ご使用前に、取扱い注意事項をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## ⚠ 取扱い注意事項

- 直射日光や熱・冷暖房の強風などが直接当たる場所への設置は、紫外線による変色、製品の反り、ひび割れの原因となりますので、お避けください。
- 木部は、燃えやすいのでストーブなどの火気に近づけたり、高温になる場所でのご使用はお避けください。
- テーブルは水平を保つように置いてください。  
脚端部のアジャスターで調整してください。  
ガタツキのまま使用すると、破損、事故の原因となることがあります。
- テーブルの上に立ったり、甲板（天板）に腰かけたりしないでください。  
転倒してけがをすることがあります。
- 用途以外で使わないでください。（踏み台、遊具、運搬具などに）  
けがをすることがあります。
- 移動するときは、床面を引きずらないでください。  
床面にキズをつけることがあります。
- 破損したもの、ガタツキのあるもの、変形したものは使わないでください。  
こわれてけがをすることがあります。
- ボルトやネジがゆるんだまま使わないでください。  
こわれてけがをすることがあります。  
◇ゆるんでいる部分を締め直してご使用ください。
- テーブルの上に、金属や陶磁器などの硬いものを直接置かないでください。表面を傷つける恐れがあります。
- 塗装面に熱い湯飲みや加熱したなべ・やかんなどを直接置きますと、白く変色することがありますので、茶たぐやなべ式を敷いてご使用ください。
- 飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。表面材の変色やはがれ、ひび割れ・そりなどの原因になります。
- 修理及び改造をしないでください。  
製品の強度を弱め、こわれたり、けがをすることがあります。
- 不安定な状態で積み重ねないでください。  
倒れてきてけがをすることがあります。
- 廃棄するときは、専門業者におまかせください。  
焼却すると有毒ガスを発生することがあります。
- 使用中、万一異常が発生した場合には、使用を中止し、下記お客様窓口へ連絡してください。

## □お手入れの仕方

- 化粧板(メラミ)、木部のお手入れ  
乾いた柔らかい布でから拭きしてください。汚れのひどいときには、うすめた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。家具用クリーナーをご使用の際は、その使用説明書をお読みのうえご使用ください。  
シンナー、アルコール、ワックス類は表面の仕上げを傷めますので使用しないでください。
- 金属部のお手入れ  
乾いた柔らかい布でから拭きしてください。汚れのひどい時には、うすめた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。シンナー、アルコール類を使用すると、変色の原因になります。

## □品質保証期間について

- 保証期間は、JOIFA顧客対応ガイドラインに基づき、通常の状態で使用された場合、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

保証期間	部位等	例
1年	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂等の変・退色、レザー・クロス等の摩耗
2年	機構部・可動部	キャスター・アジャスター・上下機構・回転機構等の故障
3年	構造部材	座部・背部・肘掛け部・脚部等の破損

- 保証期間であっても次の場合は有料修理となります。
  - ①改造または、ご使用者の責任に帰すると認められる故障及び損傷。
  - ②ご購入後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
  - ③火災や天災などによる故障及び損傷。
- 保証期間経過後の修理につきましては、有料とさせていただきます。

お客様窓口

株式会社ホウトク

☎0120-485444

JOIFA 417

この度は、弊社テーブルをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ご使用前に、取扱注意事項をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。お読みになった後は、大切に保管してください。
- 組立方法 (使用工具：プラスドライバー、同梱しているセットハンドル#4)

**部品明細** ここに書かれている部品がすべて揃っていることを確認してください。


	部品名	個数	特記
①	ボルト	8	M8×16
②	ネジ	4	サラタッピン M5×20
③	セットハンドル	1	#4
④	天板	1	
⑤	角パイプ	1	④天板の裏に取り付いています
⑥	脚	左右各 2	

## 組立説明

- ④天板を裏返しにします。(表面を傷つけない為に、天板ケース又は毛布を下に敷いて下さい。)
- 天板裏の⑤角パイプに⑥脚のジョイントを差込み、⑥脚を切り欠き部に隙間が無い様に押し込みながら③セットハンドル(#4)で①ボルトを締めます。

**【 注意 】** 電動ドライバーを使用する場合、早いスピードや強いトルクで強く押さえながら①ボルトを締めますと、ネジ山がつぶれて回らなくなる恐れがありますのでご注意ください。  
 あらかじめ、①ボルトを③セットハンドル(#4)で仮締めしていただきます様お願いします。

- プラスドライバーで②ネジを締めます。
- テーブルを起こして、⑥脚が傾いていないか確認して下さい。  
 ⑥脚が傾いている場合には、右図の【脚の調整方法】に従って下さい。

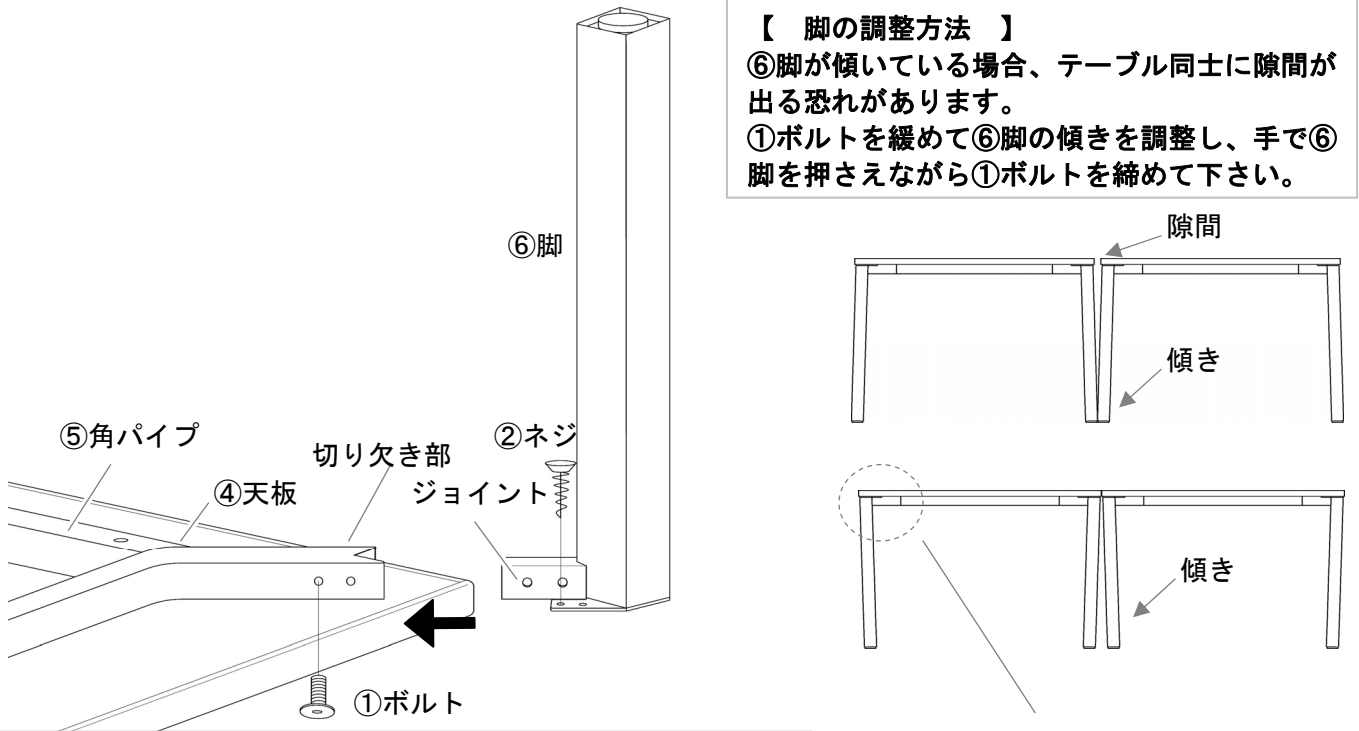

**【 注意：サテンメッキが汚れた場合 】**  
 湿らせたタオルで汚れを拭きとった後、乾拭きして下さい。