

デスク周りで便利に使えるキャスター付き収納ワゴン。 引出しタイプと棚板タイプ、2つのタイプ

共通仕様

- 材質: 本体/パーティクルボード PVC貼り、取手/スチール、キャスター/ナイロン
- お客様組立

マイワゴン・引出しタイプ


HDW-001 EA954HC-83

(NM)ナチュラル木目 80736 0

- 本体寸法: W300×D405×H640mm ●本体重量: 11.8kg
- 梱包寸法: W600×D425×H110mm ●梱包重量: 12.6kg



NM(ナチュラル木目)

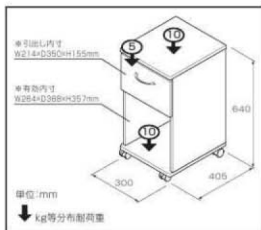

引出しはCDがタテに入るサイズ



オープンスペースはA4のファイルがタテに入るサイズ

マイワゴン・棚板タイプ


NDW-001

(NM)ナチュラル木目 EA954HC-84

- 本体寸法: W415×D260×H640mm ●本体重量: 7.3kg
- 梱包寸法: W600×D400×H120mm ●梱包重量: 8.1kg



NM(ナチュラル木目)

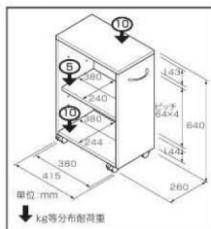

高さ可変式棚板
(5段階)



取手は両側に取付可能
(片側1カ所のみ)

※小物は商品に含まれておりません。

※製品の価格の中には、組立費は含まれておりません。