


機密回収ボックス 機密古紙の回収にも安心のカギ付容器。用紙サイズにあわせて回収できます。




下段棚にA3用紙を回収する場合

仕切り板を下図のように差し込みます。

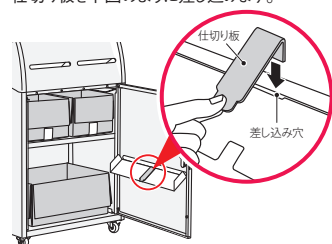

下段棚にA4用紙を回収する場合

仕切り板を下図のように差し込みます。

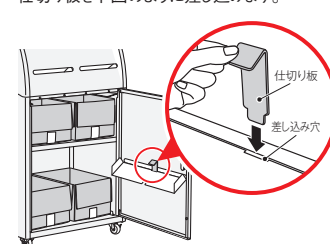

機密回収ボックス

DS-271-010-0

JANコード 776002

材質 電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ASA樹脂

サイズ 約W630×D435×H985mm

重量 約28kg

元払単位 1台

●中容器は付属していません。 ●キャスター付 ●カギ付


●収納できるダンボール箱サイズは、
(A4) 外寸約355×250×H190mm以内、(A3) 外寸約500×355×H210mm以内です。

リサイクル促進



新聞・ダンボール回収用

新聞や雑誌を入れたままヒモかけできます。
約1ヶ月分の新聞が入ります。

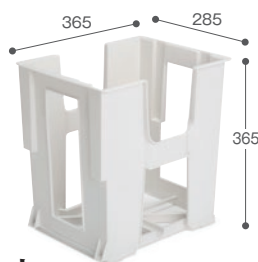

向きを変えれば
スタッキングも
段積みも可能。



新聞ストッカー

材質 ポリプロピレン 規格色 ホワイト

品番 サイズ(約) 元払単位

DS-250-200-8 W365×D285×H365mm 12個入×2ケース

●積み重ね可能

リサイクル促進 塩ビ不使用

EA954LB-10A

コピー用紙やダンボールの保管に便利です。



ダンボールストッカー

DS-250-100-0

JANコード 758602

材質 フレーム:スチールパイプに粉体塗装、ベース:補強板:スチールに粉体塗装、キャスター:φ50双輪ナイロンキャスター

サイズ 約W400×D450×H645mm

重量 約7.3kg

元払単位 2台

●お客様組立商品 ●キャスター付

リサイクル促進

別注オーダー

Special Order Products


各種用途に応じて、最適な回収が行える専用の回収カートです。

※この商品は製作例です。納期など、詳しくは弊社係員までお問い合わせください。

ダンボール回収用



底板が後方に傾斜している
ので、ダンボールが
飛び出しにくい設計に
なっています。

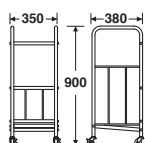

UFストックカート(ダンボール用)

お客様
組立

材質 本体フレーム:スチールパイプに粉体塗装、
棚板:スチールに粉体塗装

サイズ 約W350×D380×H900mm

キャスター直径 50mm

重量 約8kg


●別注品です。ご注文の際は、納期をご確認ください。

●お客様組立商品

新聞・雑誌・カタログ回収用



袋に紐がかけられ
効率良く新聞・雑誌など
を縛ることができます。

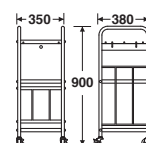

UFストックカート(新聞・雑誌・カタログ用)

お客様
組立

材質 本体フレーム:スチールパイプに粉体塗装、
棚板:スチールに粉体塗装、袋:ナイロン

サイズ 本体フレーム:約W350×D380×H900mm、
袋:約W300×D330×H270mm

キャスター直径 50mm

重量 約10kg


●別注品です。ご注文の際は、納期をご確認ください。

●お客様組立商品

蛍光灯回収用



集めた蛍光灯の
割れの予防に、
袋の底にクッション
材を敷いています。

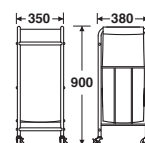

UFストックカート(蛍光灯用)

お客様
組立

材質 本体フレーム:スチールパイプに粉体塗装、
袋:ナイロン

サイズ 本体フレーム:約W350×D380×H900mm、
袋:約W320×D350×H710mm

キャスター直径 50mm

重量 約7kg

●別注品です。ご注文の際は、納期をご確認ください。

●お客様組立商品