


# マガジンスタンド

このたびは、マガジンスタンドをお買い上げ頂きましてありがとうございます。  
本製品をご使用になる前にこの説明書をお読みのうえ、正しくお使い下さい。  
なお、この組立・取扱説明書は大切に保存して下さい。

■ 姿図  
(図は3段タイプ)

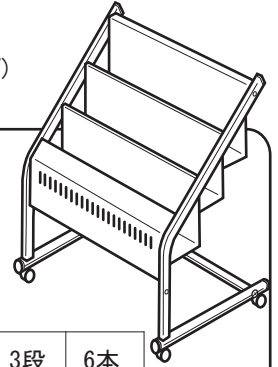

## ■ 部品

⑦丸パイプ用ビス (M6x30) ・ 4本			
⑧丸皿ビス (M6x35) ・ 2本			
⑨ビス (M5x25)		3段	6本
		4段	8本
⑩スペーサー		5段	10本
⑪キャスター (M8xφ50)			
⑫ストッパー付 ・ 2個		⑬ストッパー無 ・ 2個	
⑫スプリングワッシャー ・ 4個			
⑬ビスキャップ ・ 4個			

## ■ 部材

①フレーム・・・左右		④上ラック・・・1枚	
②前ラック・1ヶ(背面にホルダー付き)		⑤丸パイプ・・・2本	
③中ラック(背面にホルダー付き)		⑥渡し棒・・・1本	
3段	2枚	※⑦丸パイプ用ビスが取り付けられています。	
4段	3枚	※⑧丸皿ビスが取り付けられています。	
5段	4枚		

■ 組立手順 (図は3段タイプです。4段、5段タイプも同様の手順で組立てることができます。)

### ①

1) ⑨ビスを⑩スペーサーに通してラック受けを作り、フレームに取り付けて下さい。(※1)  
2) ①フレームに⑪キャスターと⑫スプリングワッシャーを取付けて下さい。  
3) ⑥渡し棒の⑧丸皿ビスを一旦はずし、⑥渡し棒の穴の開いてる側を下向きにして先程の⑧丸皿ビスで仮締めして下さい。

### ②

1) ⑤丸パイプに付いてある⑦ビスをはずし、②前ラックに通します。(※3)  
2) ②前ラックを上図の様に①フレームに取り付けたラック受けに引掛け、はずした⑦ビスで仮締めして下さい。

### ③

③中ラックを下から順番にラック受けに引掛けながら、ラック背面のホルダー部分に差し込んで下さい。

### ④

1) ⑤丸パイプに付いてある⑦ビスをはずし、④上ラックに通します(※4)  
2) ④上ラックの前部を中ラック背面のホルダー部分に差し込み、⑦パイプ用ビスを仮締めして下さい。  
3) 組立後すべてのビスをしっかりと締め付けて、⑦に⑬ビスキャップを取り付けて下さい。  
※締め付けの際、インパクトレンチまたはインパクトドライバーは使用しないで下さい。ネジ山が潰れる可能性があります。

### ⚠ 注意 (安全にお使いいただくために)

- 傾斜した所や不安定な所では使用しないで下さい。転倒してケガをすることがあります。
- 製品の改造は絶対に行わないで下さい。製品の破損やケガをすることがあります。
- ビスが緩んだままの使用は絶対に行わないで下さい。転倒してケガをしたり、製品が破損することがあります。また、発見した場合は直ちに締め直して下さい。
- 移動させる時は必ずキャスターのストッパーを解除して下さい。また屋外や段差のある所での移動はしないで下さい。  
(付属のキャスターは運搬用の物とは違い、屋内の平坦な場所において多少の移動を行う場合のみを想定して作られています。)
- 廃棄するときは専門の業者にお任せ下さい。