

■CODE:420492_取説ホームロッカー_HL-1200W
■サイズ:W364×H257mm(B4)
■材質:上質紙70kg
■刷色:1C/1C(BLACK)


2018/11/29 改版(品管情報№HJ0002ER-0)

「改版」:2018.11.15

■材質

屋根、底面、側面、内側、後面パネル：ポリプロピレン
支柱：ポリプロピレン
シャッター扉：ポリプロピレン
棚板：鋼板（メラミン焼付塗装）
ねじ：ステンレス


■製品サイズ：幅120×奥行60×高さ91.5cm

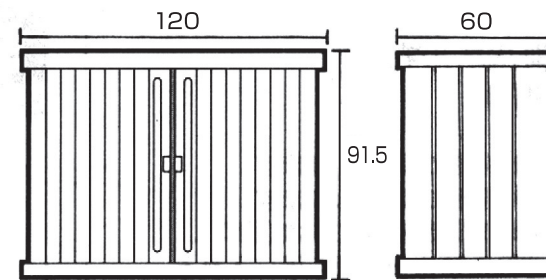


取扱いのご注意

アジャスターの取り付け、調節


設置位置によりガタツキがある場合はアジャスターを底面パネルの裏側4カ所にねじ込み調節してください。

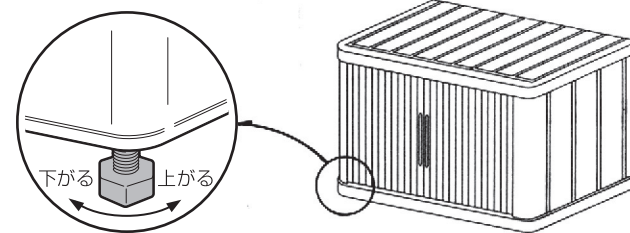


●高所や風の強い所では、倒れないように、常時中に荷物を入れておいてください。中には熱や湿気に弱いものを入れないようにしてください。

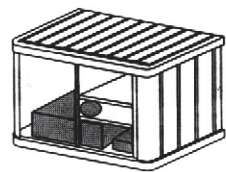

●2段重ねにしてご使用になる場合は、上のロッカーには最大荷重200kgまでです。
●棚板には、均等荷重で1枚あたり20kgまでです。

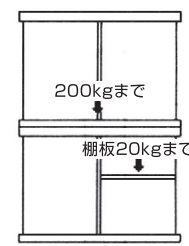


●シャッターが雨などでぬれている時は、シャッターをタオルなどでふいてから開けてください。
※中に水が入ることがあります。

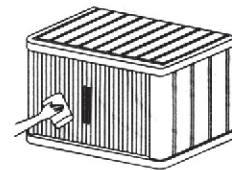


●シャッター扉の開閉は中央部に指をかけて静かにおこなってください。

（シャッターを斜めにしますと開閉できなくなる場合があります。）

●屋根パネルの上に重いものを置くことはさけてください。
※シャッターが開閉できなくなることがあります。

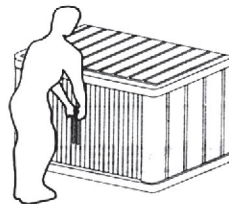

●底面パネルの溝にたまったごみ、砂などは取り除いてください。

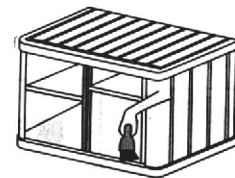

●そうじをする際にはシンナー、ベンジン、みがき粉入り洗剤は避けて、中性洗剤をご使用ください。



ホームロッカーワイド HOME LOCKER WIDE HL-1200W


このたびは、アイリスホームロッカーをお求めいただきまして、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

組み立て上の注意

- ⊕ドライバーをご用意ください。
- 取扱説明書の組み立て順序に従って組み立ててください。
- 屋根パネル、底面パネル、側面パネル、後面パネル、内側パネル、柱、棚板には、組み立て方向がわかるように矢印と文字で印字してありますので、組み立て時にご覧ください。
- 上下逆さに組み立て始め、途中上下返しますので、平らで広い場所で組み立ててください。
- 床をキズつけぬよう梱包のダンボールを広げ、その上で組み立てることをおすすめします。

パーツリスト

ご確認のうえ取扱説明書に従って組み立ててください。

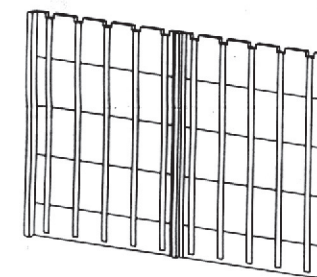


①後面パネル：1枚



⑤支柱：1本




⑥シャッター：2枚
（左右共通）

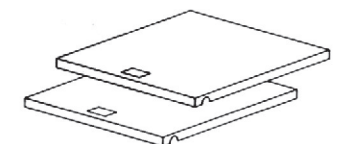


⑩棚板：2枚（金属製）




②側面パネル（右）：1枚
③側面パネル（左）：1枚

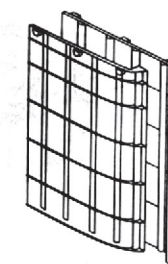

⑦内側パネル（右）：1枚
⑧外側パネル（左）：1枚

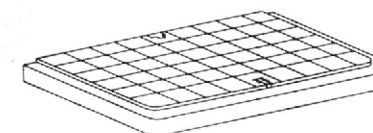

④底面パネル：1枚

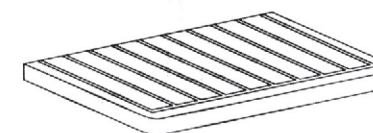

⑨屋根パネル：1枚

ねじⒶ(5×16%)：12本
底面・屋根パネル、支柱固定用



ねじⒶ(4×16%)：20本
後面・側面・内側パネル、棚板固定用



アジャスター：4本 ワッシャー：8枚



アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール（通話料無料）

0120-211-299

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

FAXでのお問い合わせは（通話料無料）


0800-888-2600

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください

1

①後面パネルと②側面パネル右 ③側面パネル左の取り付け

後面パネルと側面パネル右、左を上下逆さにして、ねじ④で6カ所固定します。

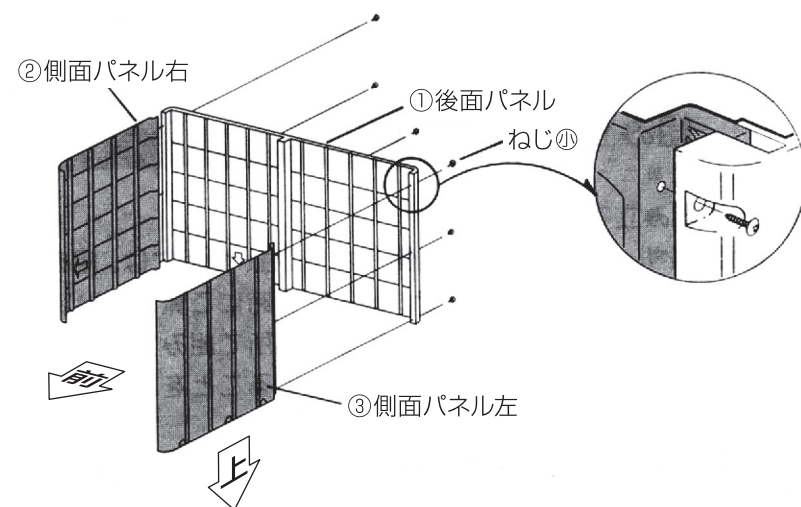


後面パネルの溝に側面パネルを差し込み固定します。

2

④底面パネルと⑤支柱の取り付け


1の上に底面パネルをのせ、ねじ④で5カ所固定します。
次に、支柱を底面パネル中央前部に差し込み、ねじ④で1カ所固定します。

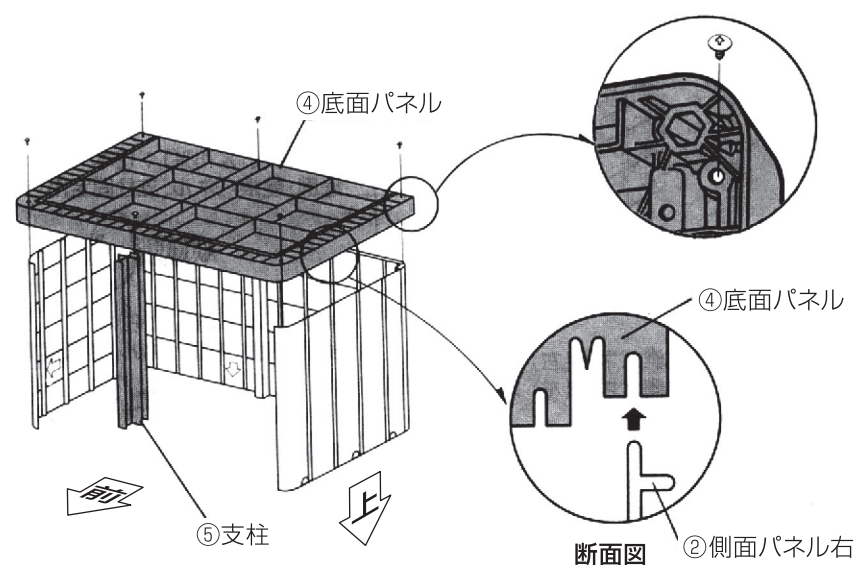

3

⑥シャッターと⑦内側パネル右 ⑧内側パネル左の取り付け

- 1、シャッターを側面パネル右の内側の溝に入れます。
- 2、内側パネル右をシャッターの内側の溝に入れます。
その際、まず内側パネル右の前端部を溝に入れ(図A)。
抜けないように上から押さえたまま後端部を溝に入れるようにします。(図B)
- 3、ねじ④で3カ所固定します。
- 4、左側も、シャッターと内側パネル左を同じように取り付け、ねじ④で3カ所固定します。

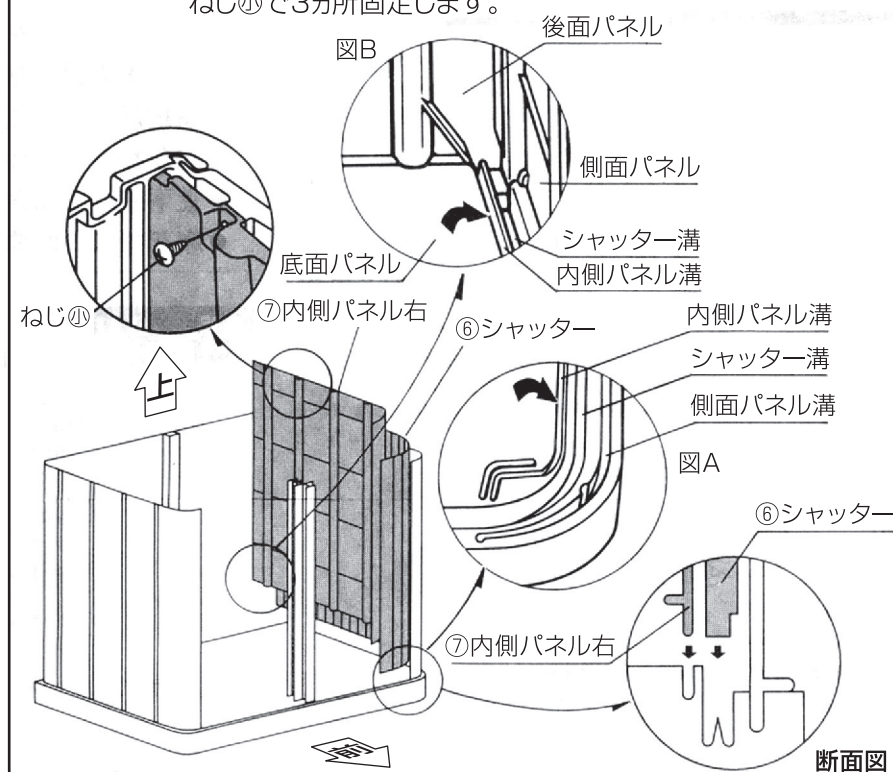


5

⑩棚板の取り付け

- 1、凸部にワッシャーとねじ⑩を取り付けます。
(後板2カ所、内板1カ所、支柱1カ所)
- 2、棚板を図のように凸部に掛けます。


- 棚板の高さはねじの取り付け場所により、5段階に調節できます。
- 棚板は左右どちらにも取り付けられます。
- 棚板一枚あたり、均等荷重20kgまでです。

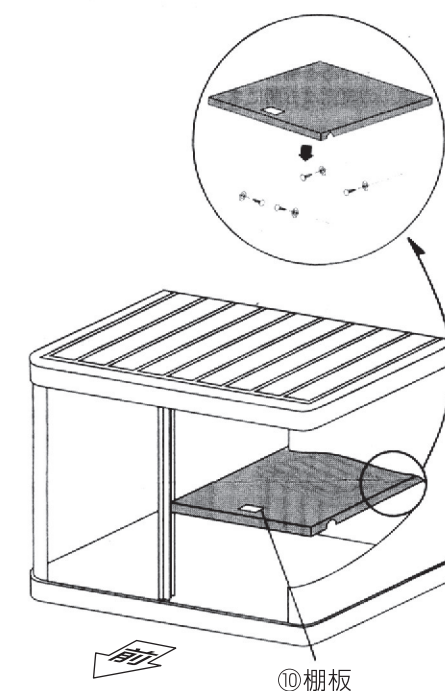

4


⑨屋根パネルの取り付け

屋根パネルをのせ、ねじ④で6カ所固定します。

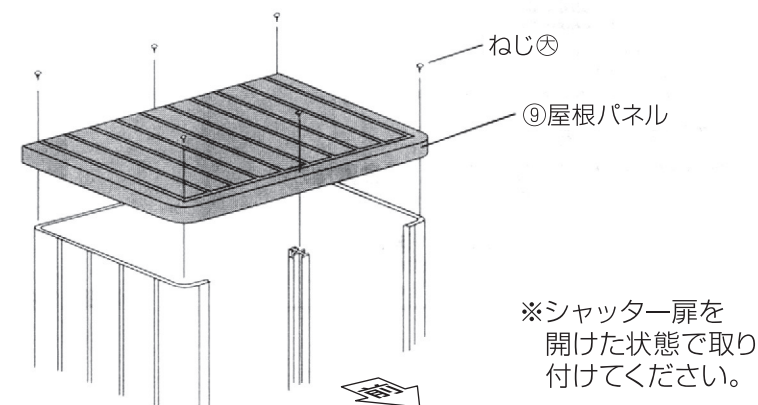

※シャッター扉を開けた状態で取り付けてください。

■市販のカギをご使用ください。

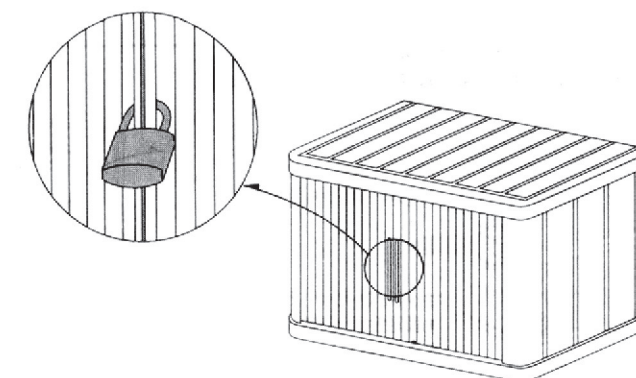

〈カギの取り付け方〉
市販の南京錠#35㍉タイプがご使用になれます。